


Valena Life™ 2 P+E-Steckdosen – IP 44

Bestellnummern: 7 531 19 - 7 531 79

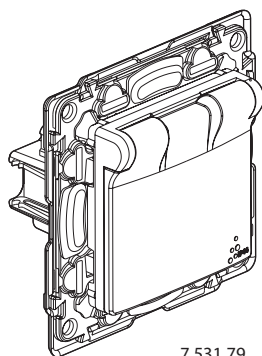

7 531 79

1. VERWENDUNG

Abgedichtete Steckdosen nach französisch-belgischer und deutscher Norm (Schuko).

Lieferung der Mechanismen mit:

- Tragring
- Abdeckung
- Luftdichter Membran
- Staubschutzkappe

Mit Rahmenplatten zu versehen.


Unterputzmontage oder Aufputzmontage auf Standardplatten.

2. SORTIMENT

Bezeichnung	Ultraweiß
2 P+E-Steckdose mit Kinderschutz, seitlicher Ausgang, mit Klappe Französisch-belgische Norm	7 531 79
2 P+E-Steckdose mit Kinderschutz, seitlicher Ausgang, mit Klappe Deutsche Norm	7 531 19

3. ABMESSUNGEN (mm)

Best.-Nr. 7 531 19

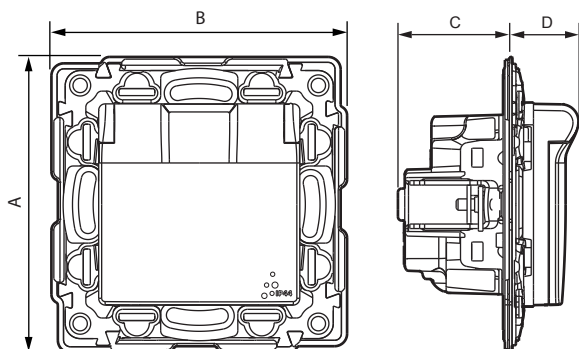

Bestellnummern	A	B	C	D
7 531 79	78,5	78,5	28	17,5
7 531 19	78,5	78,5	29,5	18,5

4. ANSCHLÜSSE

Steckklemmen

Leiterquerschnitt: 2 x 2,5 mm²

Abisolierungslänge: 13 mm

Für flexible oder starre Kabel

5. TECHNISCHE KENNDATEN

■ 5.1 Mechanische Kenndaten

Schutz gegen feste Fremdkörper und Flüssigkeiten: IP44

Stoßfestigkeit: IK04

■ 5.2 Materialeigenschaften

Hochglanzoptik

Farbe: Ultraweiß RAL 9003

Material: - Membran: Polypropylen

- Steckdosenabdeckung: Polycarbonat

- Deckel: Polycarbonat

- Halogenfrei

- UV-beständig

Material des Tragrings: - Polycarbonat Grau RAL 737 + Metall

- Halogenfrei

Selbstlöschvermögen:

+ 850 °C / 30 s für Isolationsteile, die spannungsführende Teile fixieren.

+ 650 °C / 30 s für sonstige Teile aus Isolationsmaterial.

■ 5.3 Elektrische Kenndaten

Spannung: 250 V~

Strom: 16 A

■ 5.4 Temperaturbedingungen

Lager- und Betriebstemperatur: - 5 °C bis + 35 °C

6. PFLEGE

Oberflächen mit einem weichen Tuch reinigen.

Kein Azeton, keinen Teerentferner und kein Trichlorethylen verwenden.

Beständig gegen folgende Produkte: Hexan (EN 60669-1), Brennspritus, Seifenwasser, verdünntes Ammoniak, reines Bleichmittel auf 10 % verdünnt, Scheibenreiniger, vorimprägnierte Reinigungstücher.

Achtung: Spezielle Pflegeprodukte und Reinigungsmittel vor dem Gebrauch an einer nicht sichtbaren Stelle ausprobieren.

7. NORMEN UND ZULASSUNGEN

Entspricht den Installations- und Herstellungsnormen.

Siehe Katalog.