


Valena Life™
Abdeckrahmen Ultraweiß
IP 44 – IK07

Bestellnummer(n): 7 540 21

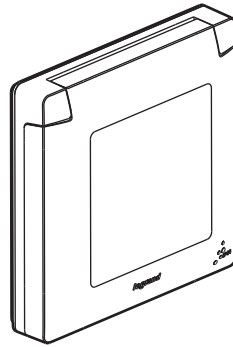

1. VERWENDUNG

Weißer Rahmen mit Klappe zur Verkleidung der Valena-Mechanismen.

2. SORTIMENT


DIE RAHMEN WERDEN MIT OPALISIERENDEM WEISSEN UNTERRAHMEN GELIEFERT.



1-fach-Rahmen

7 540 21

3. ABMESSUNGEN (mm)

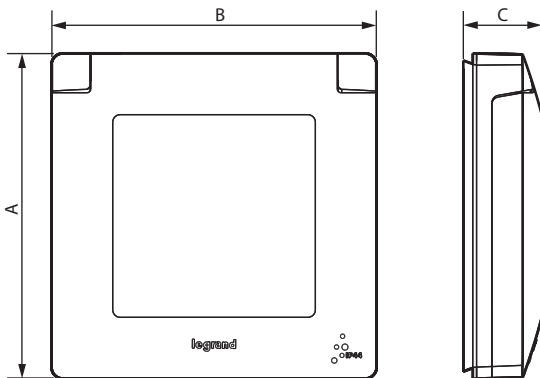

Bestellnummer	A	B	C
7 540 21	86	86	20,75

4. MONTAGE

Die Rahmen werden mit Stegen und Schrauben auf den Tragringen befestigt. Die Rahmen lassen sich über die seitlichen Schlitzte einfach mit einem Schraubendreher entfernen.

5. TECHNISCHE KENNDATEN

■ **5.1 Mechanische Kenndaten**

Öffnungswinkel der Abdeckklappe: 180°

Stoßfestigkeit: IK07

Eindringen von festen Fremdkörpern oder Flüssigkeiten: IP44

■ **5.2 Materialeigenschaften**

Rahmen: ABS

Unterrahmen: Polycarbonat

UV-beständig

Halogenfrei

Selbstlöschvermögen: 650 °C / 30 s

■ **5.3 Temperaturbedingungen**

Lagertemperatur: - 10 °C bis + 70 °C

Betriebstemperatur: - 5 °C bis + 50 °C

6. PFLEGE

Oberflächen mit einem weichen Tuch reinigen.

Kein Azeton, keinen Teerentferner und kein Trichlorethylen verwenden.

Spülmaschinenfest.

■ **6.1 Beständig gegen folgende Reinigungsprodukte**

- Hexan (EN 60669-1),
- Brennspritus,
- Seifenwasser,
- Verdünntes Ammoniak,
- Reines Bleichmittel auf 10 % verdünnt,
- Scheibenreiniger,
- Vorimprägnierte Reinigungstücher.

■ **6.2 Beständig gegen folgende Reinigungsprodukte für Krankenhäuser**

- Anios,
- Surfianos,
- Bactylsine,
- Wasserstoffperoxid (Wasserstoffsperoxid 35 %).

Achtung: Spezielle Pflegeprodukte und Reinigungsmittel vor dem Gebrauch an einer nicht sichtbaren Stelle ausprobieren.

7. GEBRAUCHSHINWEIS

Die Rahmen dürfen nicht lackiert oder überstrichen werden.