


Valena Life™
Abdeckrahmen Adria

Bestellnummer(n): 7 540 91/92/93/94/95

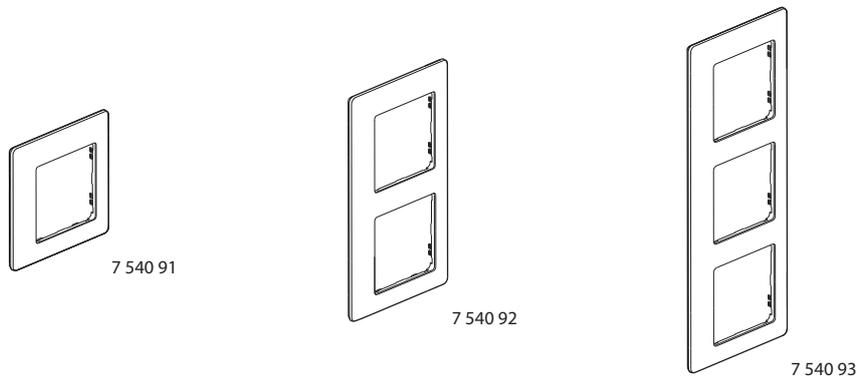

1. VERWENDUNG


Abdeckrahmen zur Verkleidung der Valena 1- bis 5-fach-Mechanismen.

2. SORTIMENT

DIE RAHMEN WERDEN MIT RAUCHGRAUEM UNTERRAHMEN GELIEFERT.

	1-fach-Rahmen	7 540 91
	2-fach-Rahmen	7 540 92
	3-fach-Rahmen	7 540 93
	4-fach-Rahmen	7 540 94
	5-fach-Rahmen	7 540 95

3. ABMESSUNGEN (mm)

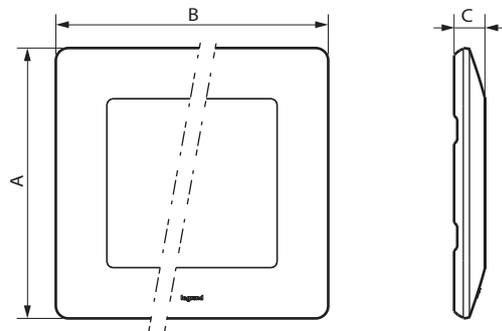

Bestellnummern	A	B	C
7 540 91	86	86	9,8
7 540 92	86	157	9,8
7 540 93	86	288	9,8
7 540 94	86	299	9,8
7 540 95	86	370	9,8

4. MONTAGE

Die Rahmen werden einfach mit Stegen auf die Tragringe gesteckt (die Stege ermöglichen den Ausgleich von Höhenunterschieden, z. B. bei Wandteppichen). Die Rahmen lassen sich über die seitlichen Schlitzte einfach mit einem Schraubendreher entfernen.

5. TECHNISCHE KENNDATEN

- **5.1 Mechanische Kenndaten**
 Stoßfestigkeit: IK04
- **5.2 Materialeigenschaften**
 Dekorrahmen: ABS
 Unterrahmen: Polycarbonat
 UV-beständig
 Halogenfrei
 Selbstlöschvermögen: 650 °C / 30 s
- **5.3 Temperaturbedingungen**
 Lagertemperatur: - 10 °C bis + 70 °C
 Betriebstemperatur: - 5 °C bis + 50 °C

6. PFLEGE

Oberflächen mit einem weichen Tuch reinigen.
Kein Azeton, keinen Teerentferner und kein Trichlorethylen verwenden.
Spülmaschinenfest.

■ 6.1 Beständig gegen folgende Reinigungsprodukte

- Hexan (EN 60669-1),
- Brennspritus,
- Seifenwasser,
- Verdünntes Ammoniak,
- Reines Bleichmittel auf 10 % verdünnt,
- Scheibenreiniger,
- Vorimprägnierte Reinigungstücher.

■ 6.2 Beständig gegen folgende Reinigungsprodukte für Krankenhäuser

- Anios,
- Surfanios,
- Bactylsine,
- Wasserstoffperoxid (Wasserstoffsuperoxid 35 %).

Achtung: Spezielle Pflegeprodukte und Reinigungsmittel vor dem Gebrauch an einer nicht sichtbaren Stelle ausprobieren.

7. GEBRAUCHSHINWEIS

Die Rahmen dürfen nicht lackiert oder überstrichen werden.