

Plexo™ Штепсельные розетки на 32 А

Кат. №(№): 0 558 72/75/77



0 558 72


1. НАЗНАЧЕНИЕ

Штепсельные розетки на 32 А с герметичной крышкой для накладного монтажа, серия Plexo. Возможна установка серых мембранных сальников Кат. № 0 919 15.

2. КРАТКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Кол-во контактов	Кат. №
Розетка 2К+3 - 230 В пер. тока	0 558 72
Розетка 3Ф+3 - 400 В пер. тока	0 558 75
Розетка 3Ф+РЕ+3 - 400 В пер. тока	0 558 77

3. РАЗМЕРЫ (мм)

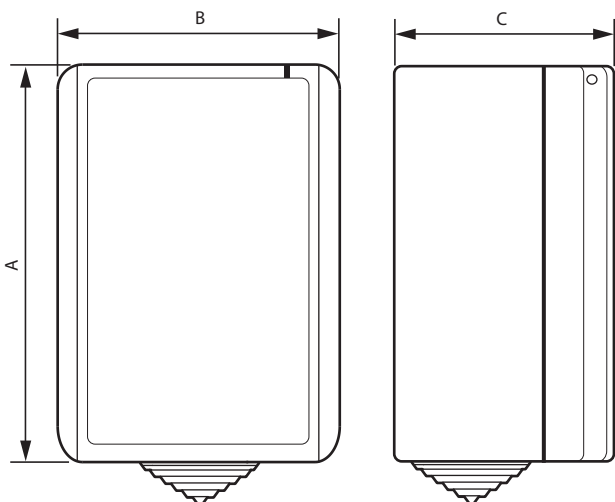

A	B	C
119	96	74

4. ПОДСОЕДИНЕНИЕ ПРОВОДНИКОВ

Тип зажимов: винтовые

Плоская отвертка 5 мм

Длина снятия изоляции: 8 мм

Макс. сечение подключаемых проводников: 10 мм²

5. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

■ 5.1 Механические характеристики

Степень защиты от проникновения твердых тел / жидкостей: IP44

Степень защиты от механических ударов: IK08

■ 5.2 Характеристики материала

Материал: АБС + поликарбонат

Цвет: серый

Не содержит галогенов

Огнестойкость:

+ 850 °C/30 с для изолирующих элементов, находящихся в прямом контакте с токоведущими частями.

+ 650 °C/30 с для частей из изолирующего материала, на которых не крепят токоведущие части

■ 5.3 Электрические характеристики

Напряжение: однофазное 250 В пер. тока

трехфазное 400 В пер. тока

Ток: 32 А

■ 5.4 Температурные характеристики

Температура хранения и эксплуатации: от -5 до + 50° C

6. УХОД

Протереть поверхность изделия тканью.

Запрещается использовать ацетон, очистители битумных пятен, трихлорэтилен.

Стойки к следующим средствам: гексан (МЭК EN 60669-1), денатурат, мыльная вода, раствор аммиака, 10 % раствор отбеливателя, стеклоочиститель, гигиенические салфетки.

Внимание! Если необходимо использовать другие чистящие средства, их следует предварительно опробовать на другом предмете из аналогичного материала.

7. СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ И СЕРТИФИКАЦИЯ

Соответствует стандартам монтажа и изготовления.

См. электронный каталог.