



Valena™ Розетки по немецкому стандарту


Кат. №(№): 7 701 16/20/21/22/23/94 - 7 702 11/19
7 741 19/22 - 7 742 19/22
7 743 16/20/21/22/23/27/72/73/94/95
7 744 16/20/21/22/23

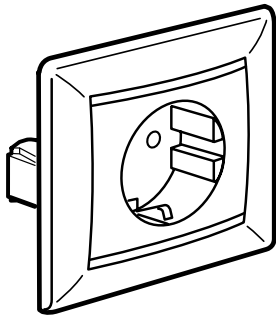

7 744 23

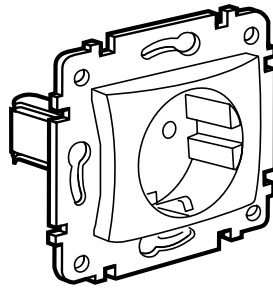

7 744 20

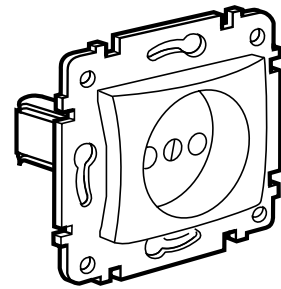

7 744 16

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Розетки 10/16 А, 250 В перем. тока по немецкому стандарту.
Комплектуются рамками.
Крепление винтами или распорными лапками.

2. СЕРИЯ

Описание	Слоновая кость	Белый	Алюминий
----------	----------------	-------	----------

Розетки 2К, 10/16 А, 250 В перем. тока

Розетки 2К	7 743 16	7 744 16	7 701 16
------------	----------	----------	----------

Розетки 2К, 10/16 А, 250 В перем. тока

Розетки 2К+3 с защитными шторками	7 741 22	7 742 22	7 702 11
	7 743 21	7 744 21	7 701 21
Розетки 2К+3 без защитных шторок	7 743 20	7 744 20	7 701 20
Розетки 2К+3 с откидной крышкой	7 743 22	7 744 22	7 701 22
Розетки 2К+3 с механическим выталкивателем вилок	7 743 95	7 743 94	7 701 94


Розетки 2К, 10/16 А, 250 В перем. тока, поставляемые в сборе

Розетка 2К+Е, моноблок, с лицевой панелью и рамкой	7 743 23	7 744 23	7 701 23
	7 741 19	7 742 19	7 702 19


Розетки 2К, 10/16 А, 250 В перем. тока с цветной лицевой панелью

Описание	Красный	Зелёный	Оранжевый
Розетки 2К+3 с цветной лицевой панелью *7 743 27: Красная с механической блокировкой	7 743 27*	7 743 72	7 743 73


3. ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (мм)

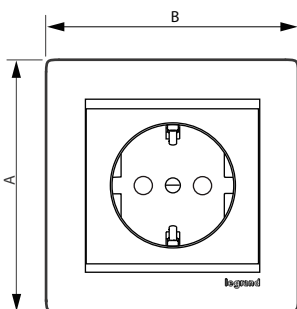

Кат. № 7 744 23

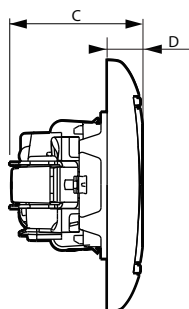

3. ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (мм) (продолжение)

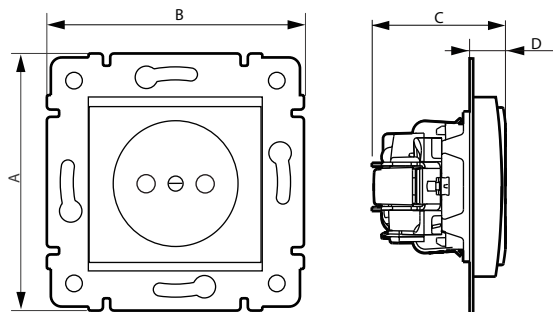

Розетки	A	B	C	D
7 743 16 - 7 744 16 - 7 701 16	71	71	40	12
7 741 22 - 7 742 22 - 7 702 11				
7 743 21 - 7 744 21 - 7 701 21	71	71	43	12
7 743 20/94/95 - 7 744 20 - 7 701 20/94	71	71	43	12
7 743 22 - 7 744 22 - 7 701 22	71	71	43	12
7 743 23 - 7 744 23 - 7 701 23				
7 741 19 - 7 742 19 - 7 702 19	82	82	43	12
7 743 27 - 7 743 72/73	71	71	43	12

4. ПОДСОЕДИНЕНИЕ ПРОВОДНИКОВ

• Кат. №№ 7 741 19/22 - 7 742 19/22 - 7 702 11/19

Пружинные зажимы

Вместимость: 2 x 2,5 мм²

Длина зачистки: 12 мм

Совместимы с жесткими и гибкими проводниками

• Кат. №№ 7 743 20/21/22/23/27/72/73/94/95

7 744 20/21/22/23 - 7 701 20/21/22/23/94

Винтовые зажимы

- Для кат. № 743 23 - 7 744 23 - 7 701 23:

Вместимость: 1 x 6 мм² - 2 x 4 мм² - 3 x 2,5 мм²

- Для других моделей:

Вместимость: 2 x 2,5 мм²

Длина зачистки: 10 мм

Отвертка: Posidrive 1, Philips 1, плоская 4 мм

Совместимы с жесткими и гибкими проводниками

5. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

■ 5.1 Механические характеристики

Степень защиты от проникновения твёрдых предметов и воды: IP21D

Степень защиты от механических ударов: IK04

■ 5.2 Характеристики материалов

Цвет:

- Белый RAL 9003
- Слоновая кость RAL 1013
- Алюминий RAL 7040 (ближайший цвет), краска на водной основе

Материал:

- Рамка: поликарбонат
- Передняя панель розетки: поликарбонат
- Не содержит галогенов
- Стойкий к УФ-излучению
- Суппорт: оцинкованная сталь

Огнестойкость:

+ 850 °C/30 с для частей из изолирующего материала, на которых закрепляют токоведущие части

+ 650 °C/30 с для остальных частей изолирующего материала

■ 5.3 Электрические характеристики

Напряжение: 250 В перем. тока

Ток: 16 А

Частота: 50/60 Гц

■ 5.4 Температурные характеристики

Температура хранения и эксплуатации: от - 5° С до + 40° С

6. УХОД

Протереть поверхность изделия тканью.

Запрещается использовать ацетон, очистители битумных пятен, трихлорэтилен.

Стойки к следующим химическим веществам:

- Гексан
- Метиловый спирт
- Мыльный раствор
- Раствор аммиака
- 10 % раствор хлорной извести
- Жидкий стеклоочиститель (этанол 1 %, бутилгликоль 6 %)

Внимание! Если необходимо использовать другие чистящие средства, их следует предварительно опробовать на другом предмете из аналогичного материала.

7. СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ И РЕГЛАМЕНТАМ

Соответствуют действующим регламентам и нормам.

См. e-каталог.