



Mosaic™ Розетки по немецкому стандарту для монтажа с суппортами в кабель-каналах DLP


Кат. №(№): 0 776 01/02/03/04/11/12/13/14/21/22/23/24

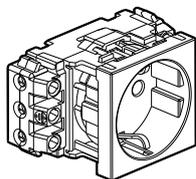

0 776 01

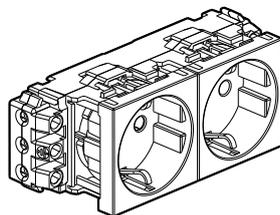

0 776 02

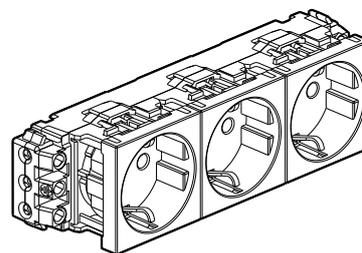

0 776 03

1. ОПИСАНИЕ

Розетки с защитными шторками, подключение с обеих сторон, для монтажа с суппортами в кабель-каналах DLP.

Устанавливаются по одной розетке на суппорт.

2. СЕРИЯ

Розетки 2К+3 – 2 модуля

	○ Белая	0 776 01
	● Красная	0 776 11
	● Красная с механической блокировкой	0 776 21

Розетки 2 x 2К+3 – 4 модуля

	○ Белая	0 776 02
	● Красная	0 776 12
	● Красная с механической блокировкой	0 776 22


Розетки 2 x 2К+3 – 6 модулей

	○ Белая	0 776 03
	● Красная	0 776 13
	● Красная с механической блокировкой	0 776 23

Розетки 2 x 2К+3 – 8 модулей

	○ Белая	0 776 04
	● Красная	0 776 14
	● Красная с механической блокировкой	0 776 24

3. РАЗМЕРЫ (мм)

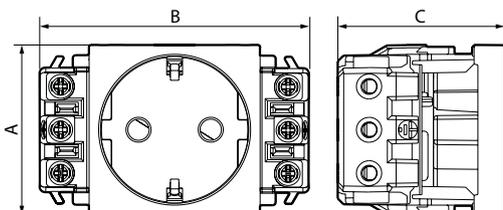

Кат. №	A	B	C
0 776 01/11/21	45	71	44
0 776 02/12/22	45	116	44
0 776 03/13/23	45	161	44
0 776 04/14/24	45	206	44

4. ПОДСОЕДИНЕНИЕ ПРОВОДНИКОВ

Тип клемм: винтовые
Количество клемм: 6
Вместимость: 2 x 2,5 мм²
Длина зачистки: 10 мм

5. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

■ 5.1 Механические характеристики

Степень защиты от внешних механических ударов: IK04

Степень защиты от проникновения твёрдых предметов и воды: IP40

■ 5.2 Характеристики материалов

Корпус: АБС
Лицевая панель: ПК
Не содержит галогенов
Стойкий к УФ-излучению

Огнестойкость:
+ 850 °С/30 с для частей из изолирующего материала, на которых закрепляют токоведущие части
+ 650 °С/30 с для остальных частей изолирующего материала

■ 5.3 Электрические характеристики

Напряжение: 250 В перем. тока
Ток: 16 А

■ 5.4 Температурные характеристики

Температура хранения и эксплуатации: от - 15 °С до + 70 °С

6. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Протереть поверхность тканью.

Запрещается использовать ацетон, очиститель битумных пятен, трихлорэтилен.

Внимание! Если необходимо использовать другие чистящие средства, их следует предварительно опробовать на другом предмете из аналогичного материала.

Розетки по немецкому стандарту для монтажа с суппортами в кабель-каналах DLP

7. КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ИЗДЕЛИЯ

Ключ для розетки с блокировкой

	<ul style="list-style-type: none"> ● Красный <p>Крепится на вилке 2К+3 электроприбора, подключаемого к розетке с блокировкой.</p>	0 502 99
---	--	----------

Заглушка соединительная

	Предотвращает натяжение в соединении между проводником и розеткой при вытягивании кабеля.	0 898 07
---	---	----------

Суппорты		65 мм	85 мм
	2 модуля	0 109 52	0 109 92
	4 модуля	0 109 54	0 109 94
	6 модулей	0 109 56	0 109 96
	8 модулей	0 109 58	0 109 98

8. СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ И РЕГЛАМЕНТАМ

Соответствуют действующим регламентам и нормам.
См. е-каталог.