



Mosaic™

Prises spéciales goulottes connexion rapide Standard Germanique

Référence(s) : 4 500 00/01/02/03/04/05/06/07
4 500 16/17/18/19/20/21

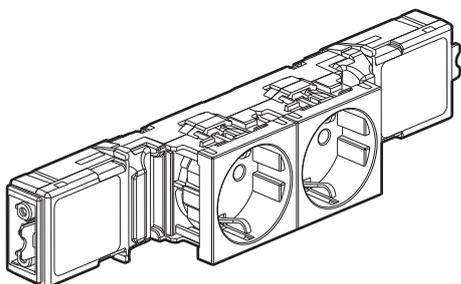

4 500 00

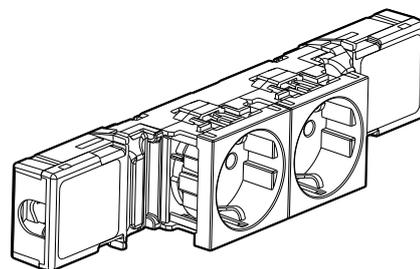

4 500 20

1. DESCRIPTION

Prises avec éclips, puits droits pour montage avec support sur goulottes, équipées de connecteurs rapides.
Installer une prise par support.

2. GAMME

Prises équipées de connecteurs rapides - Wieland GST18i3

	2 x 2 P+T - 4 modules ○ Blanc ● Rouge	4 500 00 4 500 02
	3 x 2 P+T - 6 modules ○ Blanc ● Rouge	4 500 01 4 500 03

Prises équipées de connecteurs rapides - Wieland GST18i3 et d'un serre-câble

	2 x 2 P+T - 4 modules ○ Blanc	4 500 20
	3 x 2 P+T - 6 modules ○ Blanc	4 500 21


Prises équipées de connecteurs rapides - Wago Winsta

	2 x 2 P+T - 4 modules	○ Blanc ● Rouge	4 500 04 4 500 06
	3 x 2 P+T - 6 modules	○ Blanc ● Rouge	4 500 05 4 500 07

Prises équipées de serre-câbles

	2 x 2 P+T - 4 modules avec serre-câble	○ Blanc ● Rouge	4 500 16 4 500 18
	3 x 2 P+T - 6 modules avec serre-câble	○ Blanc ● Rouge	4 500 17 4 500 19

3. DIMENSIONS (mm)

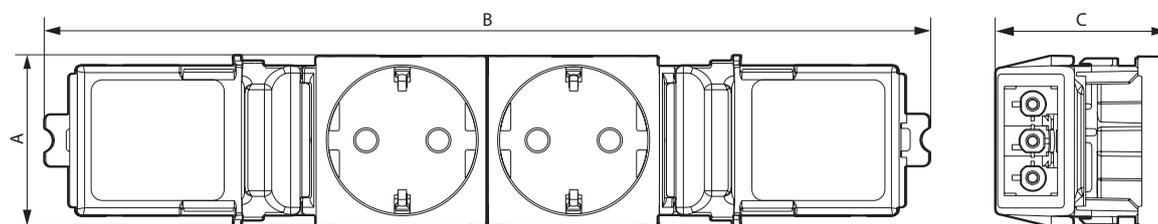

Références	A	B	C
4 500 00/02/04/06	45,5	233	45,5
4 500 01/03/05/07	45,5	278	45,5
4 500 16/18	45,5	216	45,5
4 500 17/19	45,5	261	45,5
4 500 20	45,5	225	45,5
4 500 21	45,5	270	45,5

4. CONNEXION

Connexion rapide ne nécessitant pas d'outils.
Connexion Réf. 4 500 16/17/18/19/20/21 : bornes automatiques
Nombre de bornes : 6
Capacité des bornes : 2 x 2,5 mm²
Serrage du serre-câble par vissage.

5. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

■ 5.1 Caractéristiques mécaniques

Résistance aux chocs : IK 04
Pénétration de corps solides/liquides : IP 40

■ 5.2 Caractéristiques matières

Socles : ABS
Enjoliveurs : PC
Sans halogène
Tenue aux UV
Autoextinguibilité :
+ 850° C / 30 s pour les pièces isolantes maintenant en place les parties
sous tension.
+ 650° C / 30 s pour les autres pièces en matières isolantes.

■ 5.3 Caractéristiques électriques

Tension : 250 V~
Intensité : 16 A

■ 5.4 Caractéristiques climatiques

 
Températures de stockage et d'utilisation : - 15° C à + 70° C

6. ENTRETIEN

Nettoyage superficiel au chiffon.
Ne pas utiliser : acétone, dégraissant, trichloréthylène.

Attention : Pour l'utilisation de produits d'entretien spécifiques, un
essai préalable est nécessaire.

7. ACCESSOIRES

Supports		65 mm	85 mm
	4 modules	0 109 54	0 109 94
	6 modules	0 109 56	0 109 96

8. NORMES ET AGRÉMENTS

Conforme aux normes d'installation et de fabrication.
Voir e. catalogue