



**Valena™ Allure
 Abdeckrahmen**

**Bestellnummern: 7 544 21/22/23/24/25/31/32/33/34/35/41/42/43/44/45
 7 544 51/52/53/54/55/61/62/63/64/65/71/72/73/74/75
 7 542 81/82/83/84/85/91/92/93/94/95**

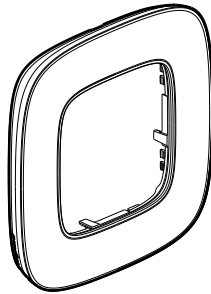

7 544 21

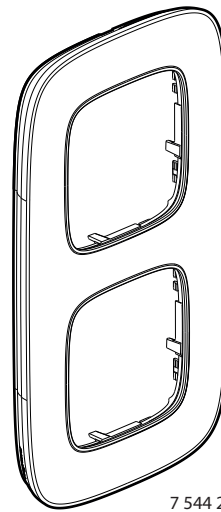

7 544 22

1. VERWENDUNG

Abdeckrahmen für Valena Allure: 1-, 2-, 3-, 4- und 5-fach-Schaltermaterial.
 In mehreren Farben erhältlich.
 Kann durch Drehung des inneren Einsatzes in einen vertikalen oder horizontalen Rahmen umgewandelt werden.


2. SORTIMENT

1-fach-Rahmen	White Mirror	7 544 21
	Schwarz Barock	7 544 31
	Purpur Barock	7 544 41
	Leder	7 544 51
	Walnuss	7 544 61
	Karbon	7 544 71
	Stainless Steel	7 542 81
Dark Stainless Steel	7 542 91	
2-fach-Rahmen	White Mirror	7 544 22
	Schwarz Barock	7 544 32
	Purpur Barock	7 544 42
	Leder	7 544 52
	Walnuss	7 544 62
	Karbon	7 544 72
	Stainless Steel	7 542 82
Dark Stainless Steel	7 542 92	
3-fach-Rahmen	White Mirror	7 544 23
	Schwarz Barock	7 544 33
	Purpur Barock	7 544 43
	Leder	7 544 53
	Walnuss	7 544 63
	Karbon	7 544 73
	Stainless Steel	7 542 83
Dark Stainless Steel	7 542 93	
4-fach-Rahmen	White Mirror	7 544 24
	Schwarz Barock	7 544 34
	Purpur Barock	7 544 44
	Leder	7 544 54
	Walnuss	7 544 64
	Karbon	7 544 74
	Stainless Steel	7 542 84
Dark Stainless Steel	7 542 94	

2. SORTIMENT

5-fach-Rahmen	White Mirror	7 544 25
	Schwarz Barock	7 544 35
	Purpur Barock	7 544 45
	Leder	7 544 55
	Walnuss	7 544 65
	Karbon	7 544 75
	Stainless Steel	7 542 85
Dark Stainless Steel	7 542 95	

3. GESAMTABMESSUNGEN (mm)

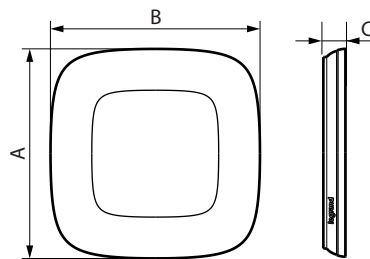

	A	B	C
1-fach	91	91	10
2-fach	163	92	10
3-fach	234	93	10
4-fach	306	94	10
5-fach	377	95	10

4. MONTAGE

Die Rahmen werden einfach mit Stegen auf die Tragringe gesteckt (die Stege ermöglichen den Ausgleich von Höhenunterschieden, z. B. bei Wandteppichen). Die Rahmen lassen sich über die seitlichen Schlitzlöcher einfach mit einem Schraubendreher entfernen.

5. TECHNISCHE KENNDATEN

■ 5.1 Mechanische Kenndaten

Stoßprüfung: IK 04

■ 5.2 Materialeigenschaften

Rahmen: Carbonbeschichtung + Klebefolie

Unterrahmen: Polycarbonat

Einsatz: Entfettetes Metall

Abdeckung: Chrom oder Gold

Halogenfrei

UV-beständig

Selbstlöschvermögen: 650°C / 30 s

■ 5.2 Temperatureigenschaften

Lagertemperatur: - 10°C bis + 70°C

Betriebstemperatur: - 5°C bis + 50°C

6. REINIGUNG

Die Oberflächen mit einem weichen Tuch reinigen.

Kein Azeton, keinen Teerentferner und kein Trichlorethylen verwenden.

Vorsicht: Spezielle Pflegeprodukte und Reinigungsmittel vor dem Gebrauch an einer nicht sichtbaren Stelle ausprobieren.

7. VERWENDUNGSHINWEIS

Die Rahmen dürfen nicht überstrichen oder lackiert werden.