



Valena™ Allure
Рамки - Утонченный шик

Кат. №(№): 7 544 21/22/23/24/25/31/32/33/34/35/41/42/43/44/45
7 544 51/52/53/54/55/61/62/63/64/65/71/72/73/74/75
7 542 81/82/83/84/85/91/92/93/94/95

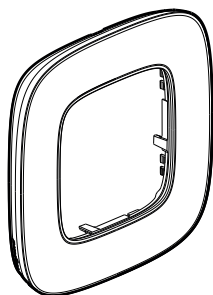

7 544 21

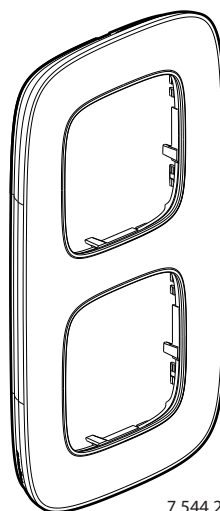

7 544 22

1. ОПИСАНИЕ

1 - 2 - 3 - 4 и 5-местные рамки для электроустановочных изделий серии Valena Allure.
Доступны в нескольких цветовых решениях.


2. СЕРИЯ

1-местные рамки	Зеркало	7 544 21
	Барокко нуар	7 544 31
	Барокко пурпур	7 544 41
	Кожа	7 544 51
	Орех	7 544 61
	Карбон	7 544 71
	Stainless Steel	7 542 81
Dark Stainless Steel	7 542 91	
2-местные рамки	Зеркало	7 544 22
	Барокко нуар	7 544 32
	Барокко пурпур	7 544 42
	Кожа	7 544 52
	Орех	7 544 62
	Карбон	7 544 72
	Stainless Steel	7 542 82
Dark Stainless Steel	7 542 92	
3-местные рамки	Зеркало	7 544 23
	Барокко нуар	7 544 33
	Барокко пурпур	7 544 43
	Кожа	7 544 53
	Орех	7 544 63
	Карбон	7 544 73
	Stainless Steel	7 542 83
Dark Stainless Steel	7 542 93	
4-местные рамки	Зеркало	7 544 24
	Барокко нуар	7 544 34
	Барокко пурпур	7 544 44
	Кожа	7 544 54
	Орех	7 544 64
	Карбон	7 544 74
	Stainless Steel	7 542 84
Dark Stainless Steel	7 542 94	

2. СЕРИЯ

5-местные рамки	Зеркало	7 544 25
	Барокко нуар	7 544 35
	Барокко пурпур	7 544 45
	Кожа	7 544 55
	Орех	7 544 65
	Карбон	7 544 75
	Stainless Steel	7 542 85
Dark Stainless Steel	7 542 95	

3. РАЗМЕРЫ (мм)

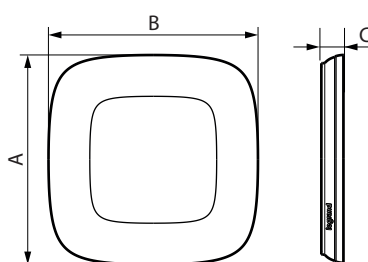

	A	B	C
1-местная	91	91	10
2-местная	163	92	10
3-местная	234	93	10
4-местная	306	94	10
5-местная	377	95	10

4. МОНТАЖ

Рамка защелкивается на механизме. При необходимости (например, на стене с тканевым покрытием) конструкция рамки позволяет регулировать глубину посадки от 1 до 1,5 мм (2,5 мм). Для демонтажа рамки следует использовать отвертку, которая вставляется в специальные пазы.

5. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

■ 5.1 Механические характеристики

Степень защиты от механических ударов: IK 04

■ 5.2 Характеристики материалов

Рамки: Металл + декоративная вставка + прозрачная акриловая накладка

Обрамление: АБС-пластик с металлизированным покрытием

Подрамник: ПК

Не содержит галогенов

Стойкий к УФ-излучению

Огнестойкость: 650° C/30 s

■ 5.2 Температурные характеристики

Температура хранения: от минус 10° C до плюс 70° C

Температура эксплуатации: от минус 5° C до плюс 50° C

6. УХОД / ОБСЛУЖИВАНИЕ

Чистка поверхности изделия тканью.

Не использовать ацетон, смолочистители или трихлорэтилен.

Внимание: Перед использованием чистящего средства необходимо провести предварительную проверку.

7. ОСОБЕННОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Не окрашивать рамки!