



Valena™ Allure Abdeckrahmen

Bestellnummern: 7 544 91/92/93/94/95
 7 555 21/22/23/31/32/33/34/35/41/42/43/44/45

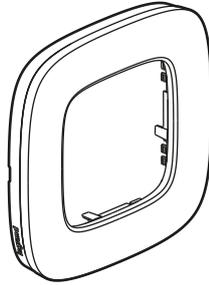

7 544 91

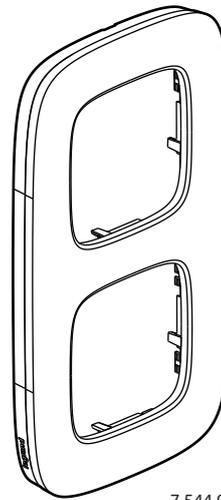

7 544 92


1. VERWENDUNG

Abdeckrahmen für Valena Allure: 1-, 2-, 3-, 4- und 5-fach-Schaltermaterial.
 In mehreren Farben erhältlich.
 Kann durch Drehung des inneren Einsatzes in einen vertikalen oder horizontalen Rahmen umgewandelt werden.

2. SORTIMENT

1-fach-Rahmen	Wires	7 544 91
	Marmor	7 555 21
	Black Glass	7 555 31
	White Glass	7 555 41
2-fach-Rahmen	Wires	7 544 92
	Marmor	7 555 22
	Black Glass	7 555 32
	White Glass	7 555 42
3-fach-Rahmen	Wires	7 544 93
	Marmor	7 555 23
	Black Glass	7 555 33
	White Glass	7 555 43
4-fach-Rahmen	Wires	7 544 94
	Black Glass	7 555 34
	White Glass	7 555 44
5-fach-Rahmen	Wires	7 555 95
	Black Glass	7 555 35
	White Glass	7 555 45

3. GESAMTABMESSUNGEN (mm)

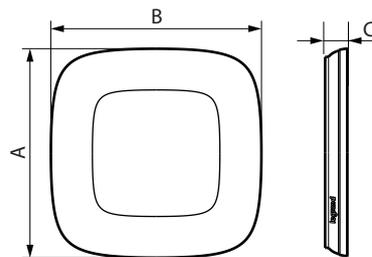

	A	B	C
1-fach	90	90	10,5
2-fach	162	92	10,5
3-fach	233,5	92,5	10,5
4-fach	304,5	93	10,5
5-fach	374,5	93	10,5

4. MONTAGE

Die Rahmen werden einfach mit Stegen auf die Tragringe gesteckt (die Stege ermöglichen den Ausgleich von Höhenunterschieden, z. B. bei Wandteppichen). Die Rahmen lassen sich über die seitlichen Schlitzlöcher einfach mit einem Schraubendreher entfernen.

5. TECHNISCHE KENNDATEN

■ 5.1 Mechanische Kenndaten

Stoßprüfung: IK 04

■ 5.2 Materialeigenschaften

Rahmen:

- Wires: Acrylharz mit Garn
- White Glass: Satiniertes Glas
- Black Glass: Siebbedrucktes Glas
- Marmor: Corian

Unterrahmen: Polycarbonat

Halogenfrei

UV-beständig

Selbstlöschvermögen: 650°C / 30 s

■ 5.2 Temperatureigenschaften

Betriebstemperatur: - 5°C bis + 50°C

Lagertemperatur: - 10°C bis + 70°C

6. REINIGUNG

Oberflächen mit einem weichen Tuch reinigen.

Kein Azeton, keinen Teerentferner und kein Trichlorethylen verwenden.

Vorsicht: Spezielle Pflegeprodukte und Reinigungsmittel vor dem Gebrauch an einer nicht sichtbaren Stelle ausprobieren.

7. VERWENDUNGSHINWEIS

Die Rahmen dürfen nicht überstrichen oder lackiert werden.