


Valena™ Allure Voyants

Référence(s) : 7 520 57 - 7 520 58

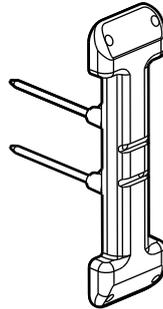

1. USAGE

Voyants lumineux et témoin.
Raccordement par montage direct avec lampe sans entretien (LED).

2. GAMME


VOYANT LUMINEUX

	Voyant lumineux	7 520 57
---	-----------------	----------

VOYANT TÉMOIN

	Voyant témoin pour câblage phase distribuée (1 voyant sur chaque va-et-vient)	7 520 58
---	--	----------

3. DIMENSIONS

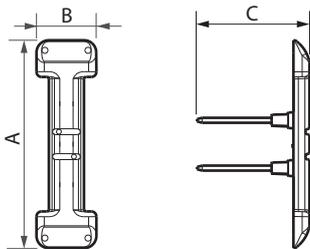

Références	A	B	C
7 520 57/58	42	12	22,5

4. CONNEXION

Avec broches

5. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

■ 5.1 Caractéristiques mécaniques

Protection contre les corps solides et liquides : IP 40 (monté)
IP 20 (seul)

Protection contre les impacts : IK 04

■ 5.2 Caractéristiques matières

Sans halogène
Couleur LED: bleue

Autoextinguibilité :

+ 850° C / 30 s pour les pièces isolantes maintenant en place les parties sous tension.

+ 650° C / 30 s pour les autres pièces en matières isolantes.

■ 5.3 Caractéristiques électriques

Références	Tension	Consommation
7 520 57	230 V~	0,15 mA
7 520 58	230 V~	3 mA

■ 5.4 Caractéristiques climatiques

Température de stockage et d'utilisation: - 5° C à + 35° C

6. ENTRETIEN

Nettoyage superficiel au chiffon.

Ne pas utiliser : acétone, dégraissant, trichloréthylène.

7. NORMES ET AGRÉMENTS

Conformes aux normes d'installation et de fabrication.

Voir e. catalogue.