


Valena™ Next Commandes d'ouvrants

Références : 7 415 57/59 - 7 416 57/59 - 7 417 57/59

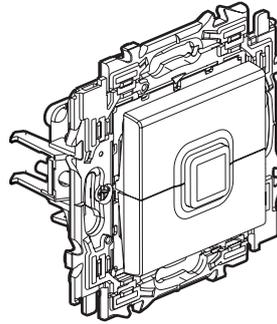


1. USAGE

Mécanismes de commande de volets roulants, stores, bannes.
Livrés avec support et doigt.
Se montent en encastré.
Livrés avec support, doigt de commande, griffes et coque de protection de chantier.
A équiper d'une plaque de finition.

2. GAMME

Description	Blanc	Alu	Noir
Poussoir volets roulants / stores / bannes	7 415 57	7 416 57	7 417 57
Interrupteur volets roulants / stores / bannes	7 415 59	7 416 59	7 417 59

3. DIMENSIONS (mm)

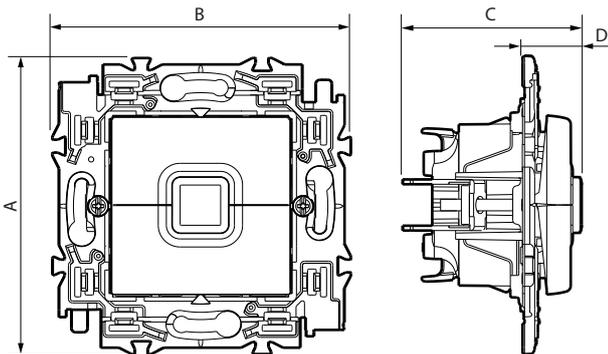


A	B	C	D
74	74	44	14


4. RACCORDEMENT

Type de bornes : automatiques
Dénudage : 13 mm
Capacité des bornes mini : 2 x 2,5 mm²

■ 4.1 Câblage des poussoirs (réf. 7 41x 57)

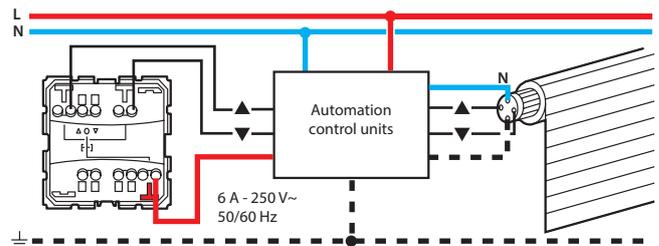


■ 4.2 Câblage des interrupteurs (réf. 7 41x 59)

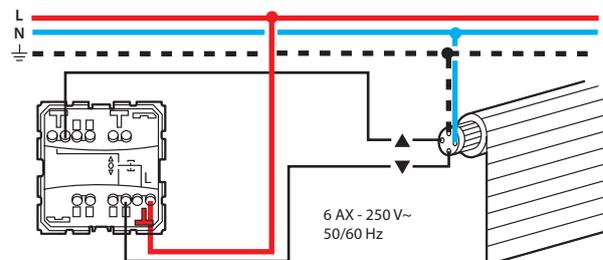

5. FONCTIONNEMENT

Réf. 7 41x 57 : double poussoir par boîtier d'automatisme (mécanisme à fermeture) permettant de commander un ou plusieurs moteurs d'ouvrants.

Réf. 7 41x 59 : double interrupteur pour commande directe de moteurs d'ouvrants (mécanisme à positions fixes).

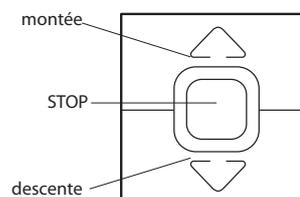

6. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

■ 6.1 Caractéristiques mécaniques

Essais aux chocs : IK 04

Pénétration des corps solides / liquides : IP 41 (C15-1000) produit monté

■ 6.2 Caractéristiques matières

Doigt de commande : ABS Blanc RAL 9003

ABS peint aspect satiné pour Alu et Noir

Socle : PC

Entraîneur : PC

Support : Acier Galvan + Polyamide 6.6 RAL 7016

Sans halogène

Tenue aux UV

■ 6.3 Caractéristiques électriques

Autoextinguibilité : 650° C / 30 s

Tension : 250 VAC

Intensité : 7 41x 59 : 6 AX

7 41x 57 : 6 A

Puissance maxi commandée : 500 W

■ 6.4 Caractéristiques climatiques

Stockage : - 10° C à + 70° C

Utilisation : - 5° C à + 35° C

7. ENTRETIEN

Nettoyage superficiel au chiffon.

Ne pas utiliser : acétone, dégraissant, trichloréthylène

■ 7.1 Tenue aux produits de nettoyage

Hexane (EN 60669-1), Alcool à brûler, Eau savonneuse, Ammoniac dilué, Javel pure diluée à 10%, Produit à vitres, Lingettes pré-imprégnées.

■ 7.2 Tenue aux produits de nettoyage type hôpital

Anios, Surfianios, Bactilysine, Peroxyde d'hydrogène (eau oxygénée 35%).

Attention : Pour l'utilisation de produits spécifiques autres, un essai préalable est nécessaire.

8. CONFORMITE - AGRÉMENTS

Conformes aux normes d'installation et de fabrication.

Voir e. catalogue.