



Céliane™

Plaques finition Memories

Référence(s) : 0 666 40/41/42/43/44/47/48/51/52/53/54/58/59
0 666 61/62/63/64/68/69/71/72/73/74/78/79

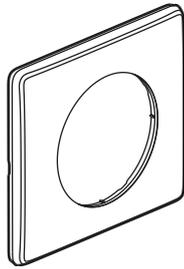

0 666 40/41/51/61/71

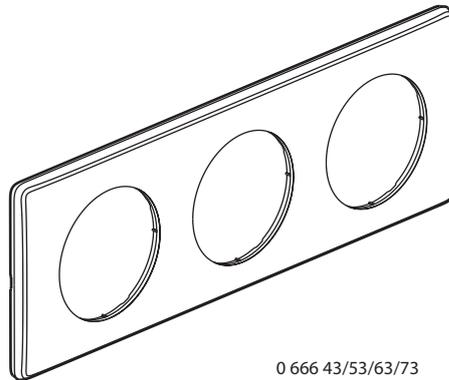

0 666 43/53/63/73

1. USAGE

Plaques permettant l'habillage de mécanismes de 1 à 5 postes.
Montage horizontal ou vertical.

2. GAMME

Plaques 1 poste

	<input type="checkbox"/> Lumen <input type="checkbox"/> 50's <input type="checkbox"/> 70's <input type="checkbox"/> 90's <input type="checkbox"/> Today	0 666 40 0 666 41 0 666 51 0 666 61 0 666 71
--	---	--

Plaques 2 postes - Entraxe 71 mm

	<input type="checkbox"/> 50's <input type="checkbox"/> 70's <input type="checkbox"/> 90's <input type="checkbox"/> Today	0 666 42 0 666 52 0 666 62 0 666 72
--	---	--

Plaques 2 postes - Entraxe 57 mm

	<input type="checkbox"/> 50's <input type="checkbox"/> 70's <input type="checkbox"/> 90's <input type="checkbox"/> Today	0 666 48 0 666 58 0 666 68 0 666 78
--	---	--

Plaques 3 postes - Entraxe 71 mm

	<input type="checkbox"/> 50's <input type="checkbox"/> 70's <input type="checkbox"/> 90's <input type="checkbox"/> Today	0 666 43 0 666 53 0 666 63 0 666 73
--	---	--


Plaques 3 postes - Entraxe 57 mm

	<input type="checkbox"/> 50's <input type="checkbox"/> 70's <input type="checkbox"/> 90's <input type="checkbox"/> Today	0 666 47 0 666 59 0 666 69 0 666 79
--	---	--

Plaque 4 postes - Entraxe 71 mm

	<input type="checkbox"/> 50's <input type="checkbox"/> 70's <input type="checkbox"/> 90's <input type="checkbox"/> Today	0 666 44 0 666 54 0 666 64 0 666 74
--	---	--

3. DIMENSIONS (mm)

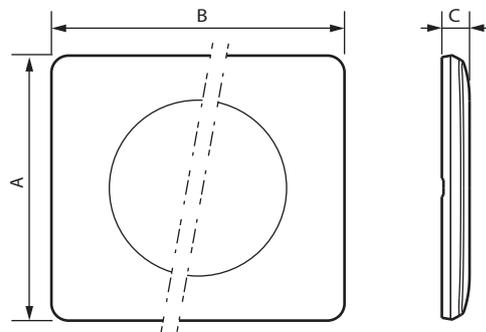

Références	A	B	C
0 666 40/41/51/61/71	82	90	8,5
0 666 42/52/62/72	82	161	8,5
0 666 43/53/63/73	82	232	8,5
0 666 44/54/64/74	82	303	8,5
0 666 48/58/68/78	82	204	8,5
0 666 47/59/69/79	82	147	8,5

4. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

■ 4.1 Caractéristiques matières

Aspect polyglass

Matière : - ABS + PC

- Sans halogène
- Tenue aux UV

Autoextinguibilité : 650° C / 30 s

■ 4.2 Caractéristiques climatiques

Température de stockage : - 10° C à + 70° C

Températures d'utilisation : - 5° C à + 50° C

Plaques finition Memories

5. ENTRETIEN

Nettoyage superficiel au chiffon.

Ne pas utiliser : acétone, dégoudronnant, trichloréthylène.

Tenue aux produits suivants : Hexane (EN 60669-1), Alcool à brûler, Eau savonneuse, Ammoniac dilué, Javel pure diluée à 10%, Produit à vitres, Lingettes pré-imprégnées.

Attention : Pour l'utilisation de produits d'entretien spécifiques autres, un essai préalable est nécessaire.

6. UTILISATION PARTICULIERE

Aucune peinture ne doit être appliquée sur les plaques.