



Mosaic™ Prises de courant 2 P+T Mosaic Link

Référence(s) : 0 771 05L/07L/76L/84L

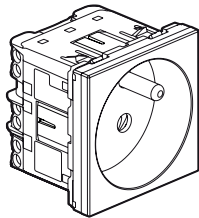

0 771 05L

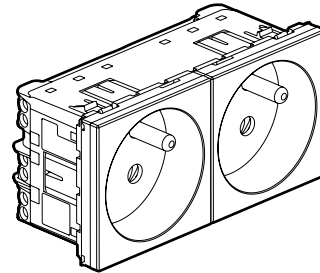

0 771 07L

1. USAGE

Prises de courant 2 P+T à puits, modulaires associables, pour pose dans boîtes de sol, colonnes, colonnettes, blocs bureau, goulottes et boîtes d'encastrement profondeur 50 mm recommandée.

Possibilité de rajouter des prises Mosaic link avec l'accessoire de raccordement Réf. 0 771 00L.

Restriction d'usage :

En goulotte plastique, la tenue mécanique d'un ensemble associé de prises Mosaic Link est limitée à 4 puits maximum.

2. GAMME


Prises 2 P+T à puits Mosaic Link - 2 modules - Prises inclinées à 45° Standard Français

0 771 05L	Blanc	Prise 2 P+T
0 771 76L	Rouge	Prise 2 P+T à détrompage

Prises 2 x 2 P+T à puits Mosaic Link - 4 modules - Prises inclinées à 45° Standard Français

0 771 07L	Blanc	Prise 2 x 2 P+T
0 771 84L	Rouge	Prise 2 x 2 P+T à détrompage

3. DIMENSIONS (mm)

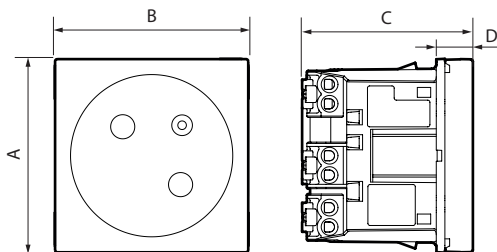

Références	A	B	C	D
0 771 05L/76L	45	45	40	8,5
0 771 07L/84L	45	90	40	8,5

4. CONNEXION

Type de bornes : automatiques à connexion latérale

Nombre de bornes : 3 x 2 entrées - 3 x 2 sorties

Capacité des bornes : 2 x 2,5 mm²

Longueur de dénudage : 12 mm

5. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

■ 5.1 Caractéristiques mécaniques

Pénétration de corps solides/liquides : IP 41

Résistance aux chocs : IK 07

■ 5.2 Caractéristiques matières

Boîtier mécanisme : PC

Enjoliveurs : ABS + PC Blanc RAL 9003

ABS + PC Rouge

Accessoire de liaison : PP Gris

Sans halogène

Tenue aux UV

Autoextinguibilité :

850°C / 30 s pour les pièces isolantes maintenant en place les parties sous tension.

650°C / 30 s pour les autres pièces en matières isolantes.

■ 5.3 Caractéristiques électriques

Intensité : 16 A

Tension : 250 V~

■ 5.4 Caractéristiques climatiques

Températures de stockage : - 10° C à + 70° C

Température d'utilisation : - 5° C à + 35° C

6. ENTRETIEN

Nettoyage superficiel au chiffon.

Ne pas utiliser : acétone, dégraissant, trichloréthylène.

Tenue aux produits de nettoyage suivants :

Hexane (NF C 61-314), Alcoool à brûler, Eau savonneuse, Ammoniac dilué, Javel pure diluée à 10%, Produit à vitres, Lingettes pré-imprégnées.

Attention : Pour l'utilisation de produits d'entretien spécifiques autres, un essai préalable est nécessaire.

7. ACCESSOIRES



Accessoire de raccordement Mosaic Link.
Permet la liaison simple et rapide entre 2 prises
ou 2 blocs de prises Mosaic Link ou Soluclip pour
goulotte à clippage direct.

0 771 00L

8. NORMES ET AGRÉMENTS

Conforme aux normes d'installation et de fabrication.
Voir e. catalogue