



## 2-poliger Mehrfachstecker - 4 seitliche Ausgänge

Art.-Nr.: 0 494 00 - 6 945 90/92

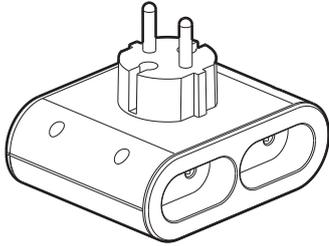

0 494 00

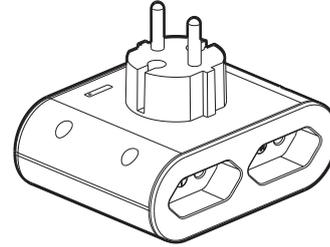

6 945 90/92

### 1. GEBRAUCH


Zum Einstecken in 2-polige oder Schuko-Wandsteckdosen in Innenräumen.

Zum Einstecken von bis zu 4 Geräten mit 2-poligen Steckern. Französisch-deutscher Standard.

### 2. SORTIMENT

Bezeichnung	Weiß/Hellgrau
2-poliger Mehrfachstecker mit Kindersicherung	0 494 00
4 seitliche Ausgänge	6 945 90 6 945 92

### 3. ABMESSUNGEN (mm)

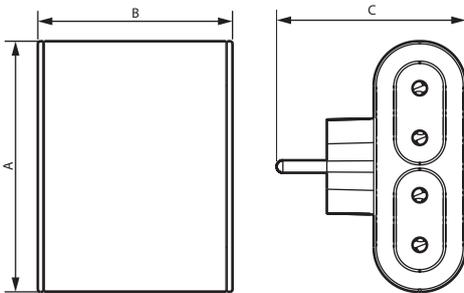

A	B	C
96	75	72

### 4. TECHNISCHE DATEN

#### ■ 4.1 Mechanische Eigenschaften

Stoßfestigkeit: IK 04

Festigkeit gegen das Eindringen von Feststoffen/Flüssigkeiten: IP 20

#### ■ 4.2 Werkstoffeigenschaften

Kunststoff + Thermoplast, mattweiß RAL 9003/matthellgrau RAL 7047

Halogenfrei

UV-beständig

Selbstlöschung:

Bauteile aus Isoliermaterialien, die spannungsführende Teile fixieren: 750 °C/30 s.

Andere Bauteile aus Isoliermaterialien: 650 °C/30 s.

#### ■ 4.3 Elektrische Daten

Betriebsspannung: 230 V~

Frequenz: 50 Hz

4 seitliche 2-polige Ausgänge:	0 494 00	6 945 90	6 945 92
Stromstärke	6 A	2,5 A	10 A
Max. Leistung	3680 W	2300 W	3680 W

#### ■ 4.4 Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur: - 5 °C bis + 35 °C

Lagertemperatur: - 15 °C bis + 70 °C

### 5. WARTUNG

Die Oberfläche mit einem Tuch abwischen.

Nicht verwenden: Aceton, Teerentferner, Trichlorethylen.

**Achtung:** Bei Verwendung anderer spezieller Reinigungsmittel vorher eine Probe machen.

### 6. NORMEN UND ZULASSUNGEN

Erfüllt die Installations- und Herstellungsnormen.

Siehe E-Katalog.