



Schuko-Mehrfachstecker 2 und 3 Frontalausgänge

Art.-Nr.: 0 494 31/32/33/34
 6 945 16/17/18/19

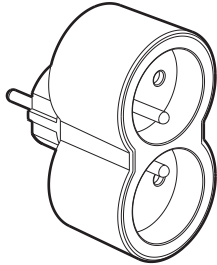

0 494 31/32

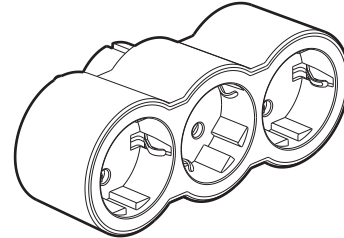

6 945 18/19


1. GEBRAUCH

Zum Einstecken in Schuko-Wandsteckdosen.
 2 bzw. 3 Frontalausgänge.

2. SORTIMENT

Beschreibung	Französisch-belgischer Standard		Deutscher Standard	
	Weiß/Hellgrau	Schwarz/ Dunkelgrau	Weiß/Hellgrau	Schwarz/ Dunkelgrau
Schuko-Mehrfachstecker mit Kindersicherung, 2 Frontalausgänge mit zueinander gespiegelten Steckdosen zum leichteren Anschließen von Geräten.	0 494 31	0 494 32	6 945 16	6 945 17
Schuko-Mehrfachstecker mit Kindersicherung, 3 Frontalausgänge mit um 45° verdrehter mittlerer Steck- dose und zueinander gespiegelten linker und rechter Steckdose zum leichteren Anschließen von Geräten.	0 494 33	0 494 34	6 945 18	6 945 19

3. ABMESSUNGEN (mm)

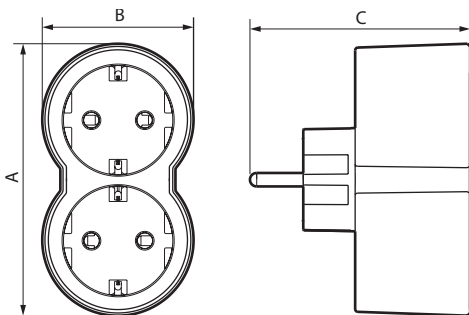

Artikelnummern	A	B	C
0 494 31/32 - 6 945 16/17	97	54	78,5
0 494 33/34 - 6 945 18/19	140	54	77

4. TECHNISCHE DATEN

■ 4.1 Mechanische Eigenschaften

Stoßfestigkeit: IK 04
 Festigkeit gegen das Eindringen von Feststoffen/Flüssigkeiten: IP 20

■ 4.2 Werkstoffeigenschaften

Kunststoff + Thermoplast matt:
 Weiß RAL 9003/Hellgrau RAL 7047
 Schwarz RAL 9017/Dunkelgrau RAL 7024

Halogenfrei
 UV-beständig

Selbstlöschung:

Bauteile aus Isoliermaterialien, die spannungsführende Teile fixieren:
 750 °C/30 s.

Andere Bauteile aus Isoliermaterialien: 650 °C/30 s.

■ 4.3 Elektrische Daten

Betriebsspannung: 230 V~

Frequenz: 50 Hz

Stromstärke: 16 A

Leistung: Max. 3680 W

■ 4.4 Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur: - 5 °C bis + 35 °C

Lagertemperatur: - 20 °C bis + 70 °C

5. WARTUNG

Die Oberfläche mit einem Tuch abwischen.
Nicht verwenden: Aceton, Teerentferner, Trichlorethylen.

Achtung: Bei Verwendung anderer spezieller Reinigungsmittel
vorher eine Probe machen.

6. NORMEN UND ZULASSUNGEN

Erfüllt die Installations- und Herstellungsnormen.
Siehe E-Katalog.