 



# Incara™ Vertebra

Ref. 6 549 90/91/92/93



6 549 90/91

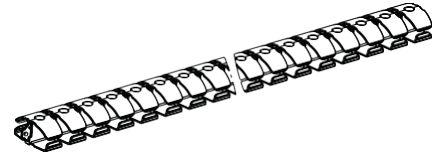

6 549 92/93

## 1. USO

Incara™ Vertebra gestiona y organiza el flujo vertical de cables y laiguillos entre el escritorio y el suelo, así como la distribución horizontal de cables directamente debajo de la superficie de trabajo.


## 2. GAMA

Descripción	Colores	Ref.
4 compartimentos de 0,8 m	gris	6 549 90
	negro	6 549 91
2 compartimentos de 1,2 m	gris	6 549 92
	negro	6 549 93

## 3. DIMENSIONES


### 3.1 Dimensiones generales

#### Incara™ Vertebra de 4 compartimentos

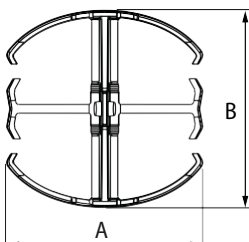

A	54
B	54

#### Incara™ Vertebra de 2 compartimentos

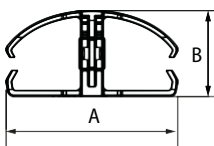

A	54
B	27

## 3. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS (cont.)


### 3.2 Capacidades de cableado

Las capacidades del cableado son válidas para un trazado recto; en caso de que haya curvatura, las capacidades pueden reducirse


	Sección (mm <sup>2</sup> )	430 mm <sup>2</sup>	410 mm <sup>2</sup>
cable Ø	Ø 7	6	6
	Ø 9	4	4
	Ø 11	2	2

### 3.3 Radio de curvatura (mm)

#### Incara™ Vertebra de 4 compartimentos

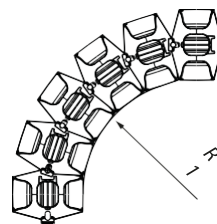


R1	80 mín.
----	---------

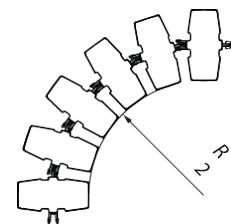


R2	80 mín.
----	---------

#### Incara™ Vertebra de 2 compartimentos

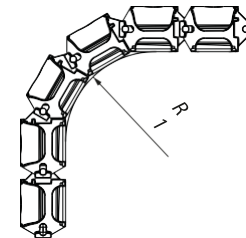

R1	50 mín.
----	---------


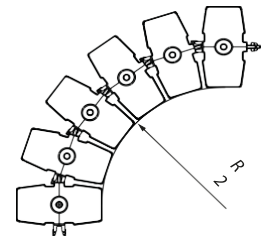


R2	80 mín.
----	---------

Vertebra



4. INSTALACIÓN

- 4.1 Incara™ Vertebra de 4 compartimentos
- 4.1.1 Instalación con pasacables de 60 a 80 mm de diámetro

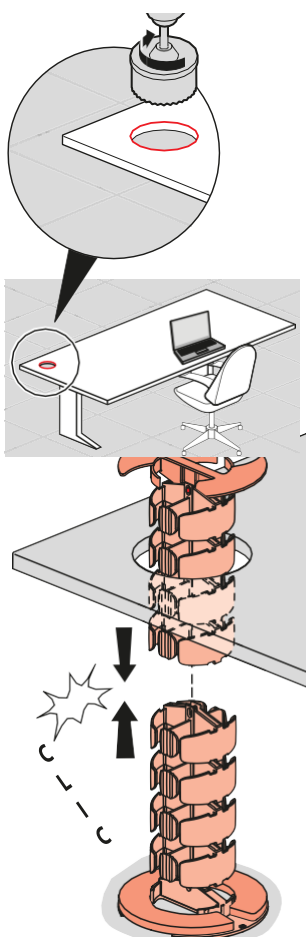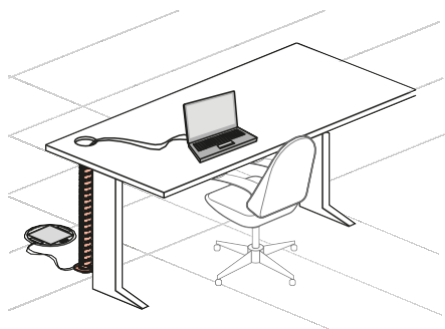

4. INSTALACIÓN (cont.)


- 4.1 Incara™ Vertebra de 4 compartimentos
- 4.1.2 Fijación bajo la superficie del escritorio

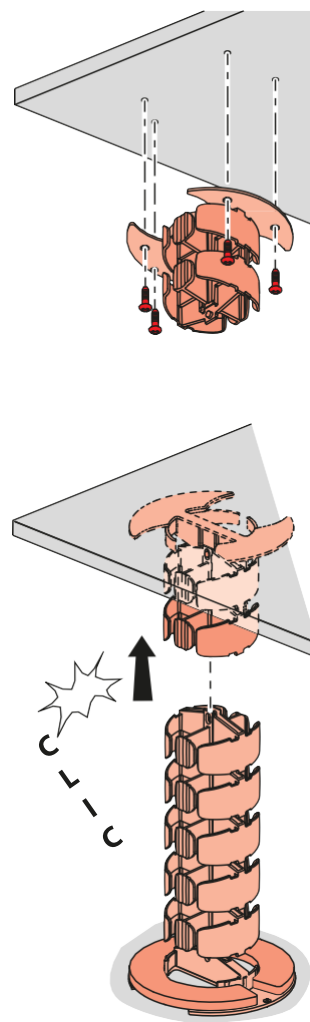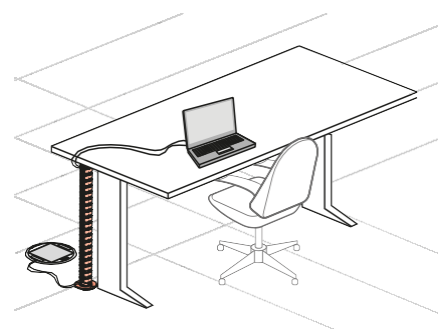


#### 4. INSTALACIÓN (cont.)

##### 4.2 Incara™ Vertebra de 2 compartimentos

###### 4.2.1 Posición rígida

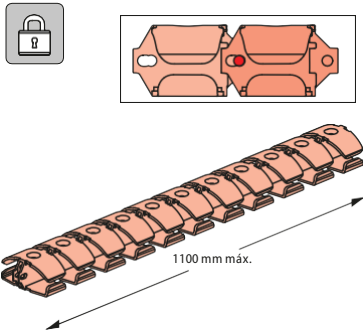


###### 4.2.2 Posición flexible

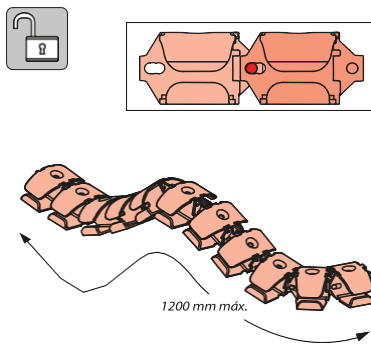


##### 4.2.3 Fijación

###### 4.2.3.1 con tornillo Ø 3,5mm máx. (no incluido)

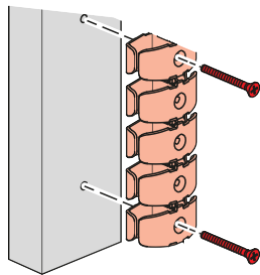

###### 4.2.3.2 con adhesivo de doble cara (incluido)

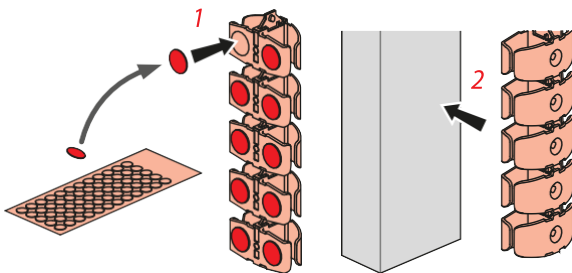

Temperatura de instalación recomendada: de 15° C a 25° C

#### 5. CARACTERÍSTICAS GENERALES

##### 5.1 Características mecánicas

Incara™ Vertebra de 2 compartimentos se puede utilizar en suelos.  
Resistencia a impactos: IK 07

##### 5.2 Características de los materiales

Vertebra de 2 y 4 compartimentos: negro RAL 9017 y gris RAL 7035 Material ABS  
Tapas finales para Vertebra de 4 compartimentos: negro RAL 9017 y gris RAL 7035 Material PA6  
Balastro para Vertebra de 4 compartimentos: Acero (0,260 kg)

##### 5.3 Características mecánicas

sin continuidad eléctrica

##### 5.3 Características climáticas

Temperatura de funcionamiento: de -5 °C a 35 °C  
Temperatura de almacenamiento: de -10 °C a 70 °C

#### 6. LIMPIEZA

Limpieza superficial con un paño suave. No utilizar productos a brasivos ni detergentes.

**Precaución:** Haga siempre una prueba antes de utilizar otros productos de limpieza especiales.

#### 7. NORMAS Y APROBACIONES

Clasificación según la norma IEC 62549 (2011-10) Sistemas de organización de cables articulados y flexibles