


Commande sans fil ON/OFF simple connectée pour éclairages et prises

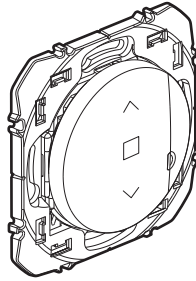

1. USAGE

Commande sans fil pour une fonction ON/OFF lumière ou prise connectée. Contrôle les produits micromodules, les prises connectées et les interrupteurs-variateurs connectés.

Peut être utilisé comme va-et-vient ou commande de groupe d'éclairage.

- Se fixe directement sur un mur ou se visse sur une boîte d'encastrement.

- Peut s'associer en multiposte, avec d'autres produits d'appareillage.


- Se pose sur du mobilier (mobile).

Peut être associé à 20 interrupteurs à option variation connectés ou prises connectées.

2. GAMME


Description	Blanc	Alu	Noir
Commande sans fil d'éclairage et de prise, pour une fonction ON/OFF, variateur, centralisation. Livrée avec pile. Equippée d'un voyant LED (configuration) et d'un bouton RESET (caché) servant à revenir en mode usine. Fixations autocollantes repositionnables fournies. A équiper d'une plaque de finition.	6 000 83A	6 001 83A	6 002 83

3. DIMENSIONS (mm)

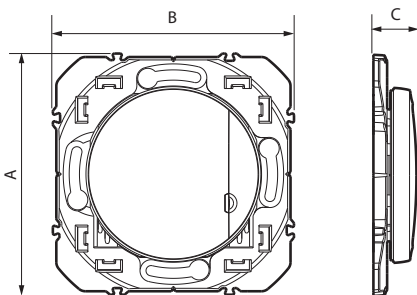

A	B	C
73	73	12

4. FONCTIONNEMENT

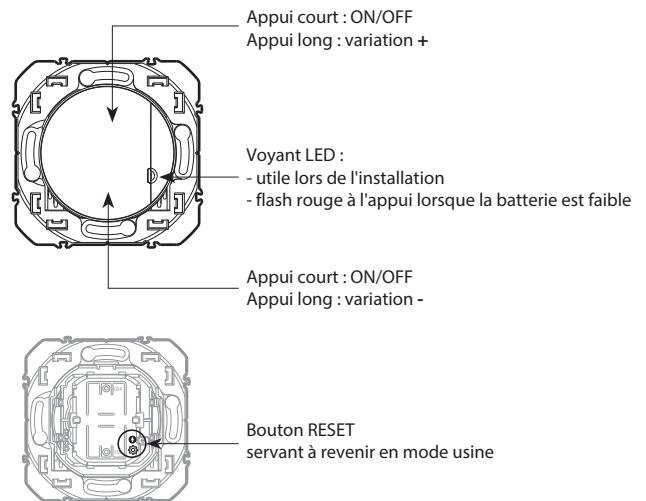

5. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

■ 5.1 Caractéristiques mécaniques

Protection contre les chocs : IK 04

Protection contre les corps solides/liquides : IP 40

■ 5.2 Caractéristiques matières

Support : PC gris RAL 7016 chargé 10 % fibre de verre

Boîtier mécanisme : PC

Doigt : ABS

Sans halogène

Résistant aux UV

Autoextinguibilité :

850° C/30 s pour les pièces isolantes maintenant en place les parties sous tension.

650° C/30 s pour les autres pièces en matières isolantes.

■ 5.3 Caractéristiques électriques

Alimentation par pile lithium (fournie) type CR2032 - 3 V

Durée de vie de la pile : 8 ans pour 10 actionnements par jour

Fréquence 2,4 GHz à 2,4835 GHz

Niveau de puissance : < 100 mW

Portée : 200 m en champ libre

10 m entre les produits en intérieur.

■ 5.4 Caractéristiques climatiques

Température d'utilisation : + 5° C à + 45° C

Température de stockage : 0° C à + 45° C

Commande sans fil ON/OFF simple connectée pour éclairages et prises

6. ENTRETIEN

Nettoyage superficiel au chiffon.

Ne pas utiliser : acétone, dégraissant, trichloréthylène.

Tenue aux produits suivants : Hexane (EN 60669-1), alcool à brûler, eau savonneuse, ammoniac dilué, javel pure diluée à 10%, produit à vitres, lingettes pré-imprégnées.

Attention : Pour l'utilisation de produits d'entretien spécifiques, un essai préalable est nécessaire.



Précaution de recyclage de la pile

7. NORMES ET AGRÉMENTS

Conforme aux normes d'installation et de fabrication.

Voir e. catalogue.

Le soussigné, LEGRAND, déclare que l'équipement radioélectrique du type (6 000 83A - 6 001 83A) est conforme à la directive 2014/53/UE.

Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse suivante : www.legrandoc.com