



Arteor^M

Plaques pour les standards Français et Germanique


Références : 5 714 13/14/15/33/34/35/43/44/45
5 715 61/62/63/64/65/75/81/82/83/84/85/91/92/93/94/95 - 5 716 58/59/60/61/62/63
5 750 10/12/17/20/22/27/30/32/37/40/42/47/50/52/57/60/62
5 755 10/12/20/22 - 5 756 00/02 - 5 765 40/47/52/60/62/67

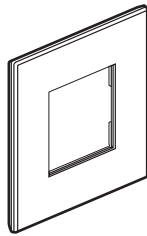

5 715 81

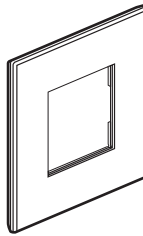

5 715 82

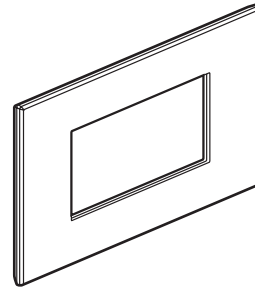

5 714 34


1. USAGE

Plaques de finition.
Les plaques se clipsent dans des encoches sur des fixations à vis et/ou à griffes.
Le film de protection ne doit être retiré qu'une fois les travaux terminés.

2. GAMME

Plaques (version carrée)	Blanc	Soft Alu	Graphite	Magnesium	Champagne	Dark Bronze
1 module	5 765 40	5 715 61	5 765 52	5 765 47	5 715 81	5 715 91
2 modules	5 765 60	5 715 62	5 765 62	5 765 67	5 715 82	5 715 92
3 modules	5 750 10	5 714 13	5 750 12	5 750 17	5 714 33	5 714 43
2 x 2 modules	5 750 20	5 715 63	5 750 22	5 750 27	5 715 83	5 715 93
6 modules	5 750 40	5 714 15	5 750 42	5 750 47	5 714 35	5 714 45
2 x 6 modules	5 750 60	5 715 65	5 750 62	5 715 75	5 715 85	5 715 95
4 modules	5 750 30	5 714 14	5 750 32	5 750 37	5 714 34	5 714 44
3 x 2 modules	5 750 50	5 715 64	5 750 52	5 750 57	5 715 84	5 715 94
Plaques (version ronde)	Blanc	Soft Alu	Graphite	Magnesium	Champagne	Dark Bronze
2 x 1 module	5 756 00	5 716 58	5 756 02	5 716 61	-	-
2 x 2 modules	5 755 10	5 716 59	5 755 12	5 716 62	-	-
3 x 2 modules	5 755 20	5 716 60	5 755 22	5 716 63	-	-

3. DIMENSIONS (mm)

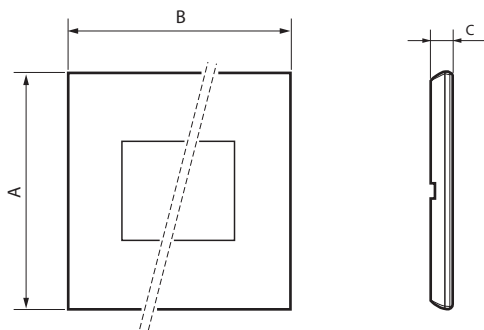

Plaques (version carrée)	A	B	C
1 module	92	92	8
2 modules	92	92	8
3 modules	92	127	8
2 x 2 modules	92	157	8
6 modules	92	237,5	8
2 x 6 modules	178	237,5	8
4 modules	92	157	8
3 x 2 modules	92	237,5	8
Plaques (version ronde)	A	B	C
2 x 1 module	92	157	8
2 x 2 modules	92	157	8
3 x 2 modules	92	237,5	8

4. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

■ 4.1 Caractéristiques mécaniques

Essais aux chocs : IK 04

■ 4.2 Caractéristiques matières

Plaque : PC

Sous-plaque : PC

Sans halogène

Résistant aux UV

Autoextinguibilité : 650° C/30 s

■ 4.3 Caractéristiques climatiques

Température de stockage : - 10° C à + 70° C

Température d'utilisation : - 5° C à + 50° C

5. ENTRETIEN

Nettoyage superficiel au chiffon.

Ne pas utiliser : acétone, dégraissant, trichloréthylène.

Tenue aux produits de nettoyage :

Hexane (EN60669-1), Alcool à brûler, Eau savonneuse, Ammoniac dilué, Javel pure diluée à 10%, Produit à vitres, Lingettes pré-imprégnées.

Tenue aux produits de nettoyage type hôpital :

Anios, Surfanlos, Bactylsine, Peroxyde d'hydrogène (eau oxygénée 35%).

Attention : Pour l'utilisation de produits d'entretien spécifiques autres, un essai préalable est nécessaire.

Ne pas peindre les plaques

6. NORMES ET AGRÉMENTS

Conforme aux normes d'installation et de fabrication.

Voir e. catalogue.