



Kontavill

Cat. No(s): 0 534 21/24/71/74

Hármas, hatos csatlakozóaljzat, hordozható kivitel, vezeték nélkül

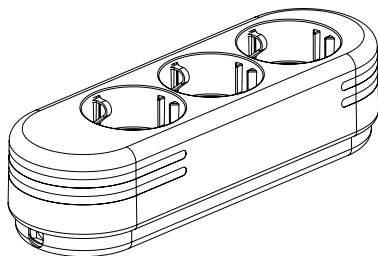

0 534 21/71

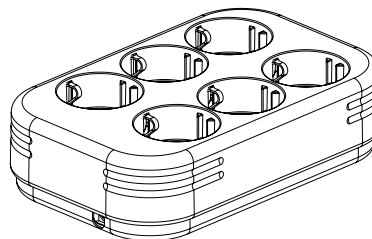

0 534 24/74

1. FELHASZNÁLÁS


Újravezetékezhető, hármas és hatos elosztó / csatlakozóaljzat.
Vezeték nélküli változat.

1. érintésvédelmi osztályú elektromos háztartási berendezések, gépek és készülékek, vagy csatlakozási helyenként 2 db, II. érintésvédelmi osztályú készülékekhez való 2,5 A-es, lapos csatlakozódugó csatlakoztatására alkalmas, a névleges terhelhetőségig.

2. VÁLASZTÉK

	Fehér	Szürke
Hármas 2P+F elosztó / csatlakozó aljzat	0 534 21	0 534 71
Hatos 2P+F elosztó / csatlakozó aljzat	0 534 24	0 534 74

3. MÉRETEK (MM)

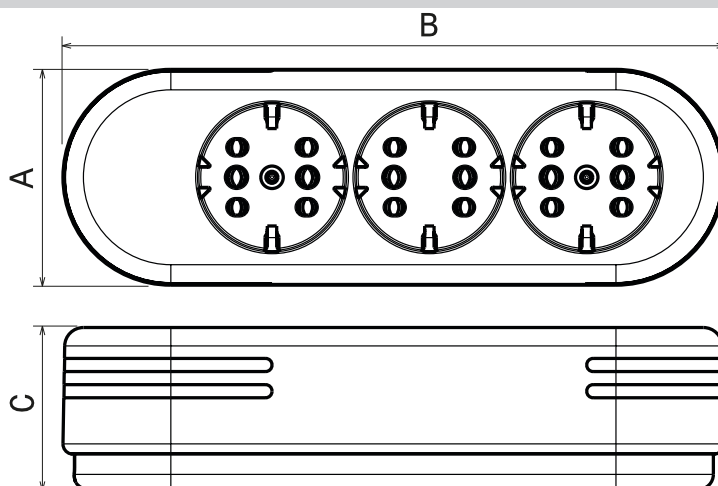

References	A	B	C
0 534 21/71	57,6	176,4	43,3
0 534 24/74	107,6	161,1	43,3

4. BEKÖTÉS

Hajlékony és merev vezetékkel egyaránt használható.

CSATLAKOZÁS TÍPUSA:

Csavaros bekötés, meghúzási erő: 0,8 Nm

CSATLAKOZTATHATÓ KERESZTMETSZET:

3 x 2 x 2,5mm²

CSUPASZOLÁSI HOSSZ:

7 mm

CSAVAR TÍPUS:

Posidirve 1, Lapos 4 mm

5. TECHNIKAI ADATOK

■ 5.1 Mechanikai adatok

Szilárd testek és folyadékok elleni védelem:

Ütés elleni védelem: IK04

■ 5.2 Alapanyag adatok

Matt megjelenés

Szín: - Fehér RAL 9010

- Szürke RAL 7016

Alapanyag:

- Talp: PA6

- Fedél: PP

- Halogen-free

Hőállóság:

850°C/30 s feszültség alatt álló részeket a helyén tartó szigetelő
alkatrészek

960°C/30 s egyéb szigetelőelemek

■ 5.3 Elektromos adatok

Feszültség: 250 V~

Áramerősség: 16 A

Frekvencia: 50/60 Hz

■ 5.4 Környezeti adatok

Üzemi hőmérséklet: -5°C to +35°C

Tárolási hőmérséklet: -10°C to +70°C

6. TISZTÍTÁS

A felület tisztításához használjon poha rongyot.

Ne használjon:

Acetont, kátrányeltávolítót, triklór-etilént.

Figyelem: Ha speciális tisztítószerrel szeretne használni, azt minden esetben próbálja ki a termék egy kis felületén!.

7. SZABVÁNYOK ÉS JÓVÁHAGYÁSOK

A termék megfelel a szerelési és gyártási szabványoknak.

Lásd e-katalógus.