


## Rolladenschalter/-taster, mit mechanischer und elektrischer Verriegelung

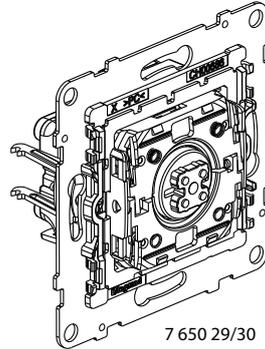

7 650 29/30


### 1. VERWENDUNG

Schalter/Taster für Rollläden, Jalousien und Markisen mit mechanischer und elektrischer Verriegelung.  
 Unterputz- oder Aufputzmontage.  
 Schrauben- bzw. Spreizkrallenbefestigung.


### 2. PROGRAMM

Beschreibung	Nur Einsatz
Rollladenschalter mit mechanischer Verriegelung	7 650 29
Rollladentaster mit elektrischer Verriegelung	7 650 30

### 3. DEMONTAGE

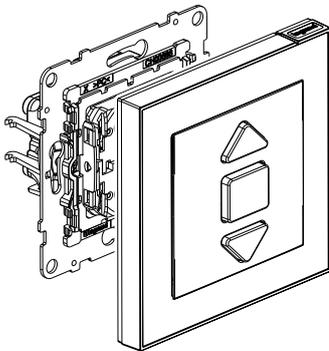

### 4. ABMESSUNGEN (mm)

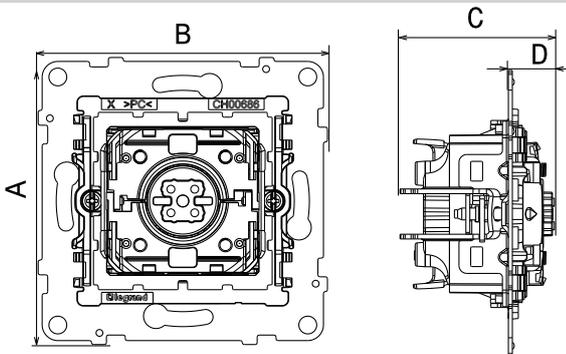

Referenzen	A	B	C	D
7 650 29/30	72,9	72,9	41,7	14,4

### 5. ANSCHLUSS

Mit flexiblen oder starren Kabeln kompatibel.

ART DER KLEMMEN:

Steckklemme


Klemmenkapazität:

2 x 2,5 mm<sup>2</sup>/Klemme

ABISOLIERLÄNGE:


13 mm

#### ■ 5.1 Verdrahtung des Schalters (7 650 29)

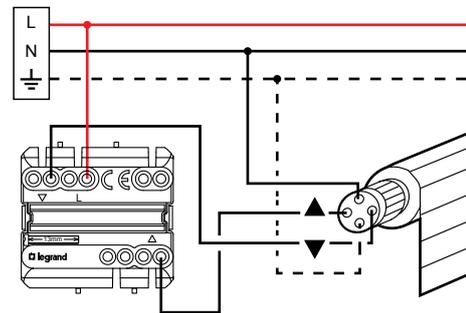

## Rolladenschalter/-taster, mit mechanischer und elektrischer Verriegelung

### ■ 5.2 Verdrahtung des Tasters (7 650 30)

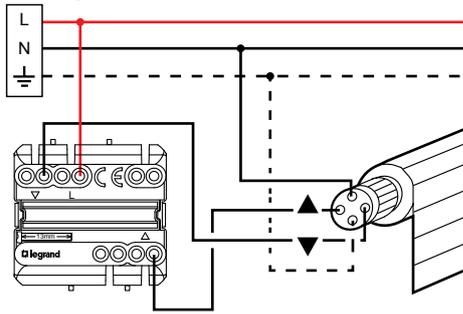

## 6. TECHNISCHE MERKMALE

### ■ 6.1 Mechanische Eigenschaften

Schutzart: IP20

Schlagfestigkeit: IK04

### ■ 6.2 Materialeigenschaften

Material:

- ABS-Rahmen
- Steckdosenabdeckungen: Polycarbonat
- Halogenfrei
- UV-beständig

Selbstlöschend:

850 °C/30 s für Installationskomponenten, die spannungsführende Teile an Ort und Stelle halten

650 °C/30 s für andere isolierende Komponenten

### ■ 6.3 Elektrische Eigenschaften

Spannung: 250 V~

Strom:

6 A für 7 65X 30

6 AX für 7 65X 29

Frequenz: 50/60 Hz

### ■ 6.4 Klimatische Eigenschaften


Verwendungstemperatur: -5 °C bis +35 °C

Lagertemperatur: -10 °C bis +70 °C

### ■ 6.5 Träger

Material des Trägers: -Metall

Winkeleinstellung:

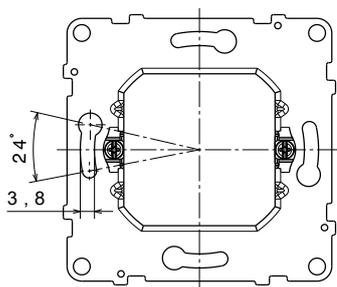


### ■ 6.6 Montage mit Spreizkrallen

Anzahl der Drehungen zum Öffnen der Krallen:

- 58 mm > 2,1 Drehungen

- 65 mm > 2,75 Drehungen

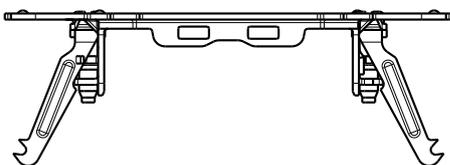

## 7. WARTUNG

Oberflächenreinigung mit einem Tuch.

Nicht verwenden:

Aceton, Teerentferner, Trichlorethylen.

Reinigen mit folgenden Produkten:

Hexan (EN 60669-1), methylierter Alkohol, Seifenwasser, verdünnter Ammoniak, auf 10 % verdünntes Bleichmittel, Fensterreinigungsmittel.

**Vorsicht:** Vor der Verwendung anderer Reinigungsmittel sollte ein punktueller Test durchgeführt werden.

## 8. NORMEN UND ZULASSUNGEN

Entspricht Installations- und Fertigungsstandards.

Siehe e-Katalog.