


SEANO™
TV-Stern-Buchse

Artikel-Nr.: 7 650 65

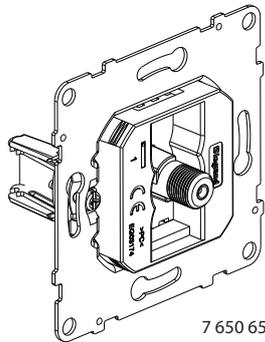

7 650 65


1. VERWENDUNG

Stecker-TV-Buchse Ø 9,52 mm
 Kompatibel mit UHD (Ultra High Definition)
 Abschirmung Klasse A - Sternverdrahtung
 Empfohlenes Kabel 17/19 VATC.
 Montage mit Schrauben bzw. Spreizkrallen.


2. PROGRAMM

Beschreibung	Nur Einsatz
TV F-TYP-STERN	7 650 65

3. DEMONTAGE

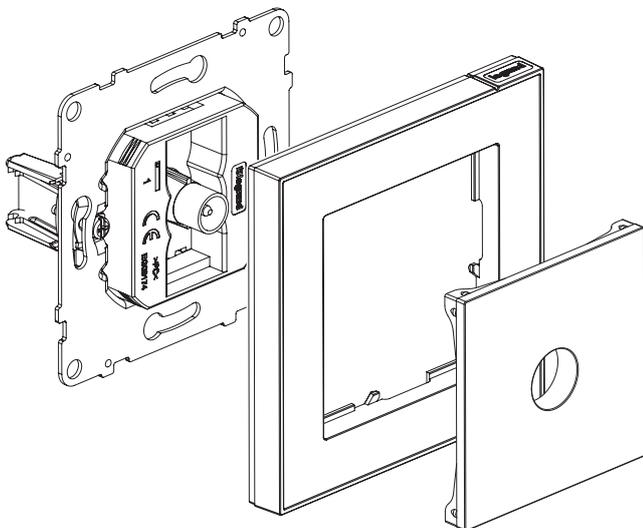


4. ABMESSUNGEN (mm)


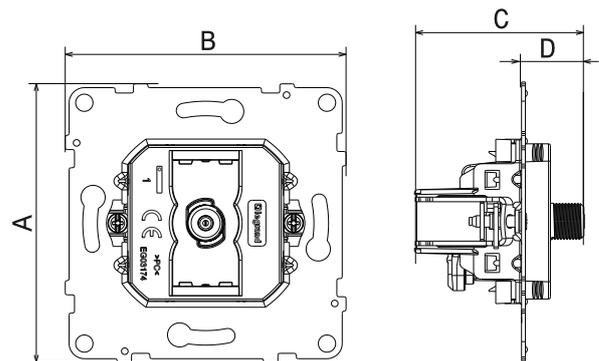


Referenzen	A	B	C	D
7 650 65	72,9	72,9	44	16,2

5. ANSCHLUSS

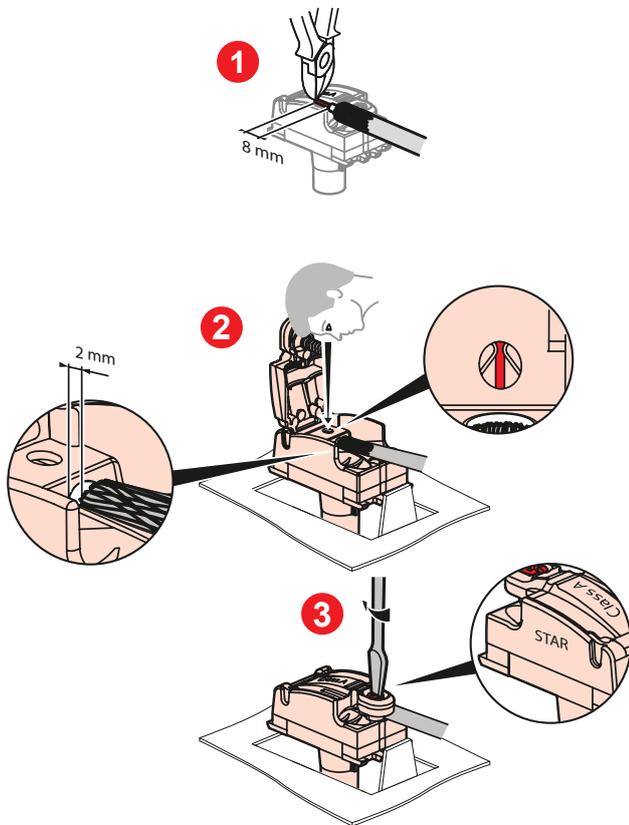

6. SICHERHEITSMASSNAHMEN FÜR DIE VERDRÄHTUNG

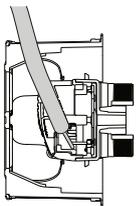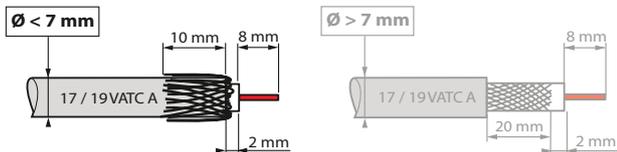

Durch die Beschränkung der Verformung des Koaxialkabels vermeidet die hintere Verbindung Impedanzunterbrechungen und erhält so die Leistung

7. TECHNISCHE MERKMALE

■ 7.1 Mechanische Eigenschaften

Schutzart IP20
Schlagfestigkeit: IK04
Kabelwiderstand: 120 N

■ 7.2 Materialeigenschaften

- Abdeckung: ABS
- Formteil Weiß RAL 9003
- Lackiert, Aluminium RAL 9023
- Lackiert, Schwarz RAL 9017
- Lackiert, Anthrazit RAL 7016
- Basis: Polycarbonat
- Halogenfrei
- UV-beständig

- Gehäuse: zamac
- Abdeckung: zamac
- Pin: Bronze
1- Schraube: verzinkter Stahl

Selbstlöschend:

850 °C/30 s für isolierende Komponenten, die spannungsführende Teile an Ort und Stelle halten

650 °C/30 s für andere isolierende Komponenten

■ 7.3 Elektrische Eigenschaften


- Impedanz: 75 Ohm
- Steckverbinder \varnothing 9,52 mm
- Abschirmeffizienz Klasse A (Abschirmung der Klasse A ist erforderlich, um Störungen durch die Verwendung von 3G- und 4G-Telefonsignalen zu verhindern, da diese unerwünschten Signale zu Pixelbildung auf dem Bildschirm führen oder die Tonspur negativ beeinflussen können).
- Frequenzbänder: TV: 5-68/120-862 MHz
- Geringe Dämpfung: <1 dB Maximum
- Kompatibel mit Remote-Stromversorgung

■ 7.4 Klimatische Eigenschaften

Verwendungstemperatur: -5 °C bis +35 °C
Lagertemperatur: -10 °C bis +70 °C

■ 7.5 Träger

Material des Trägers: -Metall
Winkeleinstellung:

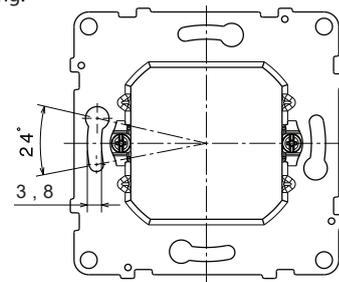

8. WARTUNG

Oberflächenreinigung mit einem Tuch.

Nicht verwenden: Aceton, Teerentferner, Trichlorethylen.

Reinigen mit folgenden Produkten: Hexan (EN 60669-1), methylierter Alkohol, Seifenwasser, verdünnter Ammoniak, auf 10 % verdünntes Bleichmittel, Fensterreinigungsmittel.

Vorsicht: Vor der Verwendung anderer Reinigungsmittel sollte ein punktueller Test durchgeführt werden.

9. NORMEN UND ZULASSUNGEN

Entspricht Installations- und Fertigungsstandards.
Siehe e-Katalog.

10. NORMEN UND ZULASSUNGEN

Einzelstecker-TV-Buchse

