


## SEANO™ IP44-Rahmen für Schlüsselschalter

Artikel-Nr.: 7 651 17

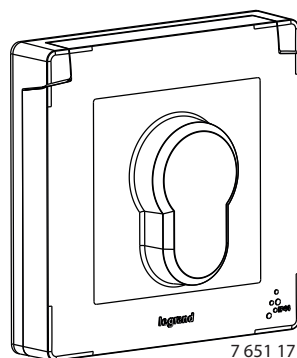

7 651 17


### 1. VERWENDUNG

Weißer Rahmenplatten mit durchsichtiger Abdeckung zur Montage auf SEANO-Rahmen.

### 2. PROGRAMM

IP44-Rahmen für Schlüsselschalter	Weiß	7 651 17
-----------------------------------	------	----------

### 3. ABMESSUNGEN (mm)

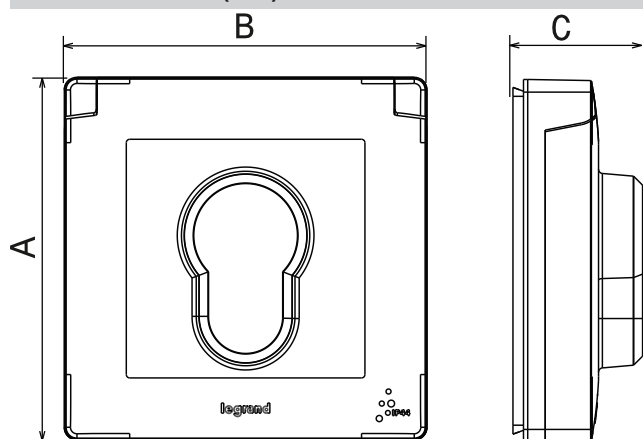

Referenzen	A	B	C
7 651 17	86	86	30,7

### 4. MONTAGE

Die Rahmen rasten auf dem Adapter der Einsätze ein. Bei den Steckdosen klemmt die Steckdosenabdeckung den Rahmen.

### 5. TECHNISCHE DATEN

- 5.1 Mechanische Eigenschaften  
 180° Öffnungsfähigkeit der Abdeckung  
 Schlagfestigkeit: IK04  
 Schutzart IP 44

### ■ 5.2 Materialeigenschaften

- Rahmen: PC
- Formteil Weiß: RAL9003
- Unterplatten: PC
- UV-beständig
- Halogenfrei
- Selbstlöschend: 650 °C / 30 s

### ■ 5.3 Klimatische Eigenschaften

- Lagerungstemperatur: -10 °C bis +70 °C
- Verwendungstemperatur: -5 °C bis +50 °C

### 6. REINIGUNG

Oberflächenreinigung mit einem Tuch. Nicht verwenden: Aceton, Teerentferner, Trichlorethylen.

### ■ 6.1 Beständigkeit gegen folgende Reinigungsmittel

- Hexan (EN 60669-1),
- methylierter Alkohol,
- Seifenwasser,
- verdünnter Ammoniak,
- verdünntes reines Bleichmittel 10 %,
- Glasreinigungsmittel,
- Vorimprägnierte Tücher.

**Vorsicht:** Vor der Verwendung anderer Reinigungsmittel sollte ein punktueller Test durchgeführt werden.

### 7. BESONDERE VERWENDUNG

Die Rahmen dürfen nicht lackiert werden.