


SEANO™ Doppelsteckdosen - Deutsche Norm

Artikel-Nr.: 7 65X 25

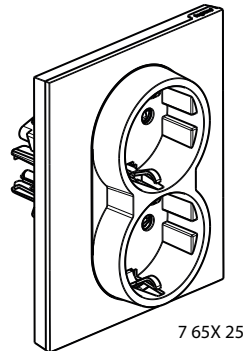

1. VERWENDUNG

Doppelsteckdosen 16 A - 250 V~.

Steckdoseneinsatz und Abdeckung im Lieferumfang enthalten.


Für die Montage der Doppelsteckdose wird nur eine 1-fach Unterputz- oder Aufputzdose benötigt.

Es wird kein weiterer Abdeckrahmen benötigt.

2. PROGRAMM

Beschreibung	Weiß	Aluminium	Schwarz	Anthrazit
2x2P+E Schutzkontaktsteckdose mit Steckklemmen	7 651 25	7 652 25	7 653 25	7 654 25

3. ABMESSUNGEN (mm)

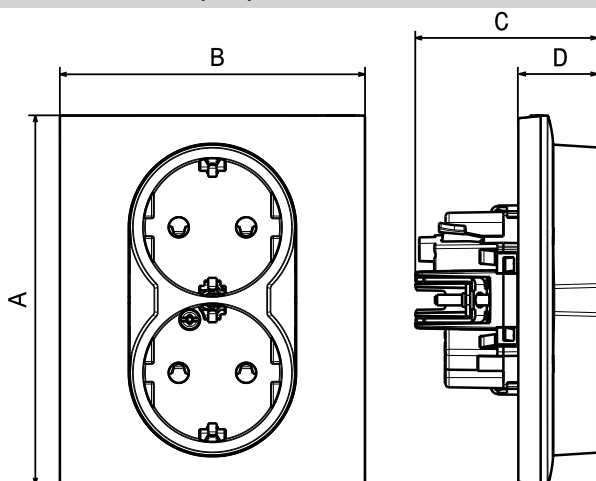

Referenzen	A	B	C	D
7 65X 25	104	86	51,3	22,95

4. ANSCHLUSS

Mit flexiblen oder starren Kabeln kompatibel

Steckklemme

Abisolierlänge:

13 mm

Klemmenkapazität:

2 x 2,5 mm²

5. TECHNISCHE MERKMALE

■ 5.1 Mechanische Eigenschaften

Schutz vor Festkörpern und Flüssigkeiten IP20

Schlagfestigkeit: IK04

■ 5.2 Materialeigenschaften

Polygloss-Optik

Farben: - Weiß RAL9003
 - Aluminium C010B
 - Schwarz C014A
 - Anthrazit C008A

Material: - Rahmen Polykarbonat
- Steckdosenabdeckplatte: Polykarbonat
- Halogenfrei
- UV-beständig

Material des Trägers:
- Metall

Selbstlöschend:
+850 °C/30 s für isolierende Komponenten, die spannungsführende Teile an Ort und Stelle halten
+650 °C/30 s für andere isolierende Komponenten.

■ 5.3 Elektrische Eigenschaften

Spannung: 250 V~
Strom: 16 A
Frequenz: 50/60 Hz

■ 5.4 Klimatische Eigenschaften

Lagerungs- und Verwendungstemperatur:
- 5 °C bis +35 °C (7 21X 26, 7 21X 82)
Lagerungs- und Verwendungstemperatur:
- 10 °C bis +70 °C (7 21X 90)
Lagerungs- und Verwendungstemperatur:
- 25 °C bis +40 °C (7 21X 91)

6. WARTUNG

Oberflächenreinigung mit einem Tuch.

Nicht verwenden:
Aceton, Teerentferner, Trichlorethylen.

Reinigen mit folgenden Produkten:
Hexan (EN 60669-1), methylierter Alkohol, Seifenwasser, verdünnter Ammoniak, auf 10 % verdünntes pures Bleichmittel, Fensterreinigungsmittel, vorimprägnierte Tücher.

Vorsicht: Vor der Verwendung anderer Reinigungsmittel sollte ein punktueller Test durchgeführt werden.

7. NORMEN UND ZULASSUNGEN

Einhaltung von Installations- und Fertigungsstandards.
Siehe e-Katalog.