


IP44-Rahmen mit Klappdeckel

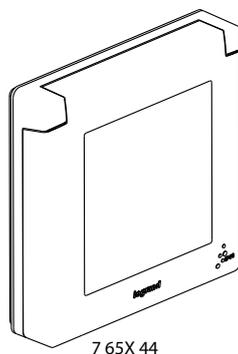

7 65X 44


1. VERWENDUNG

Rahmenplatte mit durchsichtigem Klappdeckel zur Montage mit SEANO-Einsätzen.

2. PROGRAMM

IP44-Rahmen	Weiß	7 651 44
	Aluminium	7 652 44
	Schwarz	7 653 44
	Anthrazit	7 654 44

3. ABMESSUNGEN (mm)

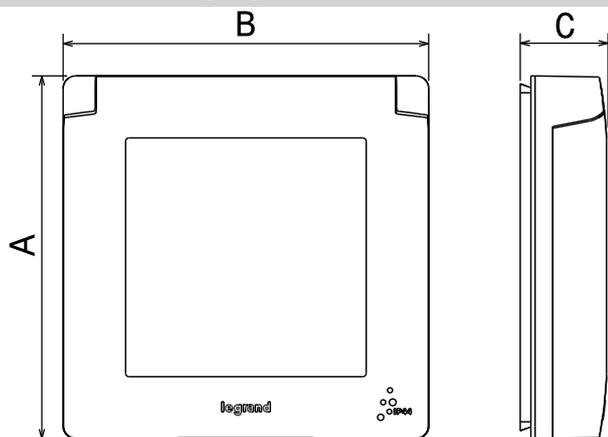

Referenzen	A	B	C
7 65X 44	86	86	20,3

4. MONTAGE

Die Rahmen mit Klappdeckel rasten auf dem Tragring oder der Schalterabdeckung ein.

5. TECHNISCHE DATEN

- 5.1 Mechanische Eigenschaften
 180° Öffnungsfähigkeit der Abdeckung
 Schlagfestigkeit: IK04
 Schutzart IP 44

■ 5.2 Materialeigenschaften

- Rahmen: ABS
- Klappdeckel: PC
- UV-beständig
- Halogenfrei
- Selbstlöschend: 650 °C / 30 s

■ 5.3 Klimatische Eigenschaften

- Lagerungstemperatur: -10 °C bis +70 °C
- Verwendungstemperatur: -5 °C bis +50 °C

6. REINIGUNG

Oberflächenreinigung mit einem Tuch. Nicht verwenden: Aceton, Teerentferner, Trichlorethylen.

■ 6.1 Beständigkeit gegen folgende Reinigungsmittel

- Hexan (EN 60669-1),
- methylierter Alkohol,
- Seifenwasser,
- verdünnter Ammoniak,
- verdünntes reines Bleichmittel 10 %,
- Glasreinigungsmittel,
- Vorimprägnierte Tücher.

Vorsicht: Vor der Verwendung anderer Reinigungsmittel sollte ein punktueller Test durchgeführt werden.

7. BESONDERE VERWENDUNG

Die Rahmen dürfen nicht lackiert werden.