



**SEANO™**

Artikel-Nr.: 7 65X 76/77

**Lautsprecherbuchse  
 Doppel-Lautsprecherbuchse**

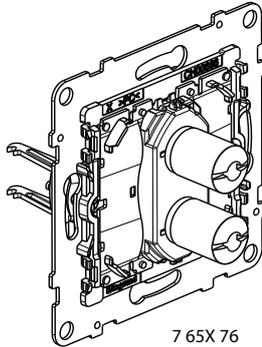

7 65X 76

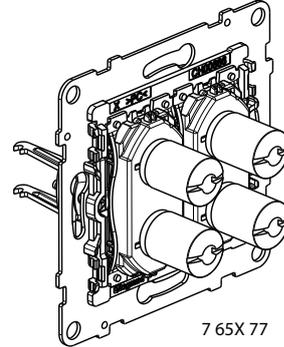

7 65X 77


**1. VERWENDUNG**

Zum Anschluss eines Lautsprechers.


**2. PROGRAMM**

Beschreibung	Weiß	Aluminium	Schwarz	Anthrazit
Lautsprecherbuchse	7 651 76	7 652 76	7 653 76	7 654 76
Doppel-Lautsprecherbuchse	7 651 77	7 652 77	7 653 77	7 654 77

**3. DEMONTAGE**

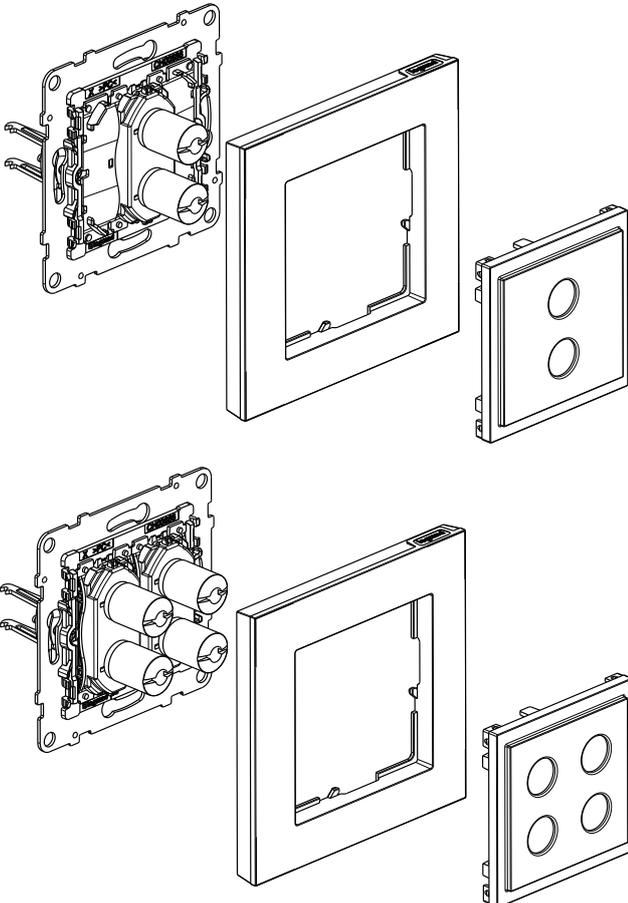

**4. ABMESSUNGEN (mm)**

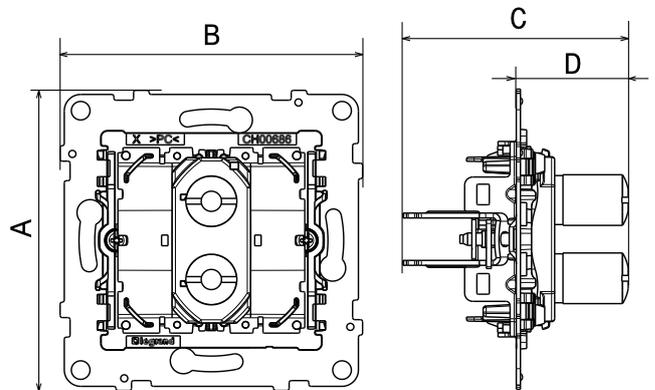

Referenzen	A	B	C	D
7 65X 76/77	72,9	72,9	54,2	27

**5. ANSCHLUSS**

Schraubklemmen

Kapazität:  
2 x 6 mm<sup>2</sup>

Abisolierlänge:  
6 mm

Empfohlenes Kabel: Audiokabel 2 x 6 mm<sup>2</sup> max.

## 6. TECHNISCHE MERKMALE

### ■ 6.1 Mechanische Eigenschaften

Schutzart: IP41  
Schlagfestigkeit: IK04

### ■ 6.2 Materialeigenschaften

Polygloss-Optik  
Farbe:  
- Formteil Weiß: RAL 9003  
- Lackiert, Aluminium RAL 9023  
- Lackiert, Schwarz RAL 9017  
- Lackiert, Anthrazit RAL 7016

Material:  
- Abdeckung: Polycarbonat  
- Basis: Polycarbonat


Selbstlöschend: 650 °C/30 s

### ■ 6.3 Klimatische Eigenschaften

Verwendungstemperatur: -5 °C bis +35 °C  
Lagertemperatur: -10 °C bis +70 °C


### ■ 6.4 Träger

Material des Trägers: -Metall  
Winkeleinstellung:

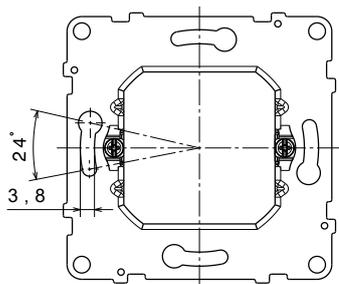

### ■ 6.5 Montage mit Spreizkrallen

Anzahl der Drehungen zum Öffnen der Krallen:  
- 58 mm > 2,1 Drehungen  
- 65 mm > 2,75 Drehungen

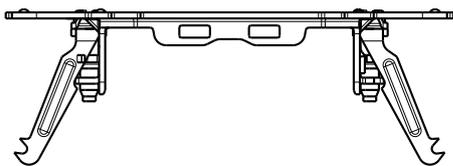

## 7. WARTUNG

Oberflächenreinigung mit einem Tuch.

Nicht verwenden:  
Aceton, Teerentferner, Trichlorethylen.

Reinigen mit folgenden Produkten:  
Hexan (EN 60669-1), methylierter Alkohol, Seifenwasser, verdünnter Ammoniak, auf 10 % verdünntes Bleichmittel, Fensterreinigungsmittel, vorimprägnierte Tücher.

Beständigkeit gegen Krankenhaus-Reinigungsmittel  
Beständigkeit gegen folgende Mittel: Anios, Surfianos, Bactilysin, verdünntes Wasserstoffperoxid (35 %)

**Vorsicht:** Vor der Verwendung anderer Reinigungsmittel sollte ein punktueller Test durchgeführt werden.

## 8. NORMEN UND ZULASSUNGEN

Entspricht Installations- und Fertigungsstandards.  
Siehe e-Katalog.