 



**SEANO™**

1- bis 4-fach-Premium-Rahmen

Artikel-Nr.: 7 65X 91/92/93/94



 7 65X 91



7 65X 92



7 65X 93







7 65X 94


**1. VERWENDUNG**

 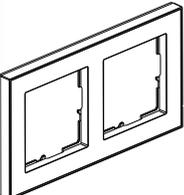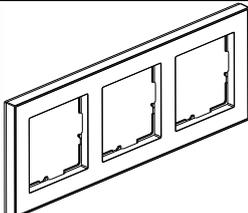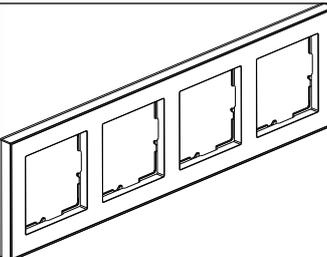Rahmen zum Anbringen an SEANO-Einsätzen.

**2. PROGRAMM**

	Menge	Farbe	Referenznummer
	1-fach	Carbon	7 651 91
		Naturholz	7 652 91
		Edelstahl	7 653 91
		Dunkler Edelstahl	7 654 91
	2-fach	Carbon	7 651 92
		Naturholz	7 652 92
		Edelstahl	7 653 92
		Dunkler Edelstahl	7 654 92
	3-fach	Carbon	7 651 93
		Naturholz	7 652 93
		Edelstahl	7 653 93
		Dunkler Edelstahl	7 654 93
	4-fach	Carbon	7 651 94
		Naturholz	7 652 94
		Edelstahl	7 653 94
		Dunkler Edelstahl	7 654 94

### 3. ABMESSUNGEN (mm)

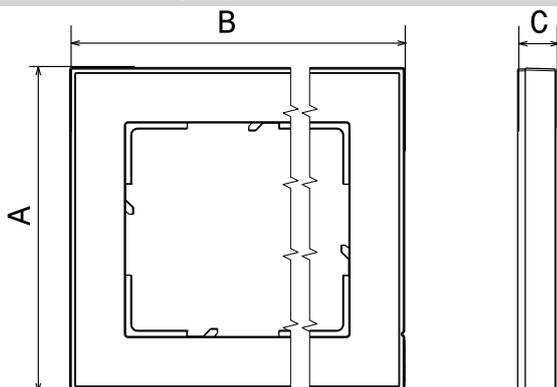

Referenzen	A	B	C
7 65X 91	86	86	10
7 65X 92	86	157	10
7 65X 93	86	228	10
7 65X 94	86	299,75	10

### 4. MONTAGE

Die Rahmen rasten auf dem Adapter der Einsätze ein. Bei den Steckdosen klemmt die Steckdosenabdeckung den Rahmen.

### 5. TECHNISCHE DATEN

#### ■ 5.1 Mechanische Eigenschaften

Schlagfestigkeit: IK04

#### ■ 5.2 Materialeigenschaften

Kunststoffplatten: ABS

Dekorplatte: Carbon; Naturholz; Edelstahl;

UV-beständig

Halogenfrei

Selbstlöschend nur für Kunststoffteile: 650 °C / 30 s

#### ■ 5.3 Klimatische Eigenschaften

Lagerungstemperatur: -10 °C bis +70 °C

Verwendungstemperatur: -5 °C bis +40 °C

### 6. WARTUNG

Oberflächenreinigung mit einem Tuch.

Nicht verwenden:

Aceton, Teerentferner, Trichlorethylen.

Nicht spülmaschinenfest.

■ 6.1 Beständigkeit gegen folgende Reinigungsmittel, außer Naturholz

- Hexan (EN 60669-1),
- methylierter Alkohol,
- Seifenwasser,
- verdünnter Ammoniak,
- verdünntes reines Bleichmittel 10 %,
- Glasreinigungsmittel,
- Vorimprägnierte Tücher.

■ 6.2 Beständigkeit gegen folgende Krankenhaus-Reinigungsmittel, außer Naturholz

- Anios,
- Surfanios,
- Bactilysin,
- Wasserstoffperoxid (35% oxydiertes Wasser).

**Vorsicht:** Vor der Verwendung anderer Reinigungsmittel sollte ein punktueller Test durchgeführt werden.

### 7. BESONDERE VERWENDUNG

Die Rahmen dürfen nicht lackiert werden.