
 


Mini-Colonne compacte

 
Références : 6 532 00/01/02/03

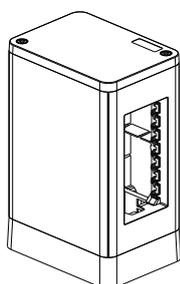


6 532 00



6 532 01



6 532 02

 

6 532 03

1. USAGE

Mini-colonne compacte 4 modules pour montage en saillie.
Extensible jusqu'à 8, 16 modules ou plus à l'aide des accessoires (support additionnel et kits de jumelage).
Compatible avec les appareillages au format 45x45 (Mosaic, Arteor, Matix Go, Lyncus).


2. GAMME

Désignation	Référence
Mini-colonne compacte	6 532 00

Coloris :

- corps : blanc
- base et couvercle : gris

3. DIMENSIONS

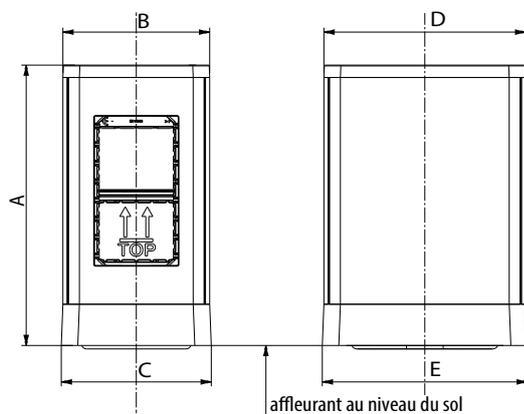

Référence	Dimensions (mm)				
	A	B	C	D	E
6 532 00	170	80	82	110	112

4. ACCESSOIRES

Désignation	Références
Support additionnel 4 modules	6 532 01
Kit de jumelage horizontal	6 532 02
Kit de jumelage vertical	6 532 03

5. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Caractéristiques mécaniques

- . Indice de protection : IP40
- Cette mini-colonne est munie d'un joint d'étanchéité IP52 en dessous du socle, évitant toute pénétration de poussière ou de liquide entre le sol et la base.
- . Résistance aux chocs : IK08

- Caractéristiques matières

- . Couvercles blancs : ABS RAL 9003
- . Structure interne : PA6 avec fibre de verre
- . Couvercles gris : PC (Polycarbonate)
- . Séparations jaunes : PP (polypropylène)
- Résistant aux UV
- Sans halogène
- Auto extingüibilité : 650°C/30s pour les pièces en matériaux isolants.

- Caractéristiques climatiques

- Température de stockage : -10°C à + 70°C
- Température d'utilisation : -5°C à + 35°C

6. ENTRETIEN

Nettoyez la surface avec un chiffon.
Ne pas utiliser d'acétone, de produits nettoyants pour goudron ou de trichloréthylène.

Attention : toujours tester avant d'utiliser des produits de nettoyage spécifiques.

7. CONFORMITE ET AGREMENTS

Conforme à la Norme CEI 61084-2-4
Voir e.catalogue.