


Urbano™ Prise TV/R/SAT (DAB+)

Références : UB4114GR/WH

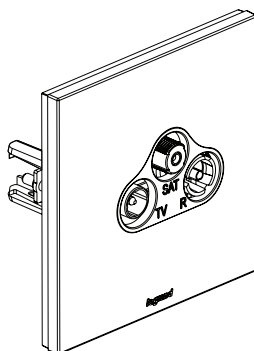

1. USAGE

Mécanismes de connecteurs TV/R/SAT (DAB+) : permet la réception des signaux TV, radio et satellite.

Compatible UHD (Ultra Haute Définition) et DAB (Digital Audio Broadcasting ou radio numérique terrestre).

Les mécanismes sont livrés avec les doigts les supports et les plaques.

Equiper de plaques monoposte.


Montage des mécanismes en encastré ou en saillie.

Fixation à griffes et/ou à vis.

2. GAMME

Description	Blanc	Gris
Prise TV/R/SAT étoile	UB4114WH	UB4114GR

3. DIMENSIONS (mm)

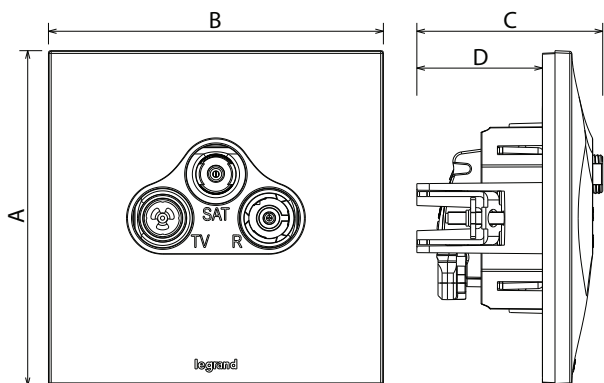

Références	A	B	C	D
UB4114GR/WH	80	80	44	30

4. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

■ 4.1 Caractéristiques mécaniques

Protection contre les corps solides et liquides : IP20

Protection contre les impacts : IK 04

Tenue câble 120 N : norme IEC 61169-24

■ 4.2 Caractéristiques matières

Plaque : ABS

Mécanisme : Zamac

Support : PC

Griffes : acier

Résistant aux UV

Sans halogène

■ 4.3 Caractéristiques électriques

- Impédance caractéristiques : 75 ohm

- Connecteur mâle Ø 9,52 mm (TV)

- Connecteur type F femelle à visser (SAT)

- Connecteur femelle (Radio)

- Efficacité de blindage classe A

- Atténuation : 1 dB maximum

- Résistance d'isolement : norme IEC 61169-24

- Bandes de fréquence : TV : 5-68 / 120-862 MHz

R : 87,5-108 MHz / DAB 174-233 MHz

SAT : 950-2400 MHz

■ 4.4 Caractéristiques climatiques

Température de stockage : - 10° C à + 70° C

Température d'utilisation : - 5° C à + 35° C

5. ENTRETIEN

Nettoyage superficiel au chiffon.

Ne pas utiliser : acétone, dégraissant, trichloréthylène.

Tenue aux produits suivants : Hexane (EN 60669-1), alcool à brûler, eau savonneuse, ammoniac dilué, javel pure diluée à 10%, produit à vitres, lingettes pré-imprégnées.

Attention : Pour l'utilisation de produits d'entretien spécifiques autres, un essai préalable est nécessaire.

6. NORMES ET AGRÈMENTS

Conforme aux normes d'installation et de fabrication.

Voir e.catalogue.