



## Valena™ Next Plaques de finition

Références : 7 411 01L/11L/ 51L/71L/81L/91L - 7 411 02L/12L/ 52L/72L/82L/92L-  
7 411 03L/13L/ 53L/73L/83L/93L - 7 411 04L/14L/54L/74L/84L/94L - 7 411 05L/15L/ 55L  
7 411 08L/18L/58L/78L/88L/98L - 7 411 09L/19L/59L/79L/89L/99L

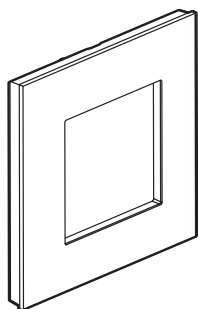

7 411 01L

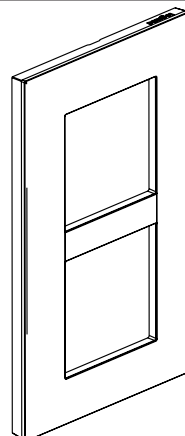

7 411 08L

### 1. USAGE

Plaques permettant l'habillage de mécanismes de 1 à 5 postes.  
Montage horizontal ou vertical.

### 2. GAMME

#### Plaques 1 poste

	Blanc brillant Blanc mat Noir mat Cuivre Champagne Or Mat	7 411 01L 7 411 11L 7 411 51L 7 411 71L 7 411 81L 7 411 91L
--	--	--

#### Plaques 2 postes - Horizontale/Verticale - Entraxe 71 mm

	Blanc brillant Blanc mat Noir mat Cuivre Champagne Or Mat	7 411 02L 7 411 12L 7 411 52L 7 411 72L 7 411 82L 7 411 92L
--	--	--

#### Plaques 3 postes - Horizontale/Verticale - Entraxe 71 mm

	Blanc brillant Blanc mat Noir mat Cuivre Champagne Or Mat	7 411 03L 7 411 13L 7 411 53L 7 411 73L 7 411 83L 7 411 93L
--	--	--

#### Plaques 4 postes - Horizontale/Verticale - Entraxe 71 mm

	Blanc brillant Blanc mat Noir mat Cuivre Champagne Or Mat	7 411 04L 7 411 14L 7 411 54L 7 411 74L 7 411 84L 7 411 94L
--	--	--

#### Plaques 5 postes - Horizontale/Verticale - Entraxe 71 mm

	Blanc brillant Blanc mat Noir mat	7 411 05L 7 411 15L 7 411 55L
--	---	-------------------------------------

### 2. GAMME (suite)


#### Plaques 2 postes - Verticale - Entraxe 57 mm

	Blanc brillant Blanc mat Noir mat Cuivre Champagne Or Mat	7 411 08L 7 411 18L 7 411 58L 7 411 78L 7 411 88L 7 411 98L
--	--	--

#### Plaques 3 postes - Verticale - Entraxe 57 mm

	Blanc brillant Blanc mat Noir mat Cuivre Champagne Or Mat	7 411 09L 7 411 19L 7 411 59L 7 411 79L 7 411 89L 7 411 99L
--	--	--

### 3. DIMENSIONS (mm)

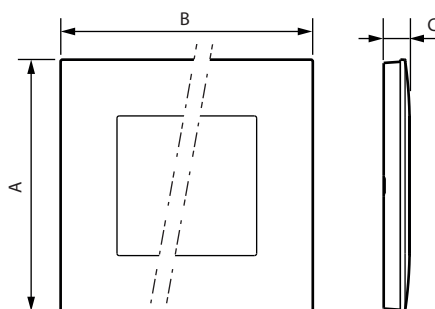

Références	A	B	C
7 411 01L/11L/51L/71L/81L/91L	83	83	8,5
7 411 02L/12L/52L/72L/82L/92L	83	154	8,5
7 411 03L/13L/53L/73L/83L/93L	83	225	8,5
7 411 04L/14L/54L/74L/84L/94L	83	296	8,5
7 411 05L/15L/55L	83	367	8,5
7 411 08L/18L/58L/78L/88L/98L	140	83	8,5
7 411 09L/19L/59L/79L/89L/99L	197	83	8,5

#### 4. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

##### ■ 4.1 Caractéristiques mécaniques

Essais aux chocs : IK 04

##### ■ 4.2 Caractéristiques matières

Matière plaques : - ABS Blanc (RAL 9003) aspect polyglass  
- ABS peint aspect satiné pour les autres couleurs

Matière sous-plaque : PC noir

Sans halogène

Tenue aux UV

Autoextinguibilité : + 650° C / 30 s

##### ■ 4.3 Caractéristiques climatiques

Température de stockage : - 10° C à + 70° C

Température d'utilisation : - 5° C à + 35° C

#### 5. ENTRETIEN

Nettoyage superficiel au chiffon.

Ne pas utiliser : acétone, dégraissant, trichloréthylène.

Tenue aux produits suivants : Hexane, alcool à brûler, eau savonneuse, ammoniac dilué, javel pure diluée à 10%, produit à vitres, lingettes pré-imprégnées.

**Attention :** Pour l'utilisation de produits d'entretien spécifiques autres, un essai préalable est nécessaire.

#### 6. NORMES ET AGRÉMENTS

Conforme aux normes d'installation et de fabrication.

Voir e.catalogue