

**1**

- ① Display luminoso
- ② Pulsante di selezione

**1**

- ① Leuchtendes Display
- ② Wahltaste ablesen

**1**

- ① Affichage lumineux
- ② Sèlecteur

**1**

- ① Data display
- ② Button for selecting

**1**

- ① Display luminoso
- ② Pulsador de seleccion


F3VA/Q

**2**

F3VA

F3VA/Q

**3**

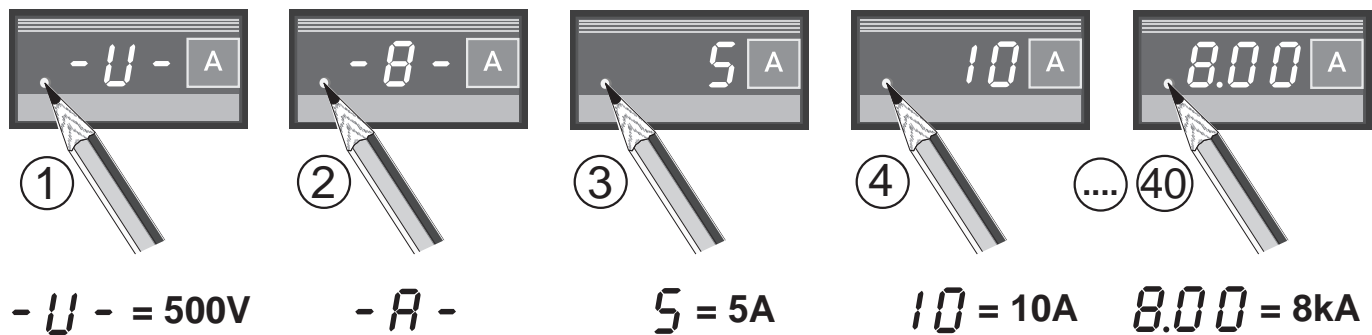

Premere piú volte il tasto fino a selezionare la portata desiderata.  
Il temporaneo spegnimento del display segnala l'avvenuta memorizzazione della portata.

Drücken sie mehrmals die taste bis der gewünschte bereich angezeigt wird.  
Die kurzzeitige dunkelschaltung der anzeige signalisiert die speicherung des bereiches.

Selectionnez le calibre souhaitè en appuyant successivement sur la touche.  
Des que l'affichage disparaît momentanément le calibre est enregistré.

Repeated pressing of the key scrolls and sets available ranges.  
Range is stored when display momentarily turns off.

Presionar varias veces la tecla para seleccionar el valor deseado de capacidad.  
El apagado temporal del display indica que se ha memorizado el valor de capacidad.

A	5.00	10.0	15.0	20.0	25.0	30.0	40.0	50.0	60.0	70.0
	75.0	80.0	100	120	150	160	200	250	300	400
	500	600	700	750	800					

kA	1.00	1.20	1.50	1.60	2.00	2.50	3.00
	4.00	5.00	6.00	7.00	7.50	8.00	

V	500
---	-----

