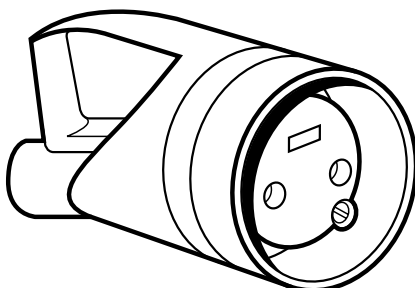


**Розетка кабельная пластиковая серая
2К+3 20 А****Кат. №(№): 550 03****1. ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Для питания электроприборов Класса I
для кабелей диаметром макс. 15 мм

Максимальная длительно выдерживаемая температура
(без деформации) 90 °С

Материал: полипропилен

Стойкость к химическим веществам

Стойкость корпуса к химическим веществами при температуре окружающей среды

Кислоты (уксусная, борная, щавелевая, молочная, фосфорная)	хорошая
Основания (карбонат натрия, нитрат аммония)	хорошая
Соляной раствор и поташ	хорошая
Раствор этилового спирта	хорошая
Моющие средства	хорошая
Глицерин	хорошая
Азотная кислота	хорошая
Высокооктановый бензин	средняя
Дизтопливо	хорошая

2. СООТВЕТВИЕ ФРАНЦУЗСКИМ СТАНДАРТАМ (ПРИМЕНИМЫМ)**3. СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ: IP20**