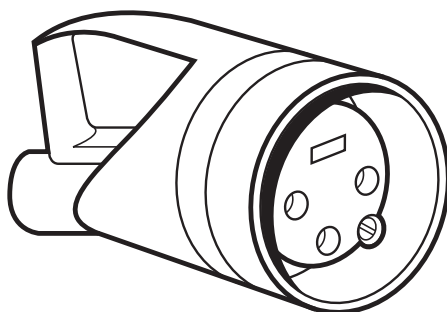


**Мобильная розетка 3К+3, 20 А,
серый пластик****Кат. №(№): 550 13****1. ХАРАКТЕРИСТИКИ****Подключение устройств класса I** для кабеля диаметром до 15 ммМаксимальная **температура** при непрерывном использовании (без механических напряжений): 90 °C**Материал:** полипропилен**Защита от воздействия химических веществ**

Стойкость пластикового корпуса к воздействию химических веществ при нормальной температуре

Кислоты (уксусная, борная, щавелевая, молочная, фосфорная)	Хорошая
Соли (карбонат натрия, нитрат аммония)	Хорошая
Соляные и щелочные растворы	Хорошая
Спиртовые растворы (этанол)	Хорошая
Моющие средства	Хорошая
Глицерин	Хорошая
Азотная кислота	Плохая
Бензин марки «Супер»	Умеренная
Дизельное топливо	Хорошая

2. СООТВЕТСТВИЕ ФРАНЦУЗСКИМ СТАНДАРТАМ (USE)**3. СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ: IP20**