


P31 FP IN316L

Reference(s) : 346 119/120/121/122/123

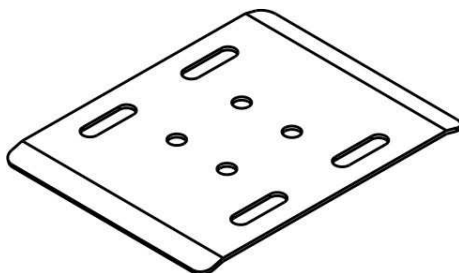

1 RANGE

Ref	Code	Matière Raw material	Norme Standard	Finition Coating	Masse Weight (Kg / Lb)	Epaisseur Thickness (mm/Inch)	w (mm / inch)
P31 FP L200 IN316L	346119	AISI 316L	EN 10088-2	SS316L	0,13 / 0,29	1,5 / 0,06"	100 / 3,94"
P31 FP L300 IN316L	346120	AISI 316L	EN 10088-2	SS316L	0,27 / 0,59	1,5 / 0,06"	200 / 7,87"
P31 FP L400 IN316L	346121	AISI 316L	EN 10088-2	SS316L	0,41 / 0,9	1,5 / 0,06"	300 / 11,81"
P31 FP L500 IN316L	346122	AISI 316L	EN 10088-2	SS316L	0,56 / 1,23	1,5 / 0,06"	400 / 15,75"
P31 FP L600 IN316L	346123	AISI 316L	EN 10088-2	SS316L	0,7 / 1,54	1,5 / 0,06"	500 / 19,69"

Dimensions :

