


## PENDANT U55 HDG

Reference(s) : 348360 – 348362 – 348363 – 348364 -  
348365 – 348366 – 348367 – 348368 – 348369 – 348371 -  
348372

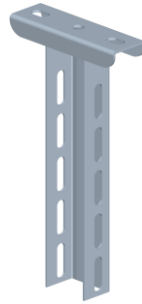

### 1 RANGE

Ref	Code	Matière Raw material	Norme Standard	Finition Coating	Norme standard	RAIL Epaisseur Thickness (mm / Inch)	L Longueur Length (mm / Inch)	Masse / Weight (KG / lb)
Pendant U55 L200 HDG	348 362	S235 JR	EN 10025	HDG	NF EN ISO 1461	2 / 0,079"	203 / 7,99"	0,670 / 1,48
Pendant U55 L300 HDG	348 363	S235 JR	EN 10025	HDG	NF EN ISO 1461	2 / 0,079"	303 / 11,93"	0,840 / 1,85
Pendant U55 L400 HDG	348 364	S235 JR	EN 10025	HDG	NF EN ISO 1461	2 / 0,079"	403 / 15,87"	1,000 / 2,20
Pendant U55 L500 HDG	348 365	S235 JR	EN 10025	HDG	NF EN ISO 1461	2 / 0,079"	503 / 19,80"	1,180 / 2,60
Pendant U55 L600 HDG	348 366	S235 JR	EN 10025	HDG	NF EN ISO 1461	2 / 0,079"	603 / 23,74"	1,350 / 2,98
Pendant U55 L700 HDG	348 367	S235 JR	EN 10025	HDG	NF EN ISO 1461	2 / 0,079"	703 / 27,68"	1,520 / 3,35
Pendant U55 L800 HDG	348 368	S235 JR	EN 10025	HDG	NF EN ISO 1461	2 / 0,079"	803 / 31,61"	1,690 / 3,73
Pendant U55 L900 HDG	348 369	S235 JR	EN 10025	HDG	NF EN ISO 1461	2 / 0,079"	903 / 35,55"	1,860 / 4,10
Pendant U55 L1000 HDG	348 360	S235 JR	EN 10025	HDG	NF EN ISO 1461	2 / 0,079"	1003 / 39,49"	2,030 / 4,47
Pendant U55 L1100 HDG	348 371	S235 JR	EN 10025	HDG	NF EN ISO 1461	2 / 0,079"	1103 / 43,43"	2,200 / 4,85
Pendant U55 L1200 HDG	348 372	S235 JR	EN 10025	HDG	NF EN ISO 1461	2 / 0,079"	1203 / 47,36"	2,380 / 5,25

Dimensions in (mm/Inch) :

