


PENDANT U60 HDG

Reference(s) : 348381 – 348382 – 348383 – 348384 -
348385 – 348386 – 348387 – 348388 – 348389 – 348390 -
348391 – 348392 – 348393 – 348394 – 348395 – 348396 -
348397

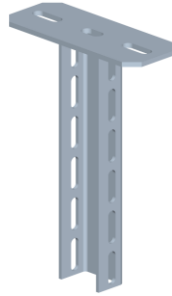

1 RANGE

Ref	Code	Matière Raw material	Norme Standard	Finition Coating	Norme standard	RAIL Epaisseur Thickness (mm / Inch)	L Longueur Length (mm / Inch)	Masse / Weight (KG / lb)
Pendant U60 L200 HDG	348 382	S235 JR	EN 10025	HDG	NF EN ISO 1461	4 / 0,157"	206 / 8,11"	1,390 / 3,06
Pendant U60 L300 HDG	348 383	S235 JR	EN 10025	HDG	NF EN ISO 1461	4 / 0,157"	306 / 12,05"	1,730 / 3,81
Pendant U60 L400 HDG	348 384	S235 JR	EN 10025	HDG	NF EN ISO 1461	4 / 0,157"	406 / 15,98"	2,080 / 4,59
Pendant U60 L500 HDG	348 385	S235 JR	EN 10025	HDG	NF EN ISO 1461	4 / 0,157"	506 / 19,92"	2,400 / 5,29
Pendant U60 L600 HDG	348 386	S235 JR	EN 10025	HDG	NF EN ISO 1461	4 / 0,157"	606 / 23,86"	2,760 / 6,08
Pendant U60 L700 HDG	348 387	S235 JR	EN 10025	HDG	NF EN ISO 1461	4 / 0,157"	706 / 27,80"	3,100 / 6,83
Pendant U60 L800 HDG	348 388	S235 JR	EN 10025	HDG	NF EN ISO 1461	4 / 0,157"	806 / 31,73"	3,450 / 7,61
Pendant U60 L900 HDG	348 389	S235 JR	EN 10025	HDG	NF EN ISO 1461	4 / 0,157"	906 / 35,67"	3,790 / 8,36
Pendant U60 L1000 HDG	348 390	S235 JR	EN 10025	HDG	NF EN ISO 1461	4 / 0,157"	1006 / 39,61"	4,140 / 9,13
Pendant U60 L1100 HDG	348 391	S235 JR	EN 10025	HDG	NF EN ISO 1461	4 / 0,157"	1106 / 43,54"	4,470 / 9,85
Pendant U60 L1200 HDG	348 392	S235 JR	EN 10025	HDG	NF EN ISO 1461	4 / 0,157"	1206 / 47,48"	4,820 / 10,63
Pendant U60 L1300 HDG	348 393	S235 JR	EN 10025	HDG	NF EN ISO 1461	4 / 0,157"	1306 / 51,42"	5,170 / 11,40
Pendant U60 L1400 HDG	348 394	S235 JR	EN 10025	HDG	NF EN ISO 1461	4 / 0,157"	1406 / 55,35"	5,500 / 12,12
Pendant U60 L1500 HDG	348 395	S235 JR	EN 10025	HDG	NF EN ISO 1461	4 / 0,157"	1506 / 59,29"	5,860 / 12,92
Pendant U60 L1600 HDG	348 397	S235 JR	EN 10025	HDG	NF EN ISO 1461	4 / 0,157"	1606 / 63,23"	6,180 / 13,62
Pendant U60 L1800 HDG	348 381	S235 JR	EN 10025	HDG	NF EN ISO 1461	4 / 0,157"	1806 / 71,10"	6,870 / 15,15
Pendant U60 L2000 HDG	348 396	S235 JR	EN 10025	HDG	NF EN ISO 1461	4 / 0,157"	2006 / 78,98"	7,560 / 16,67

Dimensions in (mm/Inch) :

