


Classia

Portalámparas con señalización "Limpien la habitación"- "No molesten"

RW4373H - RA4373H - RG4373H

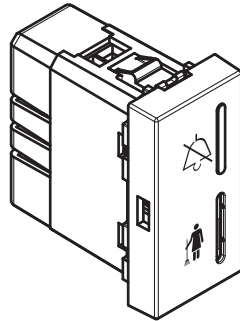

1. USO

Portalámparas con doble señalización visual: «no molestar» y «limpiar la habitación».


2. GAMA

Denominación	N.º ref.
Portalámparas con doble señalización	<input type="checkbox"/> RW4373H
	<input type="checkbox"/> RA4373H
	<input type="checkbox"/> RG4373H

Código de color:

Blanco Aluminio Negro

3. DIMENSIONES TOTALES (MM)

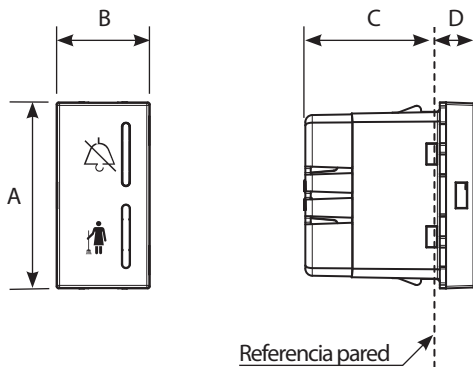

	A	B	C	D
..4373H	45.1	22.5	31.2	9.8

4. CONEXIÓN

Tipo de terminal: borne atornillado
 Capacidad de los bornes: 2 x 1.5 mm² máx.
 Longitud de decapado: 8 mm
 Destornillador: plano 3
 Compatible con cables flexibles o rígidos

5. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

■ Grado de protección

(considerando una instalación completa, incluyendo la placa embellecedora)

Penetración de materia líquida/sólida: IP40

■ Características mecánicas

Prueba de resistencia a los golpes: IK 04

■ Características del material

Cuerpo y frontal: PC (policarbonato)

Sin halógenos.

Resistente a los rayos UV.

Autoextinguible:

850 °C/30 s para las piezas aislantes que sujetan las partes con tensión

650 °C/30 s para otras piezas de materiales aislantes

■ Características eléctricas

Tensión: 230 V CA

Consumo de energía: 2 x 1 W

■ Características ambientales

Temperatura de almacenamiento: de -10 °C a +70 °C

Temperatura de uso: de -5 °C a +35 °C

6. LIMPIEZA

Limpiar la superficie con un trapo.

No utilizar acetona, productos eliminadores de alquitrán ni tricloroetileno.

Precaución: Antes de utilizar productos especiales de limpieza, hacer primero una prueba.

7. NORMAS Y HOMOLOGACIONES

Cumple con los estándares IEC/EN 60598-2-2

Consultar el catálogo electrónico.