



Classia  
Placas embellecedoras

Referencias: consultar tabla

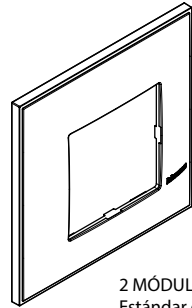

2 MÓDULOS  
Estándar europeo

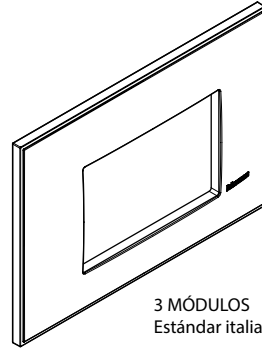




 
3 MÓDULOS  
Estándar italiano

USO

Placas embellecedoras de 2 a 7 módulos para instalar mecanismos.

GAMA


Instalación en caja universal

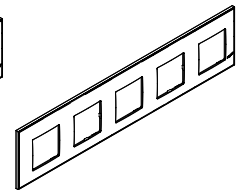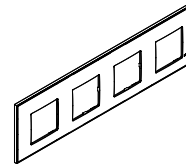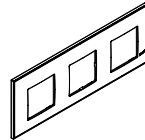

MÓDULOS	1 centrado	2	2 + 2 "instalación hor/ver"	2 + 2 + 2 "instalación hor/ver"	2 + 2 + 2 + 2 "instalación hor/ver"	2 + 2 + 2 + 2 + 2 "instalación hor/ver"
<b>BASICS</b>						
Blanco	R4801RW	R4802RW	R4802M2RW	R4802M3RW	R4802M4RW	R4802M5RW
Crema	R4801CR	R4802CR	R4802M2CR	R4802M3CR	R4802M4CR	R4802M5CR
Moka	R4801MK	R4802MK	R4802M2MK	R4802M3MK	R4802M4MK	R4802M5MK
Dark	R4801BC	R4802BC	R4802M2BC	R4802M3BC	R4802M4BC	R4802M5BC
<b>FRAMES</b>						
Ice satinado	R4801ES	R4802ES	R4802M2ES	R4802M3ES	R4802M4ES	R4802M5ES
Crema satinado	R4801CS	R4802CS	R4802M2CS	R4802M3CS	R4802M4CS	R4802M5CS
Blanco satinado	R4801WS	R4802WS	R4802M2WS	R4802M3WS	R4802M4WS	R4802M5WS
Dark satinado	R4801BG	R4802BG	R4802M2BG	R4802M3BG	R4802M4BG	R4802M5BG
<b>FINISHES</b>						
Titanio metalizado	R4801TM	R4802TM	R4802M2TM	R4802M3TM	R4802M4TM	R4802M5TM
Siena soft	R4801SF	R4802SF	R4802M2SF	R4802M3SF	R4802M4SF	R4802M5SF
Azul metalizado	R4801LM	R4802LM	R4802M2LM	R4802M3LM	R4802M4LM	R4802M5LM
Terra soft	R4801TF	R4802TF	R4802M2TF	R4802M3TF	R4802M4TF	R4802M5TF
Aluminio	-----	R4802AL	R4802M2AL	R4802M3AL	R4802M4AL	R4802M5AL
<b>ACCENTS</b>						
Blanco dorado	R4801WD	R4802WD	R4802M2WD	R4802M3WD	R4802M4WD	R4802M5WD
Blanco cromado	R4801WR	R4802WR	R4802M2WR	R4802M3WR	R4802M4WR	R4802M5WR
Níquel negro	R4801BH	R4802BH	R4802M2BH	R4802M3BH	R4802M4BH	R4802M5BH
Dark dorado	R4801BD	R4802BD	R4802M2BD	R4802M3BD	R4802M4BD	R4802M5BD
<b>SOPORTE</b>						
	R4702G con garras R4702 con tornillos	R4702G con garras R4702 con tornillos	2 x R4702G con garras 2 x R4702 con tornillos	3 x R4702G con garras 3 x R4702 con tornillos	4 x R4702G con garras 4 x R4702 con tornillos	5 x R4702G con garras 5 x R4702 con tornillos


**GAMA** (continuación)

Instalación en caja rectangular

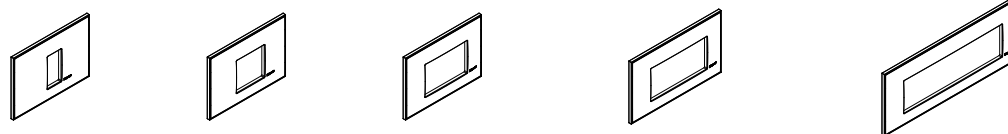

MÓDULOS	1 centrado	2 centrados	3	4	7
<b>BASICS</b>					
Blanco	R4803M1RW	R4819RW	R4803RW	R4804RW	R4807RW
Crema	R4803M1CR	R4819CR	R4803CR	R4804CR	R4807CR
Moka	R4803M1MK	R4819MK	R4803MK	R4804MK	R4807MK
Dark	R4803M1BC	R4819BC	R4803BC	R4804BC	R4807BC
<b>FRAMES</b>					
Ice satinado	R4803M1ES	R4819ES	R4803ES	R4804ES	R4807ES
Crema satinado	R4803M1CS	R4819CS	R4803CS	R4804CS	R4807CS
Blanco satinado	R4803M1WS	R4819WS	R4803WS	R4804WS	R4807WS
Dark satinado	R4803M1BG	R4819BG	R4803BG	R4804BG	R4807BG
<b>FINISHES</b>					
Titanio metalizado	R4803M1TM	R4819TM	R4803TM	R4804TM	R4807TM
Siena soft	R4803M1SF	R4819SF	R4803SF	R4804SF	R4807SF
Azul metalizado	R4803M1LM	R4819LM	R4803LM	R4804LM	R4807LM
Terra soft	R4803M1TF	R4819TF	R4803TF	R4804TF	R4807TF
Aluminio	-----	R4819AL	R4803AL	R4804AL	R4807AL
<b>ACCENTS</b>					
Blanco dorado	R4803M1WD	R4819WD	R4803WD	R4804WD	R4807WD
Blanco cromado	R4803M1WR	R4819WR	R4803WR	R4804WR	R4807WR
Níquel negro	R4803M1BH	R4819BH	R4803BH	R4804BH	R4807BH
Dark dorado	R4803M1BD	R4819BD	R4803BD	R4804BD	R4807BD
<b>SOPORTE</b>					
	R4703	R4703	R4703	R4704	R4707

**DIMENSIONES TOTALES (mm)**

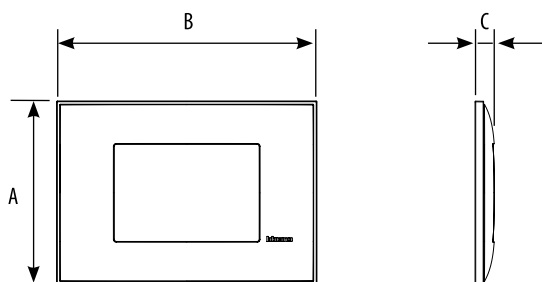

	A	B	C
R4801.. / R4802..	86	86	9
R4802M2..	86	157	9
R4802M3..	86	228	9
R4802M4..	86	299	9
R4802M5..	86	370	9
R4803.. / R4819..	86	122	9
R4804..	86	144.5	9
R4807..	86	212	9

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

- **Grado de protección**  
Prueba de resistencia a los impactos: IK 04
- **Características del material**  
Material: ABS - PC/ABS  
Sin halógeno  
Resistente a los rayos UV  
Autoextinguible: 650°C / 30 sec
- **Características climáticas**  
Temperatura almacenamiento: - 10° C a + 70° C  
Temperatura de uso: - 5° C a + 35° C

**LIMPIEZA**

Limpiar la superficie con un trapo.  
No utilizar acetona, productos eliminadores de alquitrán ni tricloroetileno.  
**Precaución: Antes de utilizar productos especiales de limpieza, hacer primero una prueba.**

**NORMAS Y HOMOLOGACIONES**

Cumple con la norma: IEC/EN 60669-1  
Consultar el e-catálogo