

1. USO

Base de fibra óptica SC/APC - Para conectar 2 fibras a la base - Equipada con un adaptador duplex. Se suministra con tapas de protección.


2. GAMA

Denominación	Referencia
Base de fibra óptica 2 módulos	<input type="checkbox"/> RW4268SC
	<input type="checkbox"/> RA4268SC
	<input type="checkbox"/> RG4268SC

Código de color:

Blanco Aluminio Dark

3. DIMENSIONES TOTALES (mm)

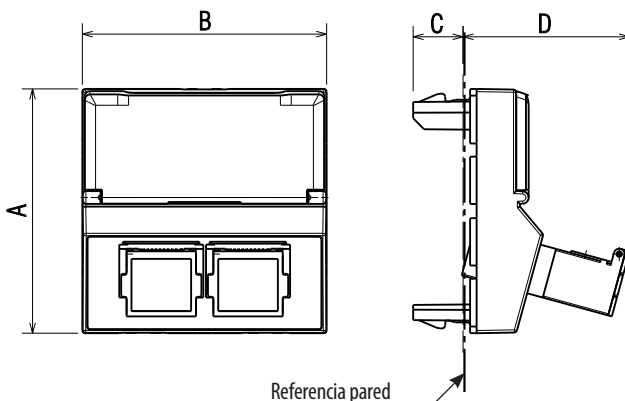

A	B	C	D
45	45	9.2	30.7

4. CONEXIÓN

Conexión rápida

5. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- **Grado de protección**
(considerando una instalación completa, incluyendo la placa embellecedora) Penetración de materia líquida/sólida: IP40
- Prueba de resistencia a los golpes: IK 04
- **Características del material**
Material: Frontal PC/ABS
Libre de halógenos
Resistente a los rayos UV.
Autoextinguible: 650°C/30 s
- **Características ambientales**
Temperatura de almacenamiento: de -10°C a +70°C
Temperatura de uso: de -5°C a +35°C
- **Características de los conectores**
conector SC/APC
- APC monomodo
- Pérdida de inserción: 0.2dB
- Resistencia (500 inserciones): incremento de 0.2dB máximo

6. LIMPIEZA

Limpiar la superficie con un trapo.
No utilizar acetona, productos eliminadores de alquitrán ni tricloroetileno.
Precaución: Antes de utilizar productos especiales de limpieza, hacer primero una prueba.

7. NORMAS Y HOMOLOGACIONES

Cumple con los estándares IEC/EN 60669-1. Consultar el e-catálogo.