


## Pulsador sin contacto para puerta

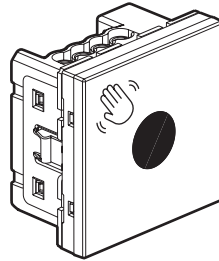

..4005TL

### USO


Abre la puerta sólo pasando la mano delante del pulsador.  
 Distancia de detección ajustable desde 10 cm (por defecto) hasta 30 cm.  
 Modos disponibles:  
 - Modo mantenido/pulsado (por defecto)  
 - Modo NA/NC (modo por defecto)  
 Para instalación en cualquier tipo de caja.

### GAMA

Denominación	Referencia
Pulsador sin contacto para puertas. Con indicador luminoso, activado por defecto (se puede desactivar).	<input type="checkbox"/> YW4005TL <input type="checkbox"/> YG4005TL <input type="checkbox"/> YD4005TL

Colores:  Blanco  Stone  Dark

### DIMENSIONES TOTALES (mm)

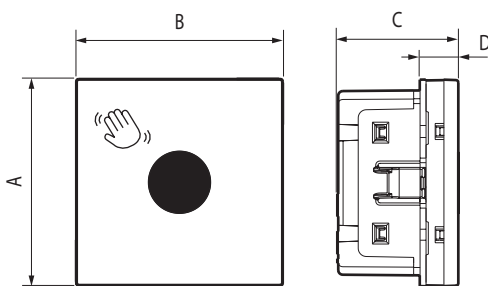

A	B	C	D
45	45	26	8.6

### CONEXIÓN

Tipo de terminal: embornamiento con tornillo  
 Capacidad bornas: 2 x 2.5 mm<sup>2</sup>  
 Longitud de pelado de cable: 8 mm

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- **Características mecánicas:**
  - Prueba de resistencia a los golpes: IK04
  - Penetración de materia líquida/sólida: IP41
- **Características del material:**
  - Mecanismo: PC
  - Frontal: ABS
  - Sin halógenos
  - Resistente a los rayos UV
  - Autoextinguible:

850 °C/30 s para las piezas aislantes que sujetan las partes con tensión.  
 650 °C/30 s para otras piezas de materiales aislantes.
- **Características eléctricas:**
  - Alimentación: 12 - 24 - 48 VDC
  - Potencia: 24 VA
  - Frecuencia: 50/60 Hz
- **Características ambientales:**
  - Temperatura almacenamiento: -10° C a +70° C
  - Temperatura de uso: -5° C a +35° C

### LIMPIEZA

Limpiar la superficie con un trapo.  
 No utilizar acetona, productos eliminadores de alquitrán ni tricloroetileno.  
 Resistente a los productos siguientes: Hexano (EN 60669-1), metilado, agua con jabón, amoníaco diluido, legía diluida al 10%, productos limpiacristales, toallitas preimpregnadas.

**Precaución:** Antes de utilizar productos especiales de limpieza, hacer primero una prueba.

### NORMAS Y HOMOLOGACIONES

Cumple con los estándares de instalación y fabricación.  
 Consultar el e-catálogo.