


Mecanismo para portas sem toque

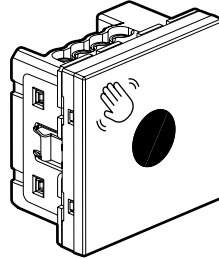

..4005TL

UTILIZAÇÃO

Para abrir a porta, basta passar a mão à frente do mecanismo.
 Distância de deteção regulável de 10 cm (predefinição) a 30 cm.
 Modos disponíveis:

- Modo de espera/pressão (predefinição)
- Modo NA/NF (modo predefinido)

Para instalação em qualquer tipo de caixa.

GAMA

Designação


Comando para portas sem toque.
 Com indicador luminoso, ativo por predefinição
 (pode ser desativado).

Referência

- YW4005TL
- YG4005TL
- YD4005TL

Cores: White Stone Dark

DIMENSÕES TOTAIS (mm)

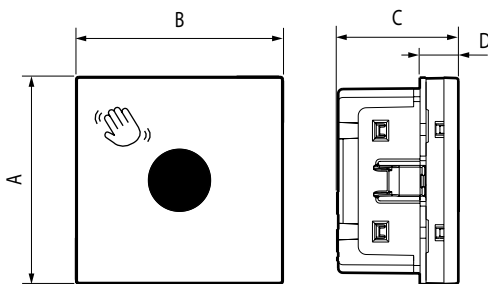

A	B	C	D
45	45	26	8,6

LIGAÇÃO

Tipo de terminal: ligadores de parafusos
 Capacidade do terminal: 2 x 2,5 mm²
 Comprimento de descarte do cabo: 8 mm

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- **Características mecânicas:**
 - Teste de resistência ao impacto: IK04
 - Proteção contra sólidos e líquidos: IP41

- **Características do material:**
 - Mecanismo: PC
 - Frente: ABS
 - Sem halogéneos
 - Resistente aos raios UV
 - Auto-extinguível:

850 °C/30 s para as peças isolantes que sustentam as peças sujeitas a tensão. 650 °C/30 s para outras peças de materiais isolantes.

- **Características elétricas:**
 - Alimentação: 12 - 24 - 48 VDC
 - Potência: 24 VA
 - Frequência: 50/60 Hz
- **Características ambientais:**
 - Temperatura de armazenamento: -10° C a +70° C
 - Temperatura de utilização: -5° C a +35° C

LIMPEZA

Limpar a superfície com um pano.

Não utilizar acetona, produtos removedores de alcatrão ou tricloroetileno.

Resistente aos seguintes produtos: Hexano (EN 60669-1), metilado, água com sabão, amoníaco diluído, lixívia diluída a 10%, produtos limpa-vidros, toalhetes pré-impregnados.

Cuidado: Antes de utilizar produtos de limpeza especiais, primeiro faça um teste.

NORMAS E HOMOLOGAÇÕES

Está em conformidade com as normas de instalação e de fabricação.
 Consultar o e-catálogo.