


# ESL755-PR upotuskotelo

Upotuskotelo: ESL755-PR paino 5,5 kg, ei kuulu keskustoimitukseen!

Upotusaukko: 475 x 900

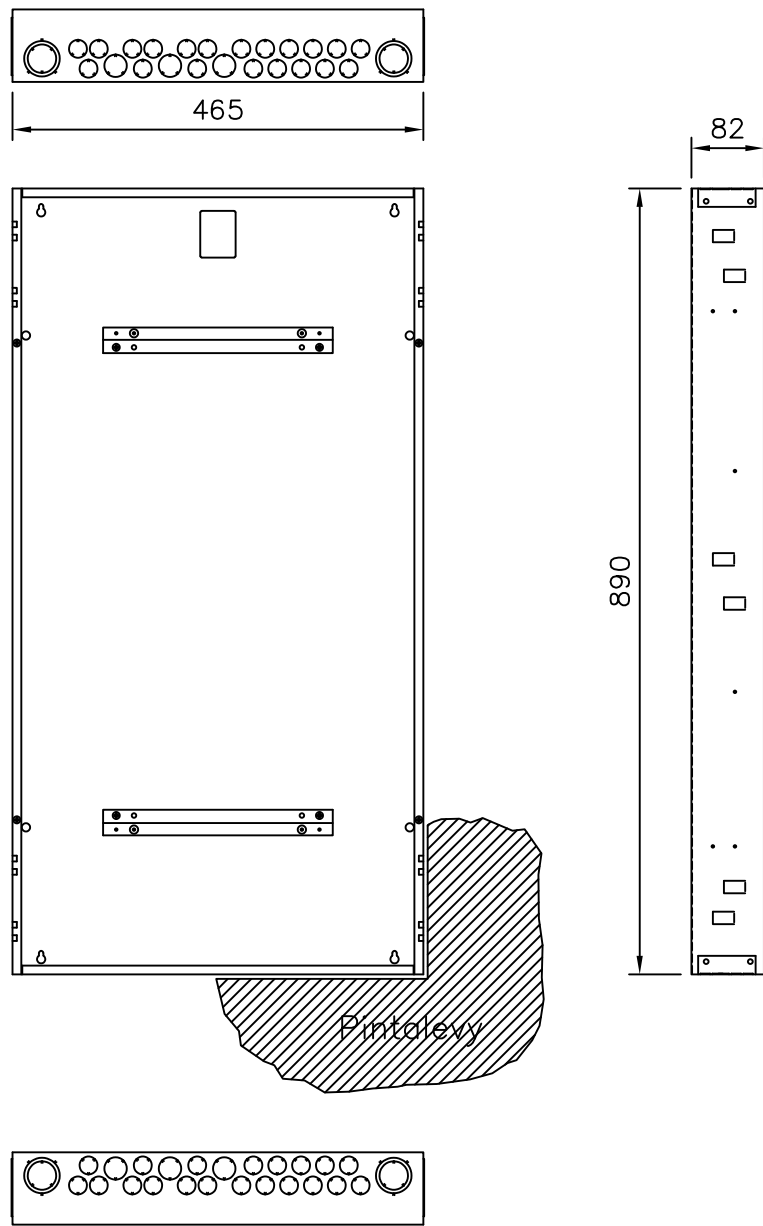


Putkitustarvikkeet				
Liitännämuhvit		Jatkot		Putket
Tyyppi	Sähkö n:o	Tyyppi	Sähkö n:o	
PMR 900.1	33 021 61	AJ 16.20	11 305 16	M 16 muoviputki
PMR 900.1	33 021 61	AJ 20	11 301 20	M 20 muoviputki
PMR 901.1	33 021 62	AJ 25	11 301 25	M 25 muoviputki
PMR 902.1	33 021 63	AJ 32	11 301 32	M 32 muoviputki
PMR 743	33 021 85	AJ 40	11 301 40	M 40 muoviputki
Putketon uppoasennus				
Tyyppi	Sähkö n:o	Nimitys	Huom.	
PMR 54.20	33 021 83	Keskusnysä	Ø 9...13 mm:n kaapeleille	



Jos käytetään putketonta uppoasennusta, varmistetaan kaapelien vedonpoisto kiinnittämällä ne esim. TC-kiinnikkeillä keskuksen ulkopuolelta lähelle laippaa

## ESSV 755.18U-ITAK keskuksen asennus ESL755-PR upotuskoteloon:

uppoasennus, kaksi kipsilevyä

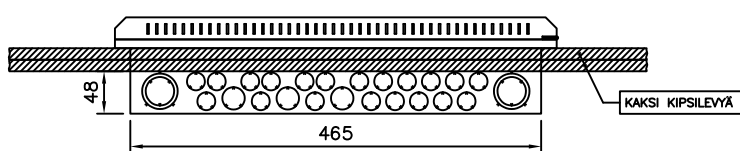

uppoasennus, yksi kipsilevy

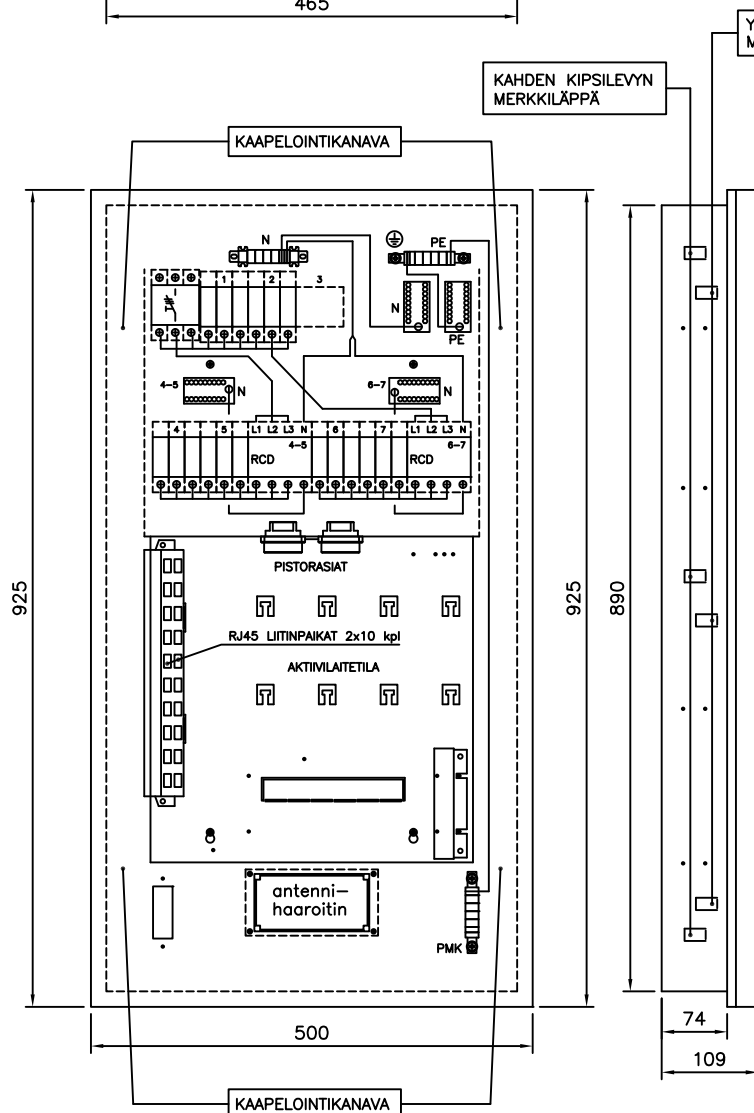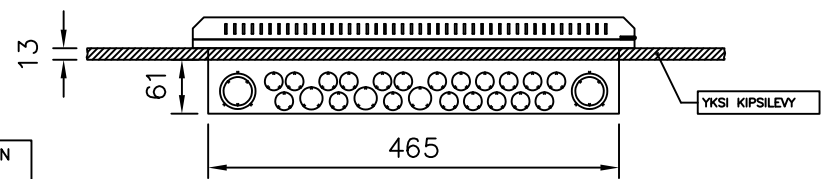

Rakennusliikkeen nimi ja osoite

Piirustusliikkeen nimi ja osoite

ESL755-PR UPOTUSKOTTELO

Pvm. 04.05.2020  
Muutos  
Teki JMa  
Tark.  
Koodi ESL755-PR

**ENSTO**  
ENSTO FINLAND OY  
Ensio Miettisenkatu 2, 06101 Porvoo  
puh 0204 76 21  
ensto@ensto.com

Mittakaava  
Pirustusnumero  
Lehti 1  
Lehdistä 1