

## EV-Latauslaite EV Laddare

(FIN) Asennusohje


(SWE) Installationsanvisning

### Latauspistokkeen pidikkeen asennus

- Kiinnitä latauspistokkeen pidike seinään ruuveilla 4kpl.
- Aseta latauspistoke pidikkeeseen, siten että latauspistoke lukittuu pidikkeessä olevaan koukkuun.

### Montera plugghållaren

- Fäst plugghållaren på väggen med 4st skruvar.
- Sätt pluggen i hållaren så att pluggen låses fast i kroken på hållaren.

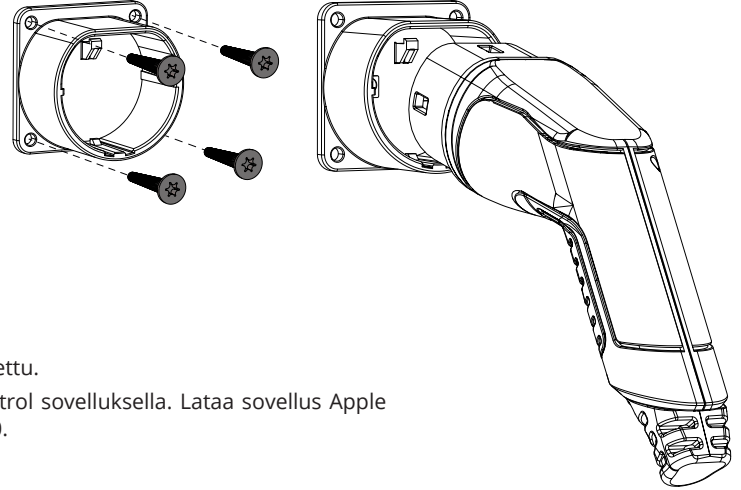

### Latauslaitteen käyttöönotto

Latauslaite on käyttövalmis, kun mittauskeskus on valmiiksi asennettu.

Muutoksia latauslaitteen asetuksiin voit tehdä Ensto Charger Control sovelluksella. Lataa sovellus Apple Storesta tai Google Playsta. Katso latauslaitteen käyttöohje RAK140.

### Asentajan valikko Ensto Charger Control sovelluksessa

**VAROITUS**  
**Sähköiskun vaara! Palovaara!**

- **Asentajan valikossa tehtävät asetukset saa tehdä vain sähköalan ammattihenkilö, jolla on siihen riittävä pätevyys.**

Jos asennuspaikan sähköjärjestelmän mitoitus vaatii pienempää maksimi latausvirtaa kuin latauslaitteen nimellisarvo, voit säätää latausvirtaa vastaamaan sallittua mitoitusta.

- Avaa **"Tuki"** valikko.
- Paina **ENSTO** logon kirjainta **E** pitkään.
- Avaa **"Maksimi latausvirta"**.
- Valitse haluttu maksimi latausvirta.
- Vahvista valinta painamalla **"OK"**.

### Idrifttagning av laddaren

Laddaren är färdig att användas, när mätarskåpet är installerat.

Du kan göra ändringar i laddarens inställningar med Ensto Charger Control applikationen. Ladda ner applikationen Ensto Charger Control från Apple Store eller Google Play. Se laddarens bruksanvisning RAK140.


### Meny för installatör i Ensto Charger Control applikation

**WARNING**  
**Fara för elektrisk stöt! Brandrisk!**

- **Inställningar som beskrivs i installatör menyn får endast utföras av en fackkunnig person.**

Om dimensioneringen av det elektriska systemet på installationsplatsen kräver en lägre laddström än laddstationens nominella värde, kan du ändra inställningen att motsvara tillåtna dimensionering.

- Gå till **"Stöd"**.
- Tryck på bokstaven **E** på **ENSTO** logo en lång stund.
- Gå till **"Max laddningsström"**.
- Välj önskat maximala värde för laddström.
- Bekräfta din inställning med **"OK"**.

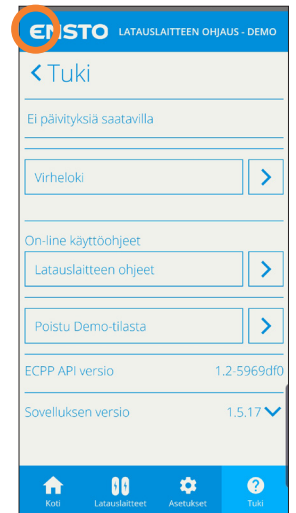


## Latauslaitteen irrottaminen ja kiinnittäminen


Latauslaite on kiinnitetty mittauskeskuksen etupeltiin.  
Avaa ensin mittauskeskuksen ovi.

### Ta bort och sätta fast laddaren

Laddaren är fästskruvad på mätarskåpets framplåt.  
Öppna först dörren till mätarskåpet.

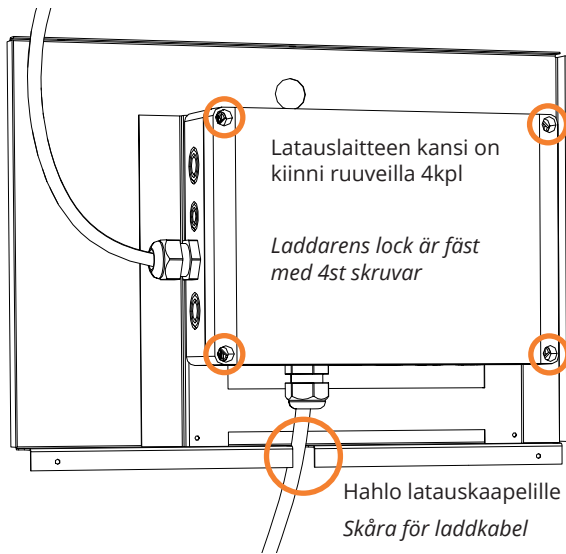

Latauslaitteen alareuna on mittauskeskuksen alimmaisen pellin takana  
Laddarens nedre kant ligger bakom mätarskåpets nedre plåt

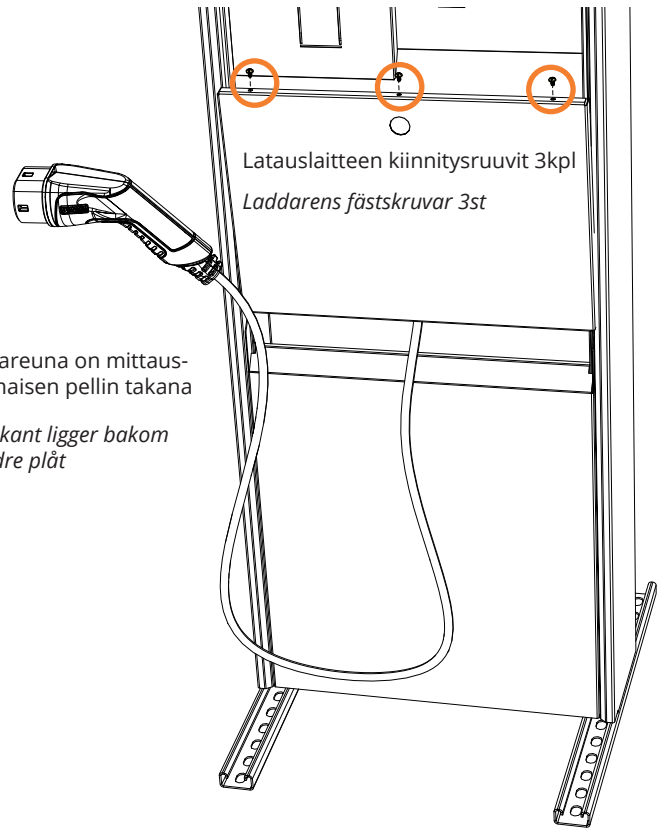

## Latauslaitteen sisäiset johdotukset

### Kopplingschema för laddaren

