


# Snabbguide

## Golvvärmetermostat

# ENSTO

ECO10BTW-J

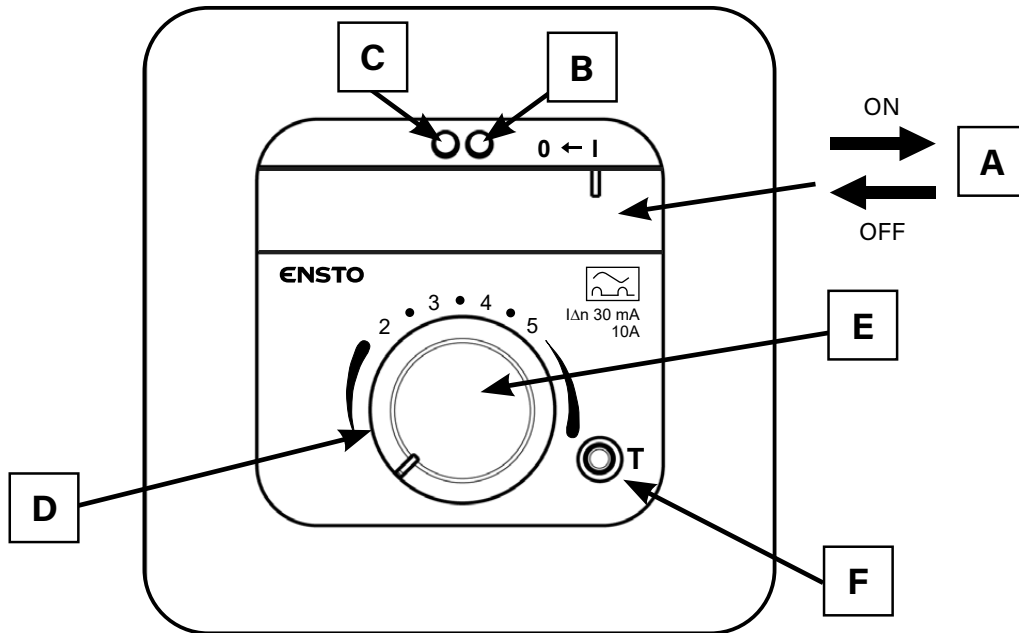

### A Strömbrytare

**ON** → Högra ytterläget: strömmen är på  
← **OFF** Vänstra ytterläget: strömmen är av

### B LED-indikator B

- **Grön lyser:** termostaten är på och värmen är avstängd
- **Röd lyser:** värmen är på

### C LED-indikator C

- ☀ **Blå blinkar:** Bluetooth parkoppling pågår
- **Blå lyser:** temperaturförändring är aktiverad
- **Blå blinkar snabbt:** fabriksinställningarna återställs

### D Bluetooth knappen är under inställningsratten (E)

### E Inställningsratt

- Vrid medurs:** temperaturen stiger
- Vrid moturs:** temperaturen sjunker

 
### F Jordfelsbrytarens testknapp

**Tryck på knappen:** strömmen ska gå av, strömbrytaren A flyttar sig till det vänstra ytterläget och LED-indikatorerna slocknar

**Testa** jordfelsbrytaren en gång var tredje månad

**Använda energisparfunktioner:**  
Ensto Heat control app + Bluetooth anslutning

Obs!



**Blå och röd LED-indikator blinkar alternerande:**  
felaktig golvgivare