


legrand®

legrand®

0 496 45

3

USB 20 W

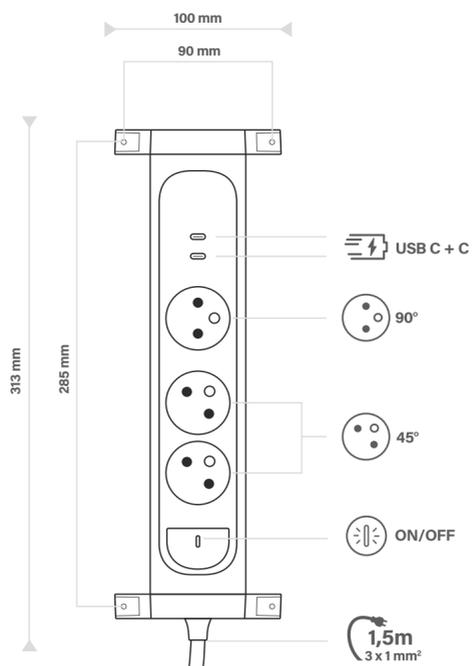

(F) MULTIPRISE ROTATIVE ET FIXABLE AVEC USB

(PL) PRZEDŁUŻACZ MONTOWALNY, Z OBROTOWYM KORPUSEM USB

(NL) FIXEERBARE EN DRAAIBARE CONTACTDOZEN MET USB-AANSLUITING

(SK) UPEVNITELNÁ A OTOČNÁ PREDLŽOVAČKA S USB

(CZ) OTOČNÝ PRODLUŽOVACÍ PŘÍVOD S USB S MOŽNOSTÍ UPEVNĚNÍ

(A) مقبس متعدد دوار قابل للتثبيت مع USB

16 A - 230 V ~ 3680 W MAX

(F) Prises surface (NL) Vlakke contactdozen (CZ) Zapuštěné zásuvky
 (PL) Gniazda płaskie (SK) Zapuštěné zásuvky




220-240 V ~ 50/60 HZ 0.5 A MAX
 USB-C x1: 5.0 V = 3.0 A 15.0 W
 9.0 V = 2.22 A 20.0 W
 12.0 V = 1.67 A 20.0 W
 USB-C + USB-C: 5.0 V = 3.0 A 15.0 W MAX



LEGRAND
 Pro and Consumer Service
 BP 30076
 87002 LIMOGES CEDEX France
 www.legrand.com

20 W
 Power delivery

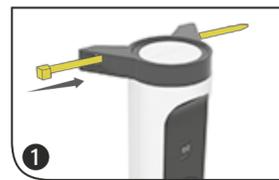

Made in China / 中国
 L004534A - Copyright 2018 ©
 Tous droits réservés. Toute réimpression ou utilisation non autorisée sans la permission écrite de la Legrand est formellement interdite. Toute réimpression ou utilisation non autorisée sans la permission écrite de la Legrand est formellement interdite.

CE, RoHS, Recycle, and other regulatory symbols.
 A DÉPOSER EN MAGASIN / A DÉPOSER EN DÉCHÈTERIE
 C'est appareil se recycle
 Points de collecte sur www.quefairedesdechets.fr