
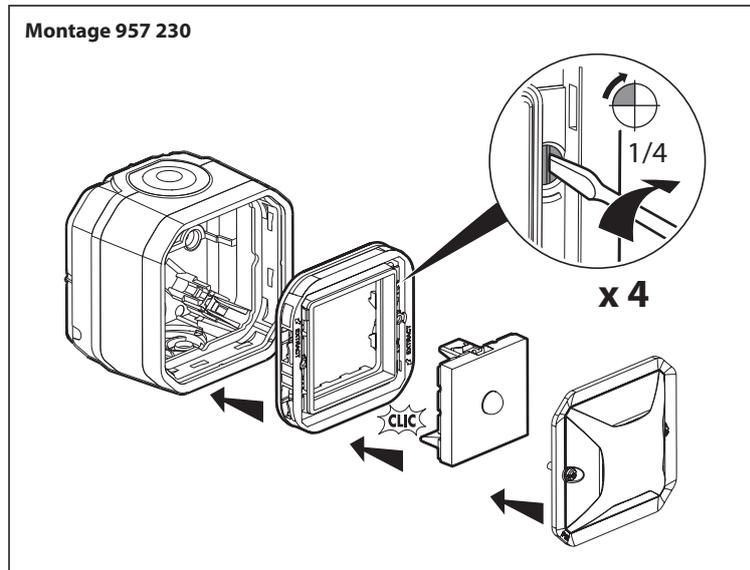



U					IP / IK		
387 000 957 230	387 000 957 230	- 10° C + 55° C	2 modules	≥ 40 mm	387 000	957 230	2 x 1,5 mm ²
5 - 28 V	5 V = 4 mA 12 V = 14 mA 24 V = 30 mA				IP 30 IK 02	IP 55 IK 07	

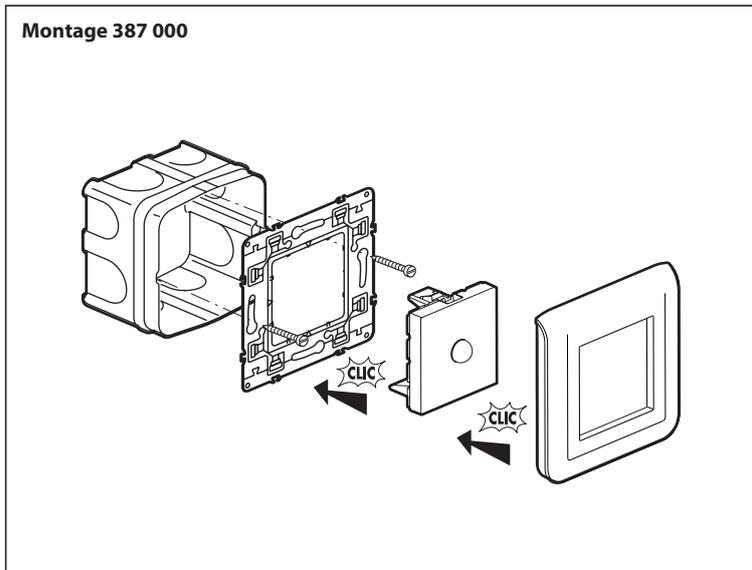


Câblage

Réf. 387 000 et 957 230 : un seul indicateur d'action par boucle de détecteur

 Pour cette connexion, utiliser un câble distinct du câble boucle



Câble 1 paire 9/10° sans écran de catégorie C2 (T.B.T.S.)

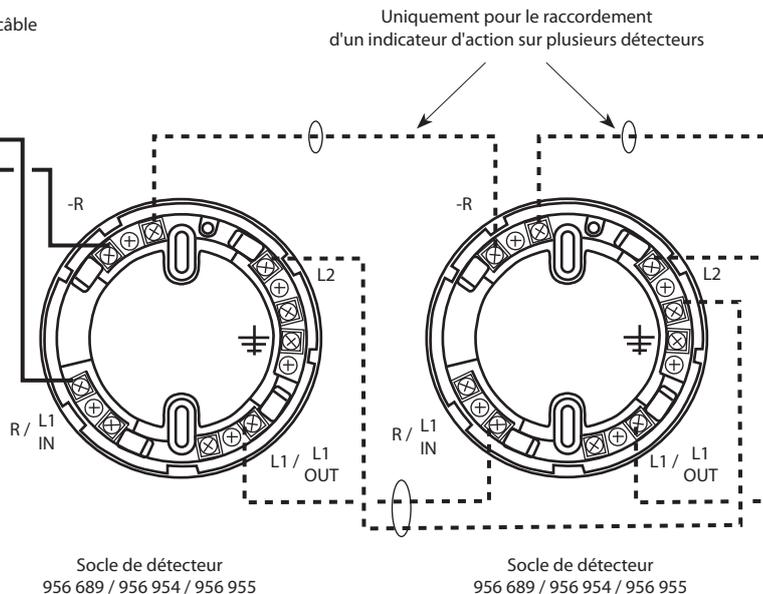

Nota :

- Ne pas raccorder d'indicateur d'action sur un détecteur raccordé à un DAD.
- Si l'indicateur d'action ne fonctionne pas, vérifier que L1 IN est bien relié au + du bornier boucle et L2 au - .

⚠ Consignes de sécurité

Ce produit doit être installé conformément aux règles d'installation et de préférence par un électricien qualifié. Une installation incorrecte et/ou une utilisation incorrecte peuvent entraîner des risques de choc électrique ou d'incendie. Avant d'effectuer l'installation, lire la notice, tenir compte du lieu de montage spécifique au produit.

Ne pas ouvrir, démonter, altérer ou modifier l'appareil sauf mention particulière indiquée dans la notice. Tous les produits URA doivent exclusivement être ouverts et réparés par du personnel formé et habilité par URA. Toute ouverture ou réparation non autorisée annule l'intégralité des responsabilités, droits à remplacement et garanties.

Utiliser exclusivement les accessoires de la marque URA.