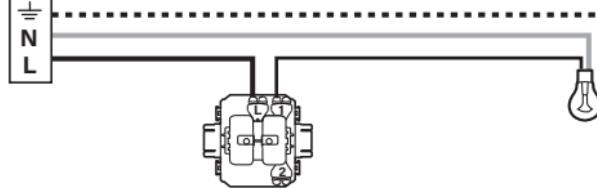


Se montent dans les cadres ASL réf. 0 981 78/79/88/89/91/92

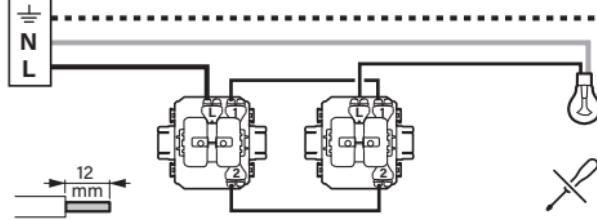
Interrupteur ou va-et-vient ALC2210WH**Branchements**

En interrupteur



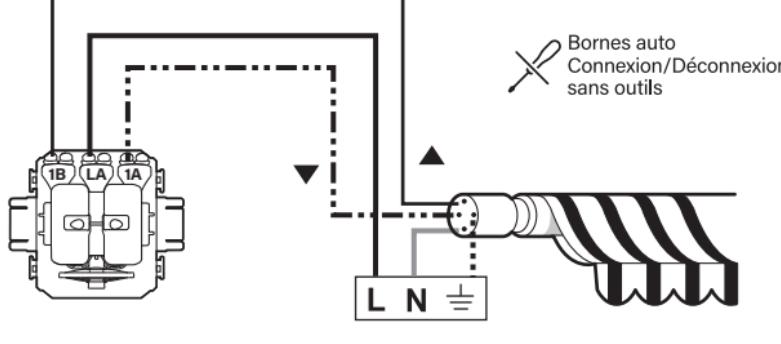
10 AX - 250 V~ - 2300 W maxi.

En va-et-vient



 Bornes auto
Connexion/Déconnexion
sans outils

 Câble rigide :
section 1,5 mm²

 — N (neutre) = bleu
 — L (phase) = tout sauf bleu et vert/jaune
 (terre) = vert/jaune
Interrupteur de volets roulants ALC2221WH**Branchements**

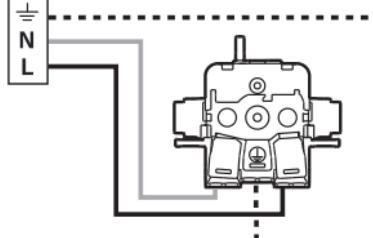
 Bornes auto
Connexion/Déconnexion
sans outils

 — Montée
 - - - Descente

6 AX - 250 V~

 

 — N (neutre) = bleu
 — L (phase) = tout sauf bleu et vert/jaune
 (terre) = vert/jaune
Prise de courant avec terre ALC3100WH

Prise équipée du dispositif de protection enfants (éclips)

Branchements

 Bornes auto
Connexion/Déconnexion
sans outils

16 A - 250 V~ - 3680 W maxi.


 Câble rigide :
section 2,5 mm²

 — N (neutre) = bleu
 — L (phase) = tout sauf bleu et vert/jaune
 (terre) = vert/jaune


Avant toute intervention, couper le courant.

Respecter strictement les conditions d'installation et d'utilisation.