



Réf. 2 001 39



Pro & Consumer Service
BP 30076 - 87002 LIMOGES CEDEX FRANCE
www.legrand.com
Design and Quality by LEGRAND (France)



Garantie
2 ANS
légal

REMPLECE UNE PRISE DE COURANT [MEMES FILS]

SCHEMA DE CABLAGE ET MONTAGE DÉTAILLÉ À L'INTÉRIEUR

- 1 Enlever la prise existante
- 2 Enlever la boîte existante, conserver les fils
- 3 Encastrer la boîte double après avoir agrandi le trou
- 4 Raccorder les fils existants, fixer l'ensemble

Made in France

LES KITS CÉLIANE SURFACE ET DOUBLE CHARGEUR USB

 Aluminium - Réf. 2 001 39	 Yesterday (blanc) Réf. 2 001 37	 Titane Réf. 2 001 38
ET AUSSI...		
 Aluminium Réf. 2 002 37	 Yesterday (blanc) Réf. 2 002 36	 Titane Réf. 2 002 69



Le double chargeur USB recharge en même temps smartphone, tablette, appareil photo... à une vitesse optimale



Prise de courant Surface avec terre
+ double chargeur USB 3 A
+ boîte à encastrer | Aluminium



les kits
Céliane™
Surface
& USB

ici,
une prise
toujours
impeccable !

là,
un double
chargeur
USB pour le
multimédia




⚠ Ce produit doit être installé conformément aux règles d'installation et de préférence par un électricien qualifié. Une installation incorrecte et/ou une utilisation incorrecte peuvent entraîner des risques de choc électrique ou d'incendie. Avant d'effectuer l'installation, lire la notice, tenir compte du lieu de montage spécifique au produit.
Ne pas ouvrir, démonter, altérer ou modifier l'appareil sauf mention particulière indiquée dans la notice. Tous les produits Legrand doivent exclusivement être ouverts et réparés par du personnel formé et habilité par Legrand. Toute ouverture ou réparation non autorisée annule l'intégralité des responsabilités, droits à remplacement et garanties.
Utiliser exclusivement les accessoires de la marque Legrand.

Câblage



Bornes auto

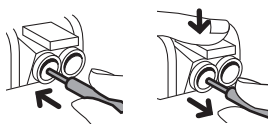

Fixation à vis


12 mm

Fil rigide section
2,5 mm²

— N (neutre) = bleu

— L (phase) = tout sauf bleu et vert/jaune

⋯⋯⋯ \perp (terre) = vert/jaune

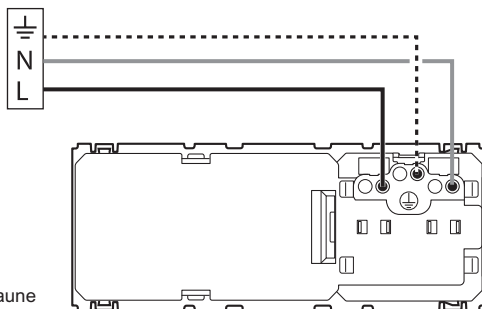

Prise de courant


16 A - 230 V~
3680 W maxi

Chargeur USB



Entrée 230 V~
0,3 A

Sortie 5,0 V~
3,0 A

Montage en horizontal

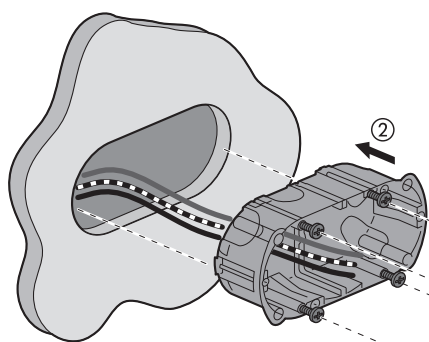

- ① Démontez la plaque
- ② Fixez la boîte, raccordez les fils
- ③ Fixez le kit sur la boîte
- ④ Remontez la plaque

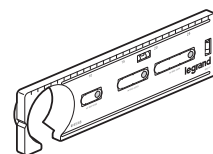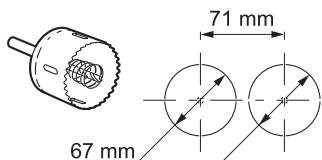

Gabarit de perçage
réf. 0 905 40

