


Réf.							6 609 80		Distancia		IP	Consumo
							Número de pilotos					
6 609 82	230 V~	50/60 Hz	20 W	1 H	2 x 12 V 1,6 Ah	55	cable: 1,5mm ²	cable: 2,5mm ²	60 m	100 m	42	160 mA
6 609 83	230 V~	50/60 Hz	60 W	1 H	2 x 12 V 4,0 Ah	160			20 m	35 m	42	380 mA


Desmontaje de la fuente de alimentación

1

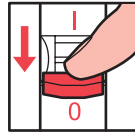

OFF


2

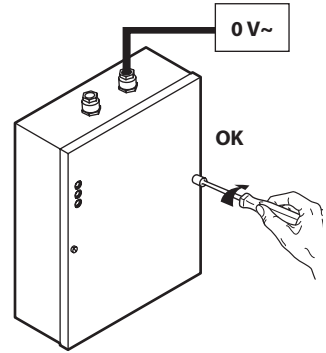


0 V~

OK

Descripción
6 609 82/83

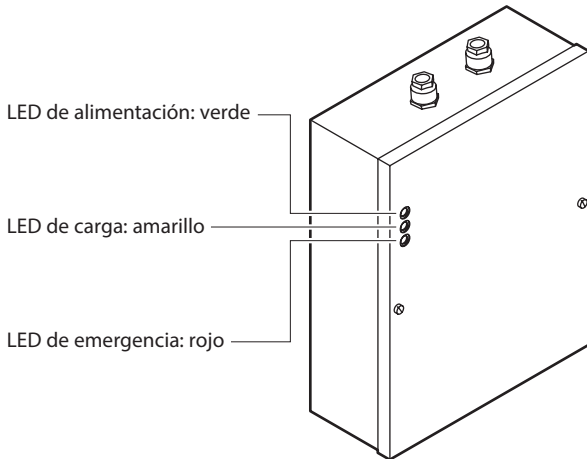


Fijación en pared
6 609 82/83

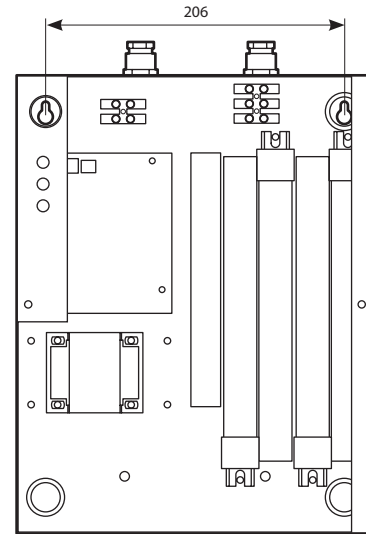


Fijación en techo/pared
6 609 80

Réf.		W	IP
6 609 80	12 V~	0,3 W	65

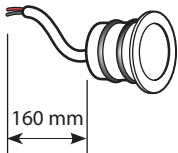


1 Perforar

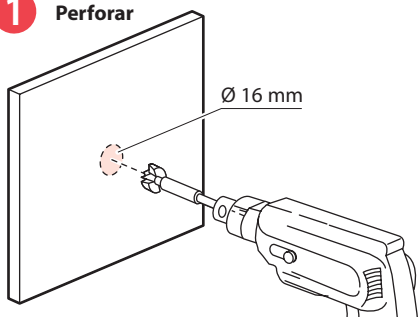


2



Realizar la conexión eléctrica

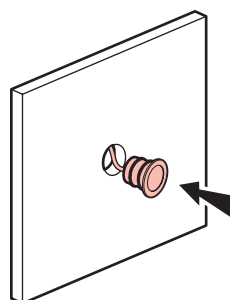

3

Fijar con silicona

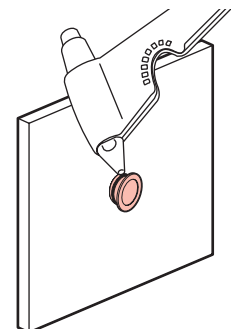

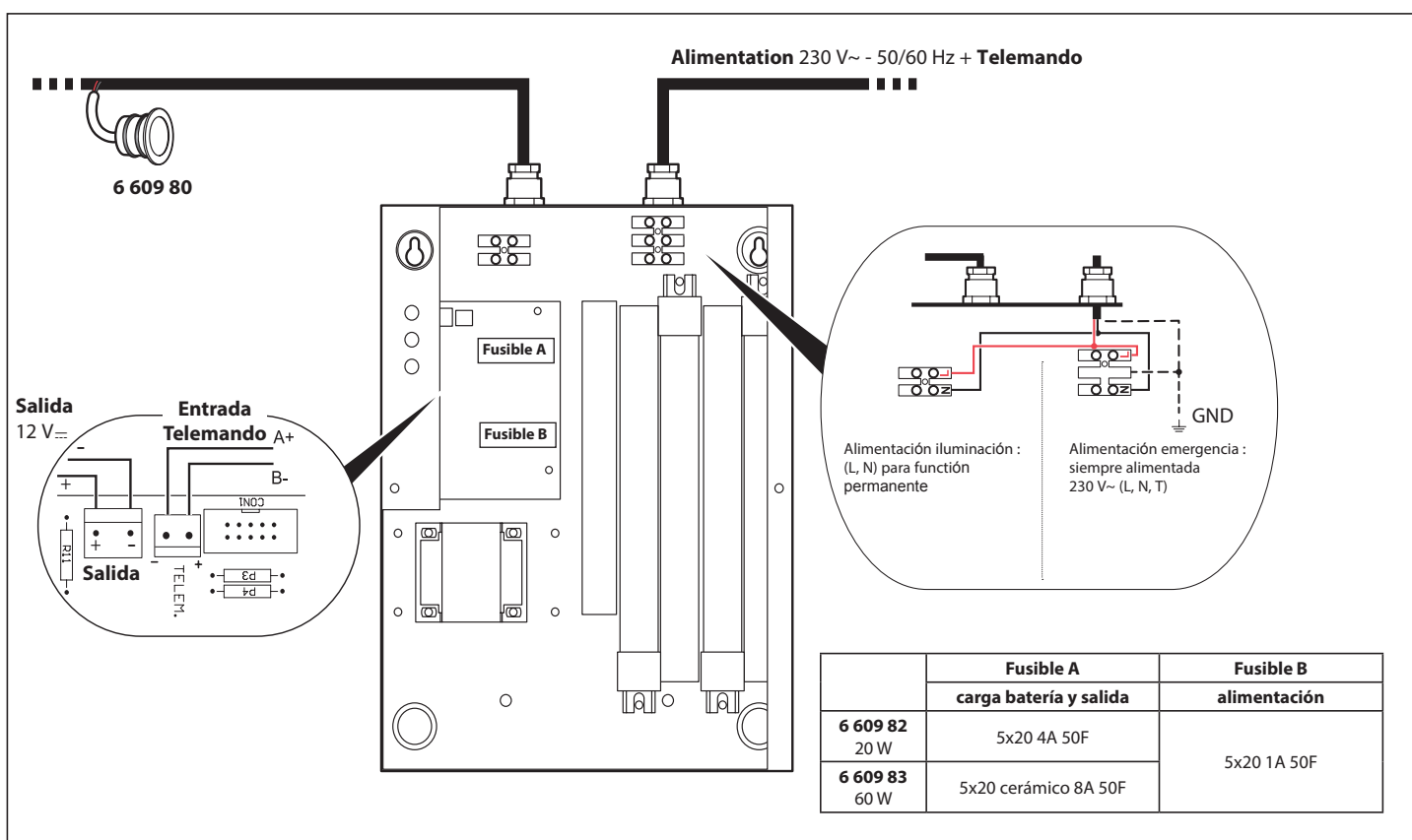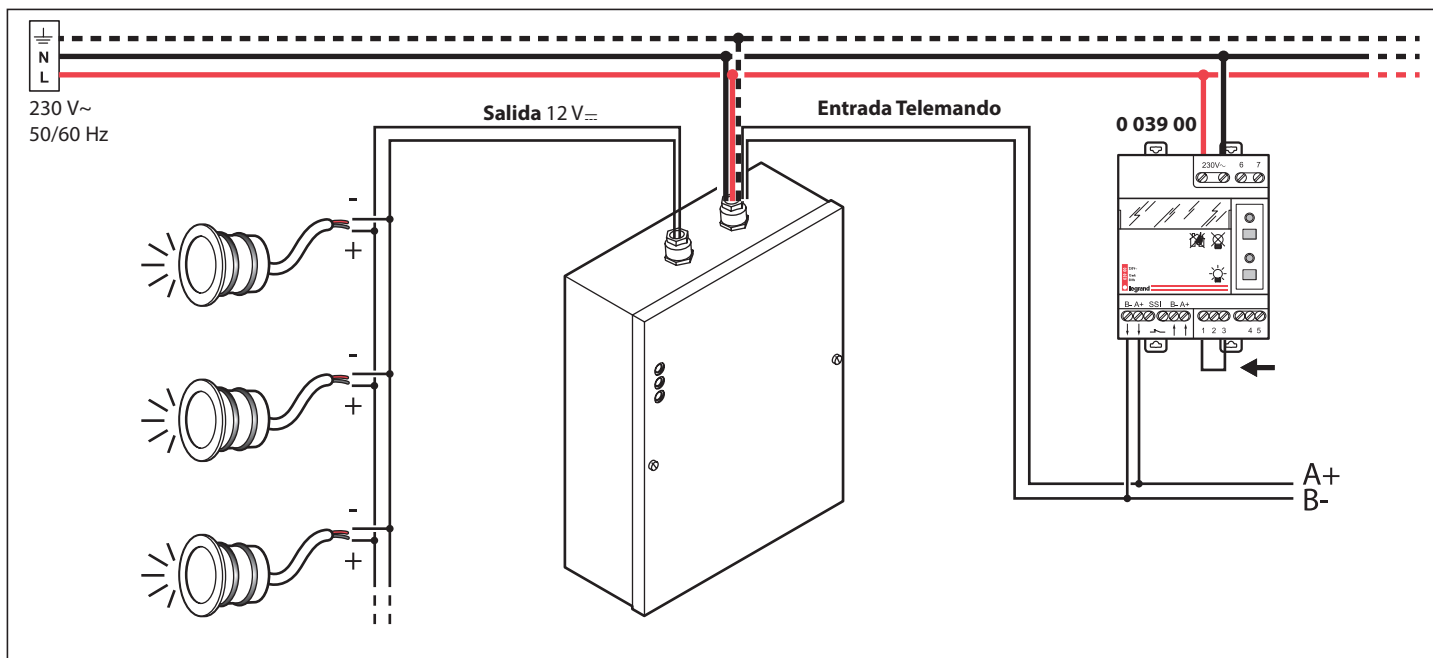

Tiempo de carga: 24 h

Control de autonomía: Realizar el test de forma convencional desconectando la red.

Cambio de baterías: Las baterías deben reponerse cuando la autonomía no es conforme con la duración asignada.

Nota:

Con el fin de alargar la vida de la baterías es conveniente realizar descargas periódicas completas (desconectando alimentación de red) al menos cada 10 semanas.

Los leds del producto **6 609 80** no se pueden sustituir y no son regulables.

Importante:

Con objeto de poder realizar un correcto mantenimiento es preciso conservar estas instrucciones.

Consignas de seguridad

Este producto debe instalarse conforme a las normas de instalación y preferiblemente por un electricista cualificado. Una instalación incorrecta y/o una utilización incorrecta pueden entrañar riesgos de choque eléctrico o de incendio. Antes de efectuar la instalación, leer las instrucciones, tener en cuenta el lugar de montaje específico del producto. No abrir, desmontar, alterar o modificar el aparato salvo que esto se indique específicamente en las instrucciones. Todos los productos Legrand deben ser abiertos y reparados exclusivamente por personal formado y habilitado por Legrand. Cualquier apertura o reparación no autorizada anula la totalidad de las responsabilidades, derechos a sustitución y garantías.