


Το πακέτο αυτό είναι ένα συνδεδεμένο προϊόν επέκτασης, το οποίο **προϋποθέτει** την αγορά και την εγκατάσταση του βασικού kit Valena Life/Allure with Netatmo ή Celiene with Netatmo.

Περιεχόμενα του πακέτου

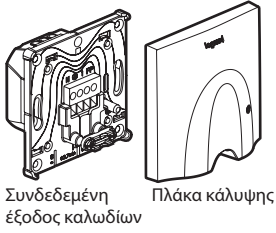

Συνδεδεμένη έξοδος καλωδίων
Πλάκα κάλυψης


Τεχνικά χαρακτηριστικά

+45° C +5° C		
		200 000 ενεργοποιήσεις
50/60 Hz	2,5 mm ²	
230 Vac	Μέγιστο	3000 W

! Το κύκλωμα πρέπει να προστατεύεται από ασφάλεια 16A

Πριν ξεκινήσετε: προφυλάξτε ως προς την καλωδίωση

Για να ελέγξετε τη συνδεδεμένη έξοδο καλωδίων, χρησιμοποιήστε αποκλειστικά τα προϊόντα:

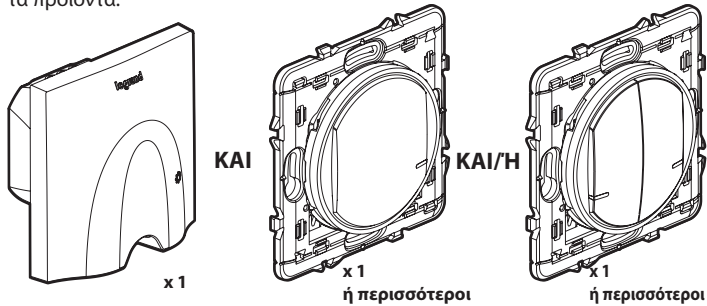

Συνδεδεμένη έξοδος καλωδίων x 1

ΚΑΙ x 1
ή περισσότεροι
ΚΑΙ/Η x 1
ή περισσότεροι

Ασύρματοι διακόπτες και/ή ασύρματοι διπλοί διακόπτες για όλα τα άλλα σημεία ελέγχου (δεν περιλαμβάνονται σε αυτό το πακέτο)

LE1208AA


ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Νο1 - Εγκατάσταση χωρίς καλώδιο εντολών (Εργοστασιακή λειτουργία)
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: σε αυτή την περίπτωση, η συνδεδεμένη έξοδος καλωδίου μπορεί να ελέγχεται από ασύρματους διακόπτες φωτισμού.

Υποχρεωτικές προφυλάξεις ασφαλείας

1 OFF
Διακόψτε την παροχή ρεύματος με το γενικό διακόπτη

2 **Πριν προχωρήσετε στην εγκατάσταση, βεβαιωθείτε για την απουσία τάσης.**

3 Αφαιρέστε την υφιστάμενη έξοδο καλωδίων (με ή χωρίς καλώδιο εντολών)

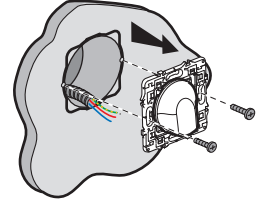


4 Καλωδίωση της συνδεδεμένης έξοδος καλωδίων

Ακαμπτο καλώδιο 2,5mm²

**14A - 230 V~
3000 W max.**

Ζώνη συχνότητων: 2,4 - 2,4835 GHz
Στάθμη ισχύος: < 100 mW


- N (ουδέτερος) = μπλε
- L (φάση) = όλα εκτός από μπλε και πράσινο/κίτρινο
- ⊕ (γείωση) = πράσινο/κίτρινο

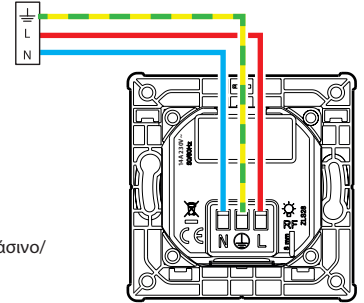

2

5 Συνδέστε τη συσκευή στη συνδεδεμένη έξοδο καλωδίων

Εγκατάσταση συσκευής χωρίς καλώδιο οδηγό

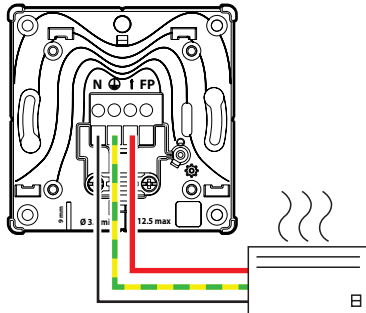

Συνιστώμενα καλώδια H05 VVF ή H07 RNF
Για καλώδια Ø 12,5 mm max.
Ø 3,7 mm min.

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Νο 2

Εγκατάσταση με καλώδιο εντολών(*), χωρίς διαχειριστή ενέργειας Η λειτουργία καλωδίου εντολών ενεργοποιείται στην εφαρμογή Home+Control.

Σημείωση: η ενεργοποίηση της λειτουργίας καλωδίου εντολών καθιστά τους ασύρματους διακόπτες εκτός λειτουργίας στη συνδεδεμένη έξοδο καλωδίων.


(*): Καλώδιο 4/6 εντολών (διαβάστε το εγχειρίδιο εγκατάστασης της συσκευής)

Υποχρεωτικές προφυλάξεις ασφαλείας

1 OFF
Διακόψτε την παροχή ρεύματος με το γενικό διακόπτη

2 **Πριν προχωρήσετε στην εγκατάσταση, βεβαιωθείτε για την απουσία τάσης.**

3 Αφαιρέστε την υφιστάμενη έξοδο καλωδίων

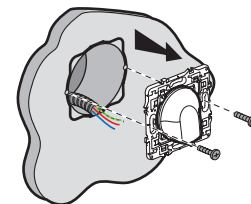

Αφαιρέστε την υφιστάμενη έξοδο καλωδίων (με ή χωρίς καλώδιο εντολών)

4 Καλωδιώστε τη συνδεδεμένη έξοδο καλωδίων

Άκαμπτο καλώδιο 2,5mm²

14 A - 230 V~
3000 W max.


Ζώνη συχνότητας: 2.4 - 2.4835 GHz

Στάθμη ισχύος: < 100 mW

N (ουδέτερος) = μπλε


L (φάση) = όλα εκτός από μπλε και πράσινο/κίτρινο

⊕ (γείωση) = πράσινο/κίτρινο

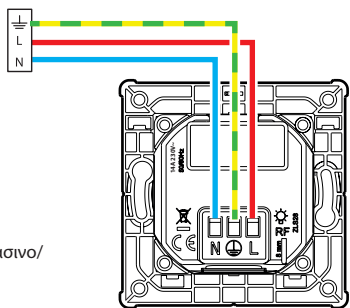

5 Συνδέστε τη συσκευή στη συνδεδεμένη έξοδο καλωδίων

Συσκευή εγκατεστημένη με καλώδιο εντολών (*) και χωρίς διαχειριστή ενέργειας

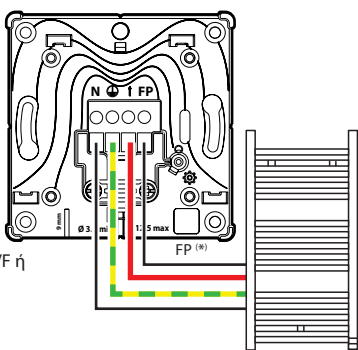

Συνιστώμενα καλώδια H05 VVF ή

H07 RNF

Για καλώδια
Ø 12,5 mm max.
Ø 3,7 mm min.

5

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ N° 3

Συσκευή εγκατεστημένη με καλώδιο εντολών (*) και διαχειριστή

ενέργειας

Λειτουργία καλωδίου εντολών που ενεργοποιείται στην εφαρμογή Home+Control.

Σημείωση: η ενεργοποίηση του χαρακτηριστικού του καλωδίου εντολών καθιστά τους ασύρματους διακόπτες εκτός λειτουργίας στη συνδεδεμένη έξοδο καλωδίων.


Καλώδιο 4/6 εντολών (διαβάστε τις οδηγίες χρήσης της συσκευής)

Υποχρεωτικές προφυλάξεις ασφαλείας

1



OFF
Διακόψτε την παροχή ρεύματος με το γενικό διακόπτη

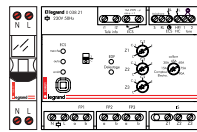

ΚΑΙ

Διακόψτε την παροχή ρεύματος στο διαχειριστή ενέργειας από τον δικό του διακόπτη

2



Πριν προχωρήσετε στην εγκατάσταση, βεβαιωθείτε για την απουσία τάσης.

3 Αφαιρέστε την υφιστάμενη έξοδο καλωδίων (δείτε τη σελίδα 2)

4 Καλωδιώστε τη συνδεδεμένη έξοδο καλωδίων

Άκαμπτο καλώδιο 2,5mm²

14 A - 230 V~
3000 W max.


Ζώνη συχνότητας: 2.4 - 2.4835 GHz

Στάθμη ισχύος: < 100 mW

N (ουδέτερος) = μπλε

L (φάση) = όλα εκτός από μπλε και πράσινο/κίτρινο

⊕ (γείωση) = πράσινο/κίτρινο

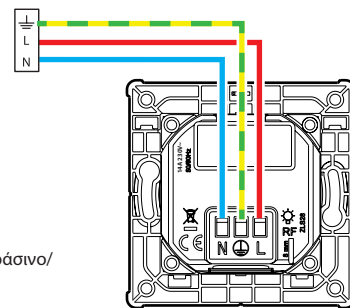


6




Η έξοδος καλωδίων Legrand θα αντικαταστήσει τις λειτουργίες διαχείρισης ενέργειας για τη συνδεδεμένη συσκευή.

Βεβαιωθείτε ότι έχετε απομονώσει το καλώδιο εντολών του υφιστάμενου διαχειριστή ενέργειας με μια κλέμμα Nylbloc (δεν παρέχεται).

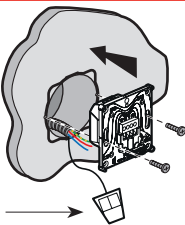

5 Καλωδιώστε τη συσκευή στη συνδεδεμένη έξοδο καλωδίων

Συσκευή εγκατεστημένη με καλώδιο εντολών(*)

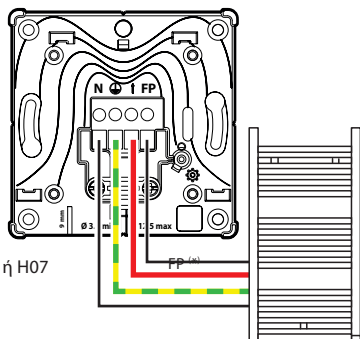

Συνιστώμενα καλώδια H05 VVF ή H07

RNF

Για καλώδια Ø 12,5 mm max.
Ø 3,7 mm min.

7

Για να προσθέσετε ένα συνδεδεμένο προϊόν στη συνδεδεμένη εγκατάστασή σας, συνιστάται να ακολουθήσετε τις οδηγίες:

- που υπάρχουν στην εφαρμογή Legrand Home + Control (ενότητα Παράμετροι / Προσθήκη νέου προϊόντος)

- ή να συμβουλευτείτε το εγχειρίδιο χρήσης που υπάρχει στον ιστότοπο www.legrand.gr



www.legrand.gr

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΕΓΚΡΑΝ Α.Ε.Β.Ε

Γραφεία - Εκθεσιακοί χώροι Innoval:


Λ. Κηφισίας 184Α - 152 31 Χαλάνδρι, Αθήνα

Βασ. Όλγας 216 - 551 33 Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη

Συστάσεις ασφαλείας

Το προϊόν αυτό πρέπει να εγκατασταθεί σύμφωνα με τις οδηγίες εγκατάστασης και κατά προτίμηση από ειδικευμένο ηλεκτρολόγο. Τυχόν λανθασμένη εγκατάσταση και/ή χρήση μπορούν να προκαλέσουν κίνδυνο ηλεκτροπληξίας ή πυρκαγιάς. Πριν πραγματοποιήσετε την εγκατάσταση, διαβάστε τις οδηγίες λαμβάνοντας υπόψη τον χώρο τοποθέτησης του προϊόντος. Μην ανοίγετε, αποσυναρμολογείτε, τροποποιείτε ή επεμβαίνετε στο προϊόν εκτός κι αν υπάρχουν σαφείς σχετικές οδηγίες στο εγχειρίδιο. Όλα τα προϊόντα της Legrand πρέπει να ανοίγονται και να επισκευάζονται αποκλειστικά από εκπαιδευμένο και εξουσιοδοτημένο από τη Legrand προσωπικό. Οποιαδήποτε επέμβαση ή επίδραση πραγματοποιηθεί χωρίς άδεια, ακυρώνει το σύνολο των ευθυνών, δικαιωμάτων αντικατάστασης και εγγυήσεων. Να χρησιμοποιείτε αποκλειστικά εξαρτήματα επιθυμίας Legrand.

Τοποθετήστε την πλάκα κάλυψης στην έξοδο καλωδίων

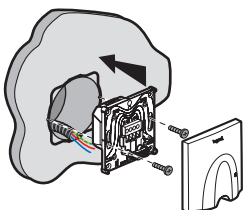

ON

Ενεργοποιήστε την παροχή ρεύματος από το γενικό διακόπτη.

ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΕ

Ο υπογεγραμμένος,

Legrand

δηλώνει ότι οι ραδιοηλεκτρικοί εξοπλισμοί που αναφέρονται στο παρόν εγχειρίδιο συμμορφώνονται με την οδηγία 2014/53/ΕΕ.

Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ διατίθεται στην ακόλουθη διεύθυνση Internet:

www.legrandoc.com